

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

**Matière :**

Acier.

**Finition :**

Bruni. Broche de pression et écrous phosphatés.

Axes et coussinets de palier cémentés.

Poignée en plastique résistant à l'huile.


**Nota :**

Lubrifier régulièrement toutes les articulations.

**Indication de dessin :**

1) Guide du bras de serrage ajustable

## Dessins

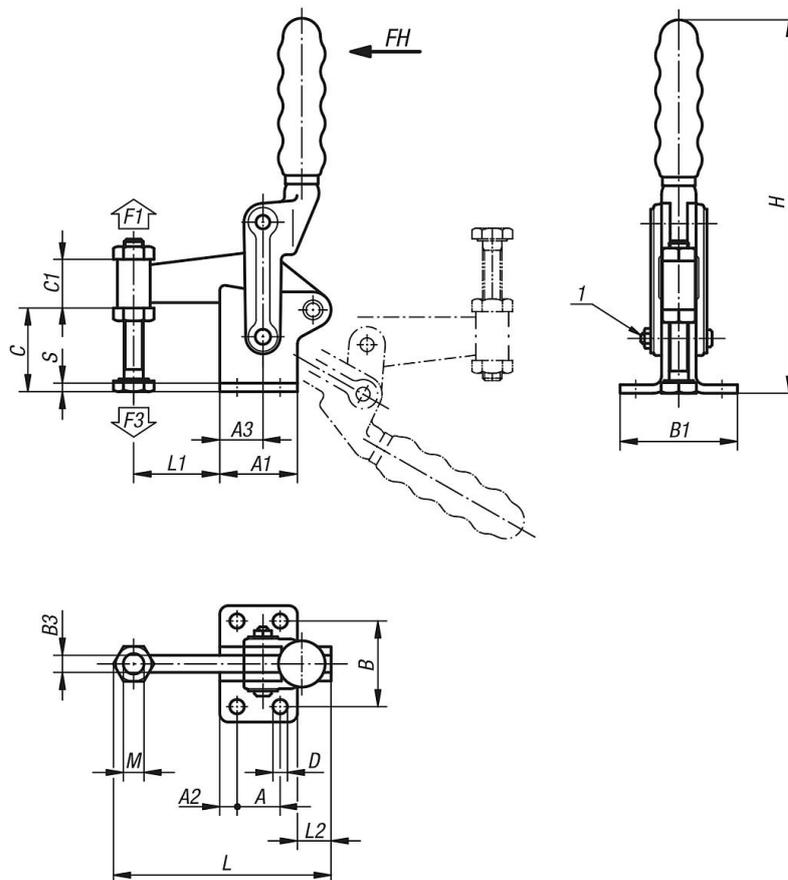

## Aperçu des articles

Référence	Angle d'ouverture du bras de fixation	Angle d'ouverture de la poignée	Force FH N	Force de retenue F1 N	Force de serrage F3 N	Poignée plastique assortie
05400-02	180°	120°	340	6000	1400	05520-02
05400-04	180°	125°	500	8000	1400	05520-04
05400-06	195°	130°	500	15000	1850	05520-06

Référence	A	A1	A2	A3	B	B1	B3	C	C1	D	H	L	L1	L2	M	S
05400-02	25	45	10	25	50	68	10	45	30	8,3	215	124	50	20	M12x100	5
05400-04	30	51	10	25	60	86,5	12	58	30	8,3	250	144	60	23	M12x100	6
05400-06	40	64	12	40	75	104	16	70	38	10,3	295	188	75	37	M16x150	8