

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Acciaio.

**Nota:**


Gli smagliacatena permettono di aprire rapidamente e facilmente le catene a rulli per accorciarle o sostituire un pezzo danneggiato.

I perni vengono premuti individualmente attraverso la piastra di giunzione esterna.

**Utilizzo:**

1. Posizionare le ganasce dello smagliacatena sul rullo della maglia della catena e centrare il punzone di espulsione sul perno della catena.
2. Serrare l'utensile ruotando la maniglia superiore in senso orario fino a quando il perno della catena non si allenta.
3. È necessario allentare anche il secondo perno per separare la piastra di giunzione dal perno.

## Disegni

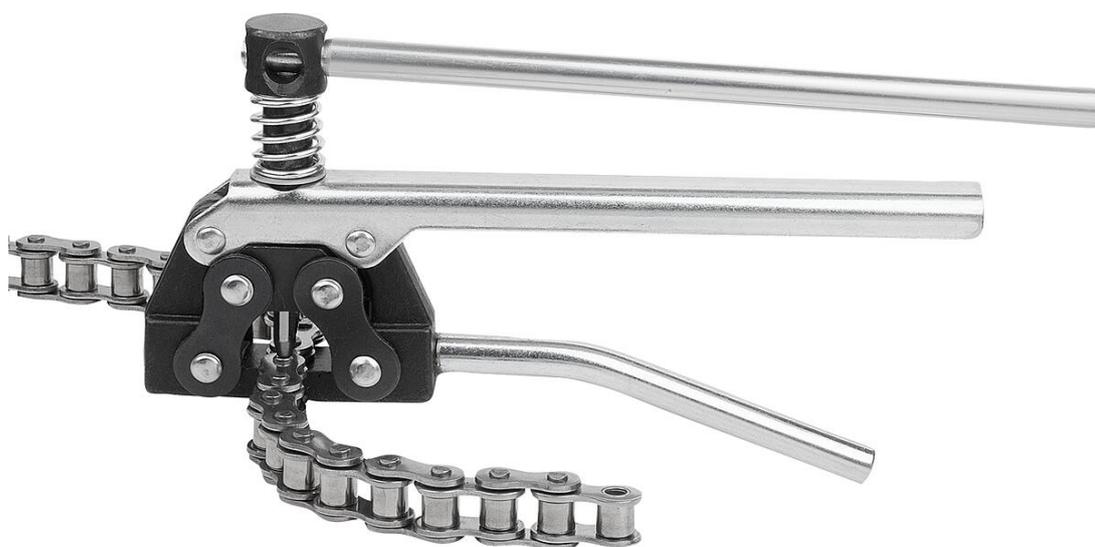

## Sintesi articoli

N. ordine	N. ISO	Divisione pollici	Divisione mm
22283-05-0412	04 B - 12 B	1/4	6-19,05
22283-05-1620	16 B - 20 B	1-1/4	25,4-31,75
22283-05-2448	24 B - 32 B	1 1/2-2	38,1-50,8