



Popis

Materiál:

Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným kroužkem ze zinkového tlakového odlitku.

Ocelové části třída pevnosti 5.8.

Tlačítko z plastu (POM).

Provedení:

Ocelové části, brynýrované.

Upozornění:

Δ Na tomto místě je třeba udat požadovanou barvu svěrací páky.

Standardní barvy jsou:

Svěrací páky tmavošedá, tlačítko bezpečnostní červená.

Svěrací páky oranžová, tlačítko tmavošedá.

Svěrací páky bezpečnostní červená, tlačítko tmavošedá.

Při $L \geq 60$ mm činí délka závitu 60 mm.

Na vyžádání:

Další vnější závity, délky šroubů i nadstandardní provedení.

Rožměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.

Odkaz na výkres:

1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753


06610 Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z oceli, brytnýrovaná

norelem

Popis zboží/obrázky produktu



Výkresy

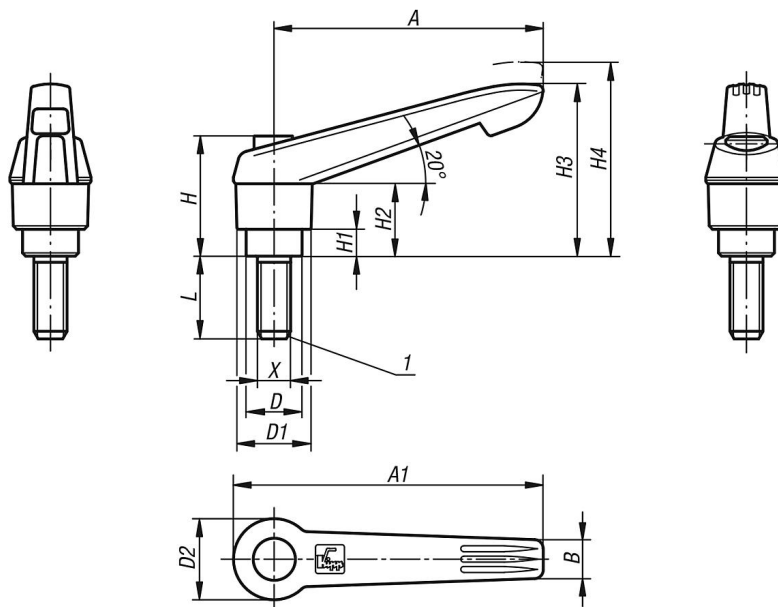

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	Velikost	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Počet zubů	L
06610-71105X10	tmavošedá RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06610-71105X15	tmavošedá RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06610-71105X20	tmavošedá RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06610-71105X25	tmavošedá RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06610-71105X30	tmavošedá RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06610-71105X35	tmavošedá RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
06610-71105X40	tmavošedá RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06610-71105X45	tmavošedá RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
06610-71105X50	tmavošedá RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
06610-72105X10	čistě oranžová RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06610-72105X15	čistě oranžová RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06610-72105X20	čistě oranžová RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06610-72105X25	čistě oranžová RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06610-72105X30	čistě oranžová RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06610-72105X35	čistě oranžová RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
06610-72105X40	čistě oranžová RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06610-72105X45	čistě oranžová RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
06610-72105X50	čistě oranžová RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
06610-73105X10	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06610-73105X15	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06610-73105X20	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06610-73105X25	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06610-73105X30	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06610-73105X35	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
06610-73105X40	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06610-73105X45	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
06610-73105X50	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50

06610 Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z oceli, bryněrovaná



Přehled zboží

Objednáací číslo	Barva základního tělesa	Velikost	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Počet zubů	L
06610-71106X10	tmavošedá RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06610-71106X15	tmavošedá RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06610-71106X20	tmavošedá RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06610-71106X25	tmavošedá RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06610-71106X30	tmavošedá RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06610-71106X35	tmavošedá RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
06610-71106X40	tmavošedá RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06610-71106X45	tmavošedá RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
06610-71106X50	tmavošedá RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
06610-72106X10	čistě oranžová RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06610-72106X15	čistě oranžová RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06610-72106X20	čistě oranžová RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06610-72106X25	čistě oranžová RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06610-72106X30	čistě oranžová RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06610-72106X35	čistě oranžová RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
06610-72106X40	čistě oranžová RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06610-72106X45	čistě oranžová RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
06610-72106X50	čistě oranžová RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
06610-73106X10	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06610-73106X15	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06610-73106X20	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06610-73106X25	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06610-73106X30	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06610-73106X35	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
06610-73106X40	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06610-73106X45	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
06610-73106X50	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
06610-71206X15	tmavošedá RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
06610-71206X20	tmavošedá RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06610-71206X25	tmavošedá RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06610-71206X30	tmavošedá RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06610-71206X35	tmavošedá RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
06610-71206X40	tmavošedá RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06610-71206X45	tmavošedá RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
06610-71206X50	tmavošedá RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06610-71206X55	tmavošedá RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
06610-71206X60	tmavošedá RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06610-72206X15	čistě oranžová RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
06610-72206X20	čistě oranžová RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06610-72206X25	čistě oranžová RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06610-72206X30	čistě oranžová RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06610-72206X35	čistě oranžová RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
06610-72206X40	čistě oranžová RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06610-72206X45	čistě oranžová RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
06610-72206X50	čistě oranžová RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06610-72206X55	čistě oranžová RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
06610-72206X60	čistě oranžová RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06610-73206X15	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
06610-73206X20	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06610-73206X25	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06610-73206X30	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06610-73206X35	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
06610-73206X40	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06610-73206X45	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
06610-73206X50	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06610-73206X55	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
06610-73206X60	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06610-71208X15	tmavošedá RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
06610-71208X20	tmavošedá RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06610-71208X25	tmavošedá RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06610-71208X30	tmavošedá RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06610-71208X35	tmavošedá RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
06610-71208X40	tmavošedá RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06610-71208X45	tmavošedá RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45

06610 Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z oceli, bryněrovaná



Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	Velikost	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Počet zubů	L
06610-71208X50	tmavošedá RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06610-71208X55	tmavošedá RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
06610-71208X60	tmavošedá RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06610-72208X15	čistě oranžová RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
06610-72208X20	čistě oranžová RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06610-72208X25	čistě oranžová RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06610-72208X30	čistě oranžová RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06610-72208X35	čistě oranžová RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
06610-72208X40	čistě oranžová RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06610-72208X45	čistě oranžová RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
06610-72208X50	čistě oranžová RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06610-72208X55	čistě oranžová RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
06610-72208X60	čistě oranžová RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06610-73208X15	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
06610-73208X20	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06610-73208X25	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06610-73208X30	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06610-73208X35	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
06610-73208X40	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06610-73208X45	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
06610-73208X50	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06610-73208X55	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
06610-73208X60	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06610-71210X15	tmavošedá RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
06610-71210X20	tmavošedá RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06610-71210X25	tmavošedá RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06610-71210X30	tmavošedá RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06610-71210X35	tmavošedá RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
06610-71210X40	tmavošedá RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06610-71210X45	tmavošedá RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
06610-71210X50	tmavošedá RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06610-71210X55	tmavošedá RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
06610-71210X60	tmavošedá RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06610-72210X15	čistě oranžová RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
06610-72210X20	čistě oranžová RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06610-72210X25	čistě oranžová RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06610-72210X30	čistě oranžová RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06610-72210X35	čistě oranžová RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
06610-72210X40	čistě oranžová RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06610-72210X45	čistě oranžová RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
06610-72210X50	čistě oranžová RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06610-72210X55	čistě oranžová RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
06610-72210X60	čistě oranžová RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06610-73210X15	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
06610-73210X20	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06610-73210X25	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06610-73210X30	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06610-73210X35	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
06610-73210X40	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06610-73210X45	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
06610-73210X50	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06610-73210X55	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
06610-73210X60	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06610-71308X15	tmavošedá RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
06610-71308X20	tmavošedá RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06610-71308X25	tmavošedá RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06610-71308X30	tmavošedá RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06610-71308X35	tmavošedá RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
06610-71308X40	tmavošedá RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06610-71308X45	tmavošedá RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
06610-71308X50	tmavošedá RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06610-71308X55	tmavošedá RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
06610-71308X60	tmavošedá RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06610-72308X15	čistě oranžová RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15

06610 Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z oceli, brytnýrovaná



Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	Velikost	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Počet zubů	L
06610-72308X20	čistě oranžová RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06610-72308X25	čistě oranžová RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06610-72308X30	čistě oranžová RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06610-72308X35	čistě oranžová RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
06610-72308X40	čistě oranžová RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06610-72308X45	čistě oranžová RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
06610-72308X50	čistě oranžová RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06610-72308X55	čistě oranžová RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
06610-72308X60	čistě oranžová RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06610-73308X15	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
06610-73308X20	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06610-73308X25	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06610-73308X30	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06610-73308X35	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
06610-73308X40	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06610-73308X45	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
06610-73308X50	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06610-73308X55	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
06610-73308X60	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06610-71310X15	tmavošedá RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
06610-71310X20	tmavošedá RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06610-71310X25	tmavošedá RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06610-71310X30	tmavošedá RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06610-71310X35	tmavošedá RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
06610-71310X40	tmavošedá RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06610-71310X45	tmavošedá RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
06610-71310X50	tmavošedá RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06610-71310X55	tmavošedá RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
06610-71310X60	tmavošedá RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06610-72310X15	čistě oranžová RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
06610-72310X20	čistě oranžová RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06610-72310X25	čistě oranžová RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06610-72310X30	čistě oranžová RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06610-72310X35	čistě oranžová RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
06610-72310X40	čistě oranžová RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06610-72310X45	čistě oranžová RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
06610-72310X50	čistě oranžová RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06610-72310X55	čistě oranžová RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
06610-72310X60	čistě oranžová RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06610-73310X15	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
06610-73310X20	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06610-73310X25	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06610-73310X30	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06610-73310X35	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
06610-73310X40	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06610-73310X45	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
06610-73310X50	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06610-73310X55	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
06610-73310X60	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06610-71410X20	tmavošedá RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
06610-71410X25	tmavošedá RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06610-71410X30	tmavošedá RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
06610-71410X35	tmavošedá RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
06610-71410X40	tmavošedá RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06610-71410X45	tmavošedá RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
06610-71410X50	tmavošedá RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06610-71410X55	tmavošedá RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
06610-71410X60	tmavošedá RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06610-71410X70	tmavošedá RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
06610-71410X80	tmavošedá RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
06610-71410X90	tmavošedá RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
06610-72410X20	čistě oranžová RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
06610-72410X25	čistě oranžová RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06610-72410X30	čistě oranžová RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30

06610 Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z oceli, bryněrovaná



Přehled zboží

Objednáací číslo	Barva základního tělesa	Velikost	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Počet zubů	L
06610-72410X35	čistě oranžová RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
06610-72410X40	čistě oranžová RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06610-72410X45	čistě oranžová RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
06610-72410X50	čistě oranžová RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06610-72410X55	čistě oranžová RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
06610-72410X60	čistě oranžová RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06610-72410X70	čistě oranžová RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
06610-72410X80	čistě oranžová RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
06610-72410X90	čistě oranžová RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
06610-73410X20	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
06610-73410X25	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06610-73410X30	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
06610-73410X35	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
06610-73410X40	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06610-73410X45	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
06610-73410X50	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06610-73410X55	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
06610-73410X60	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06610-73410X70	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
06610-73410X80	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
06610-73410X90	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
06610-71412X20	tmavošedá RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
06610-71412X25	tmavošedá RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06610-71412X30	tmavošedá RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
06610-71412X35	tmavošedá RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
06610-71412X40	tmavošedá RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06610-71412X45	tmavošedá RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
06610-71412X50	tmavošedá RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06610-71412X55	tmavošedá RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
06610-71412X60	tmavošedá RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06610-71412X70	tmavošedá RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
06610-71412X80	tmavošedá RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
06610-71412X90	tmavošedá RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
06610-72412X20	čistě oranžová RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
06610-72412X25	čistě oranžová RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06610-72412X30	čistě oranžová RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
06610-72412X35	čistě oranžová RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
06610-72412X40	čistě oranžová RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06610-72412X45	čistě oranžová RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
06610-72412X50	čistě oranžová RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06610-72412X55	čistě oranžová RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
06610-72412X60	čistě oranžová RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06610-72412X70	čistě oranžová RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
06610-72412X80	čistě oranžová RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
06610-72412X90	čistě oranžová RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
06610-73412X20	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
06610-73412X25	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06610-73412X30	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
06610-73412X35	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
06610-73412X40	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06610-73412X45	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
06610-73412X50	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06610-73412X55	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
06610-73412X60	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06610-73412X70	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
06610-73412X80	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
06610-73412X90	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
06610-71512X25	tmavošedá RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
06610-71512X30	tmavošedá RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06610-71512X35	tmavošedá RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
06610-71512X40	tmavošedá RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06610-71512X45	tmavošedá RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
06610-71512X50	tmavošedá RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06610-71512X55	tmavošedá RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55

06610 Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z oceli, bryněrovaná



Přehled zboží

Objednáací číslo	Barva základního tělesa	Velikost	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Počet zubů	L
06610-71512X60	tmavošedá RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06610-71512X70	tmavošedá RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
06610-71512X80	tmavošedá RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
06610-71512X90	tmavošedá RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
06610-72512X25	čistě oranžová RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
06610-72512X30	čistě oranžová RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06610-72512X35	čistě oranžová RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
06610-72512X40	čistě oranžová RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06610-72512X45	čistě oranžová RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
06610-72512X50	čistě oranžová RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06610-72512X55	čistě oranžová RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
06610-72512X60	čistě oranžová RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06610-72512X70	čistě oranžová RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
06610-72512X80	čistě oranžová RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
06610-72512X90	čistě oranžová RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
06610-73512X25	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
06610-73512X30	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06610-73512X35	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
06610-73512X40	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06610-73512X45	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
06610-73512X50	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06610-73512X55	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
06610-73512X60	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06610-73512X70	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
06610-73512X80	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
06610-73512X90	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
06610-71516X25	tmavošedá RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
06610-71516X30	tmavošedá RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06610-71516X35	tmavošedá RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
06610-71516X40	tmavošedá RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06610-71516X45	tmavošedá RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
06610-71516X50	tmavošedá RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06610-71516X55	tmavošedá RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
06610-71516X60	tmavošedá RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06610-71516X70	tmavošedá RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
06610-71516X80	tmavošedá RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
06610-71516X90	tmavošedá RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
06610-72516X25	čistě oranžová RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
06610-72516X30	čistě oranžová RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06610-72516X35	čistě oranžová RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
06610-72516X40	čistě oranžová RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06610-72516X45	čistě oranžová RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
06610-72516X50	čistě oranžová RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06610-72516X55	čistě oranžová RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
06610-72516X60	čistě oranžová RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06610-72516X70	čistě oranžová RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
06610-72516X80	čistě oranžová RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
06610-72516X90	čistě oranžová RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
06610-73516X25	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
06610-73516X30	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06610-73516X35	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
06610-73516X40	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06610-73516X45	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
06610-73516X50	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06610-73516X55	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
06610-73516X60	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06610-73516X70	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
06610-73516X80	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
06610-73516X90	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90

