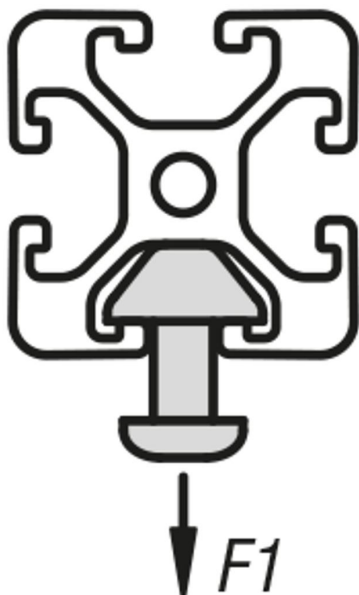
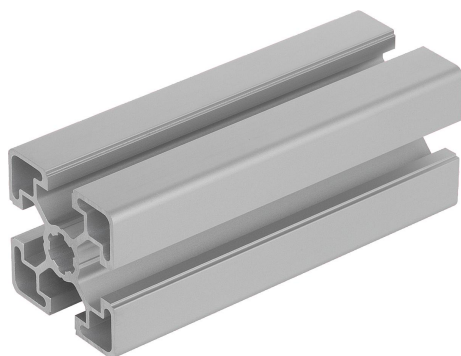
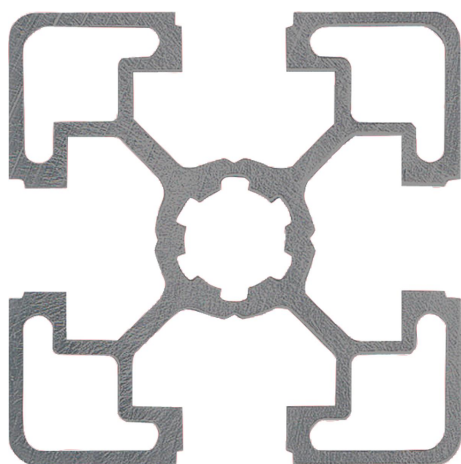


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Hliník EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).

Provedení:

teplem vytvrzeno, eloxováno v přírodním barevném provedení.


Upozornění:

Hliníkový profil v lehkém provedení pro konstrukce s optimalizovanou hmotností.

Na vyžádání:

Zkosené řezy 15°, 30° a 45°.

Výkresy

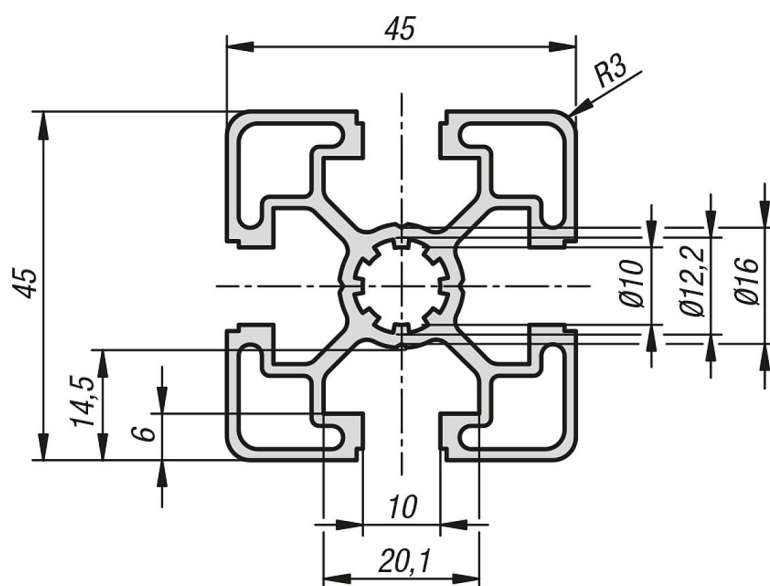

Přehled zboží

Objednací číslo	Šířka drážky	Profil	L	I _x cm ⁴	I _y cm ⁴	W _x cm ³	W _y cm ³	Profilová plocha cm ²	F1 max. kN	Hmotnost cca kg/m
10157-104545X1000	10	45x45	1000	11	11	4,89	4,89	5,73	7	1,55

Pokyny k tomuto zboží

Nezobrazí-li se vaše požadovaná délka? Pak kontaktujte náš odborný personál. Maximální dodávaná délka činí 6000 mm. Objednejte nyní zde.