

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Hliník.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Tyto podpěry jsou zapotřebí k podepření hřídelů v kombinaci s lineárními kuličkovými ložisky otevřené konstrukce.

Průběžně podpírané hřídele umožňují zvláště tuhá uložení, v mnoha případech však stačí podepření v několika úsecích.


Standardní délka našich podpěr činí 600 mm. Tyto podpěry lze zkrátit nebo složit do libovolné délky.

Příslušenství:

Hřídele pro přesná vedení s upevňovacími otvory 21590.

Upevňovací šrouby 07160.

Výkresy

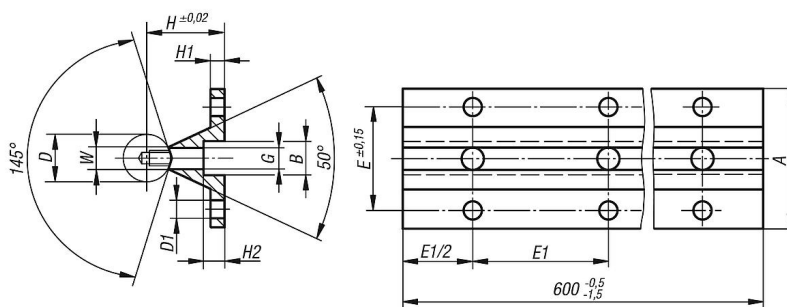

Přehled zboží

Objednací číslo	Velikost	A	B	D	D1	E	E1	G Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912	H	H1	H2	W
21565-12375X0600	12	40	8	12	4,5	29	75	M4x16	22	5	5	5,8
21565-16500X0600	16	45	9,5	16	5,5	33	100	M5x20	26	5	6	7
21565-20500X0600	20	52	11	20	6,6	37	100	M6x25	32	6	6,5	8,3
21565-25600X0600	25	57	14	25	6,6	42	120	M8x25	36	6	8,5	10,8
21565-30750X0600	30	69	17	30	9	51	150	M10x30	42	7	10,5	11
21565-40100X0600	40	73	17	40	9	55	200	M10x30	50	8	10,5	15
21565-50100X0600	50	84	19	50	11	63	200	M12x30	60	9	12,5	19