


Popis zboží/obrázky produktu

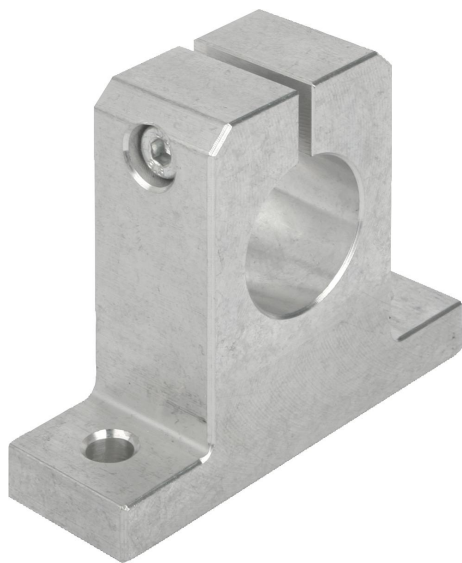

Popis

Materiál:

Hliník.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:


Hřídelové kozlíky s montážním otvorem pro snadné a bezpečné sevření a upevnění vodících hřídelů.

Příslušenství:

Přesné vodící hřídele 21595.

Upevňovací šrouby 07160 nebo 07161.

Výkresy

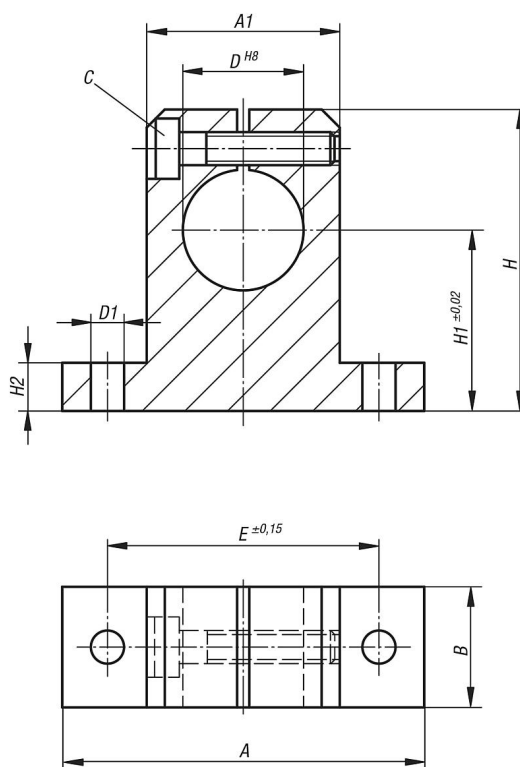

Přehled zboží

Objednací číslo	A	A1	B	D	D1	E	H	H1	H2	C (DIN 912)
21582-12	42	20	12	12	5,5	32	35	20	5,5	M4
21582-16	50	26	16	16	5,5	40	42	25	6,5	M4
21582-20	60	32	20	20	5,5	45	50	30	8	M4
21582-25	74	38	25	25	6,6	60	58	35	9	M5
21582-30	84	45	28	30	9	68	68	40	10	M6
21582-40	108	56	32	40	11	86	86	50	12	M8
21582-50	130	80	40	50	11	108	100	60	14	M8

