

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 60° Shore A.

Upozornění:

Pryžové dorazy k našroubování. Lze rovněž použít jako patky přístroje a stroje. Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zabarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách. Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě.


Teplotní rozsah:

-30 °C až +80 °C

Na vyžádání:

Jiné tvrdosti Shore.

Výkresy

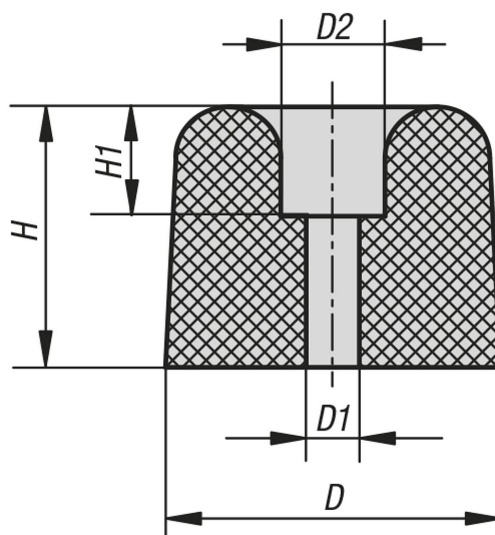

Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	D2	H	H1
26108-02601560	26	4	12	15	9
26108-03002260	30	7	11	21	5
26108-03503060	35	8	17	30	10
26108-04003560	40	7	20	35	8