


Technické informace pro profilové tlumiče

Charakteristiky pro trvalé zatížení


26180-01205

Charakteristika síla - dráha, staticky
 $E_{celk}: 1,36 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 0,56 \text{ Nm}$, účinnost: 41 %

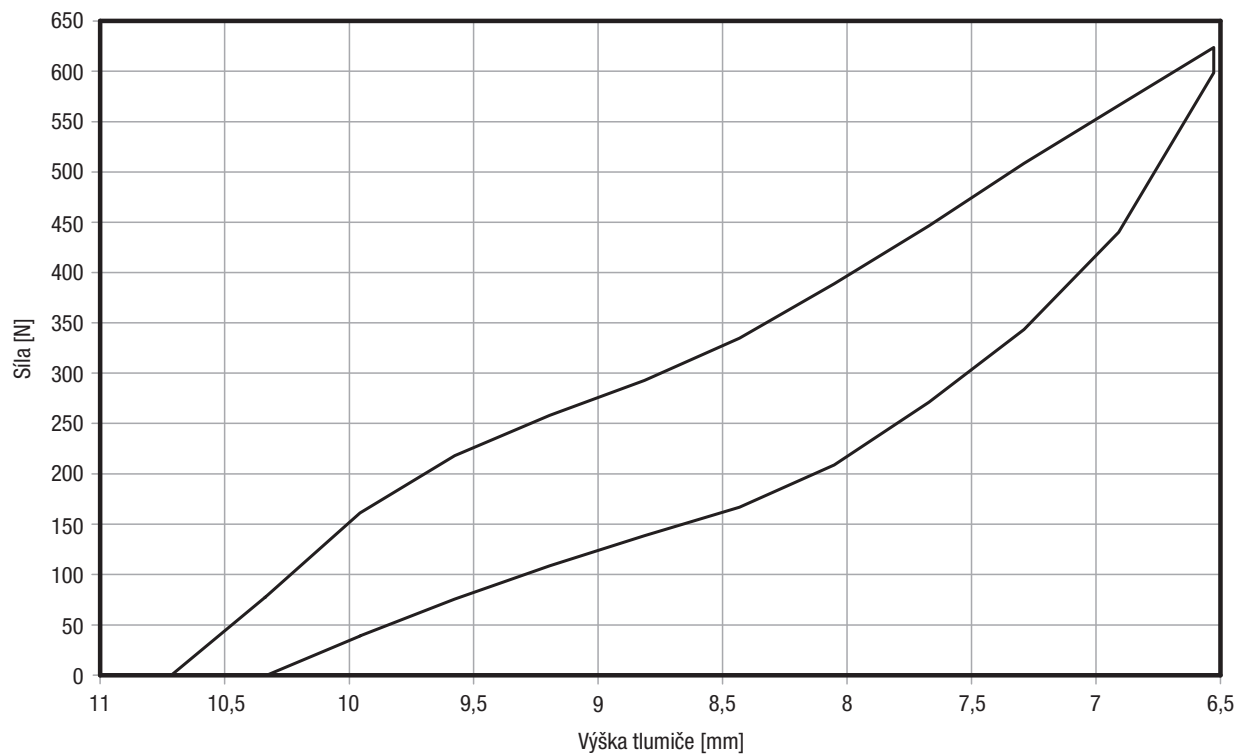


26180-01205

Charakteristika síla - dráha, dynamicky
 $E_{celk}: 2,27 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 1,43 \text{ Nm}$, účinnost: 63 %

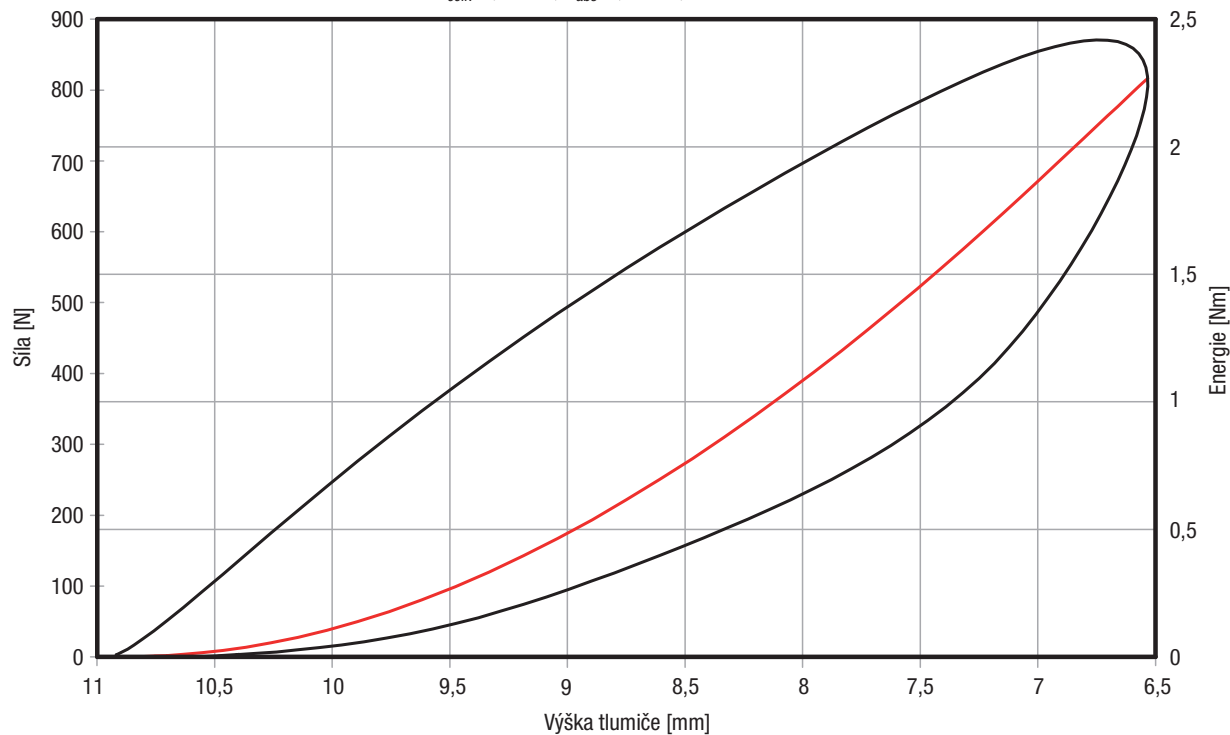


26180-01707

Charakteristika síla - dráha, staticky
 $E_{celk}: 3,2 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 1,3 \text{ Nm}$, účinnost: 40 %

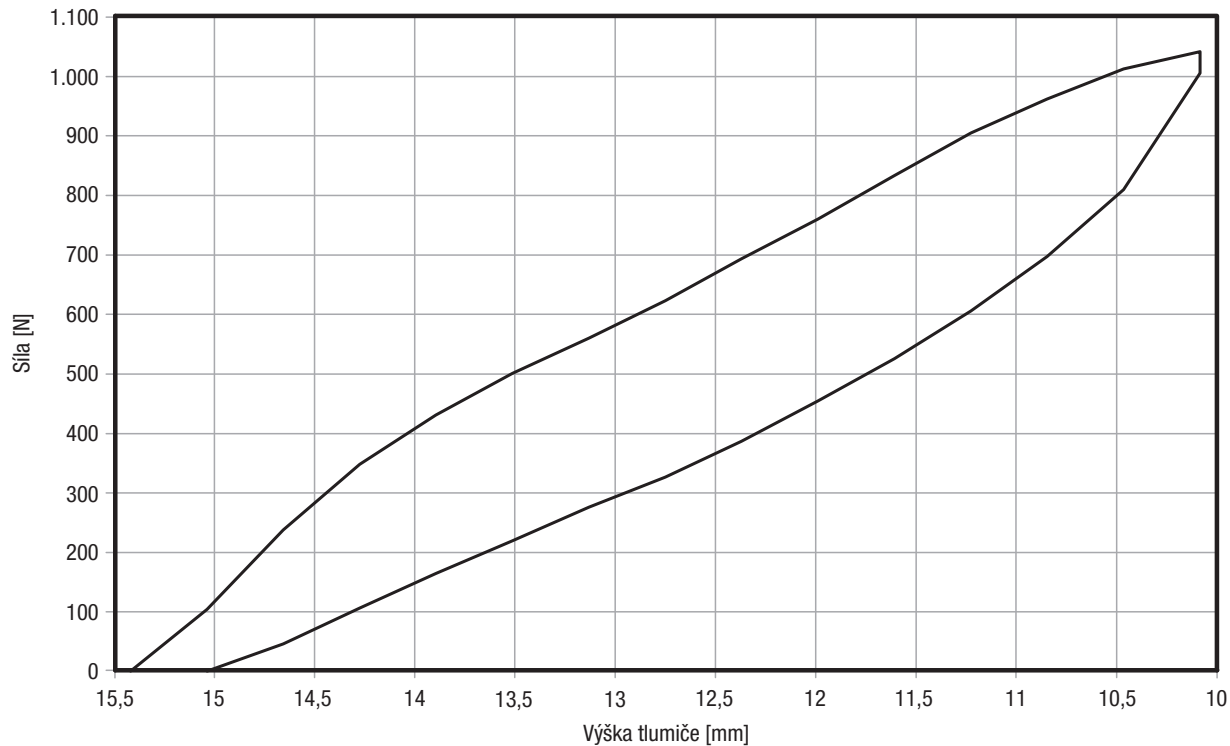

26180-01707


Charakteristika síla - dráha, dynamicky
 $E_{celk}: 5,7 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 3,5 \text{ Nm}$, účinnost: 62 %

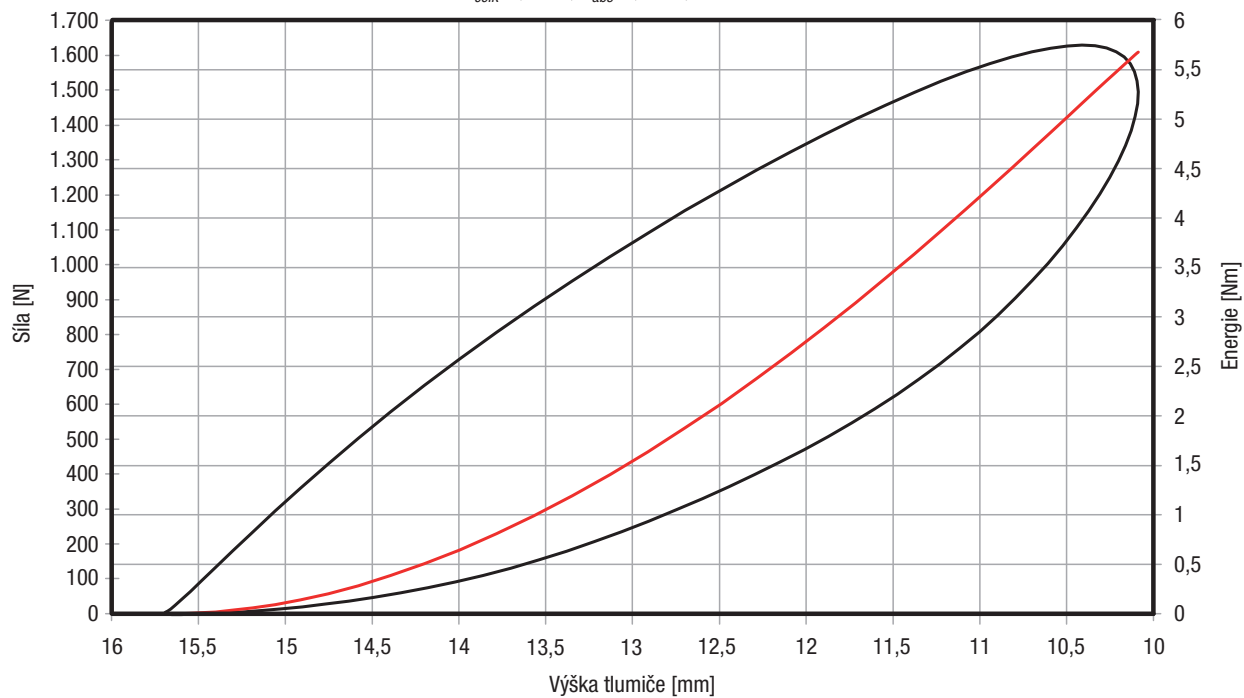

26180-02109

Charakteristika síla - dráha, staticky


$E_{celk}: 5,7 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 2,2 \text{ Nm}$, účinnost: 38 %

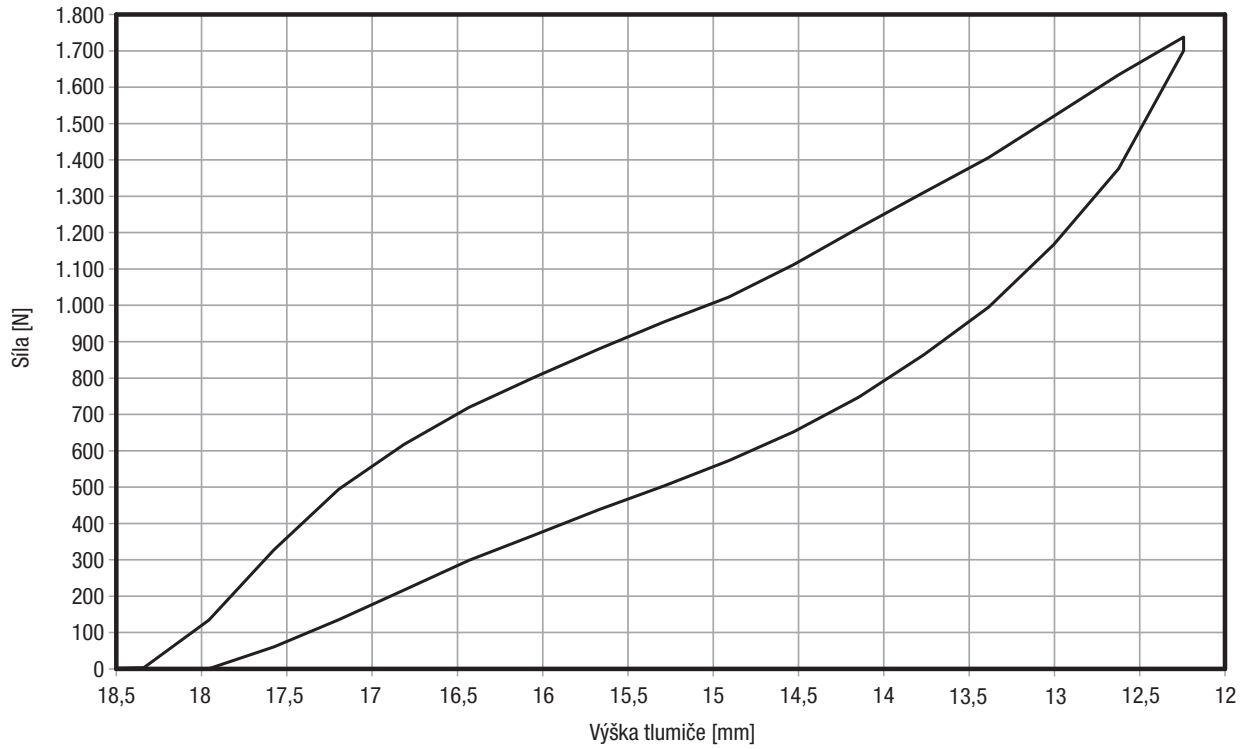

26180-02109

Charakteristika síla - dráha, dynamicky


$E_{celk}: 9,8 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 6 \text{ Nm}$, účinnost: 62 %

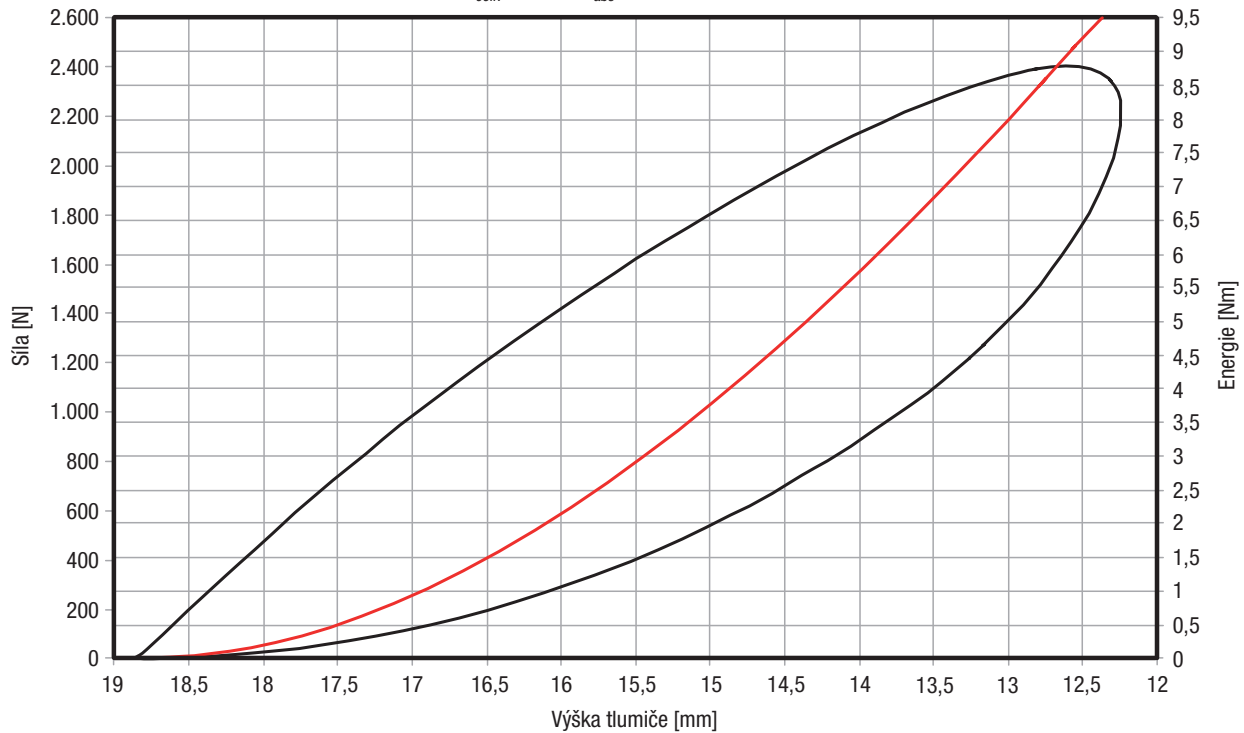

26180-02210

Charakteristika síla - dráha, staticky


E_{celk} : 5,9 Nm, E_{abs} : 2,3 Nm, účinnost: 38 %

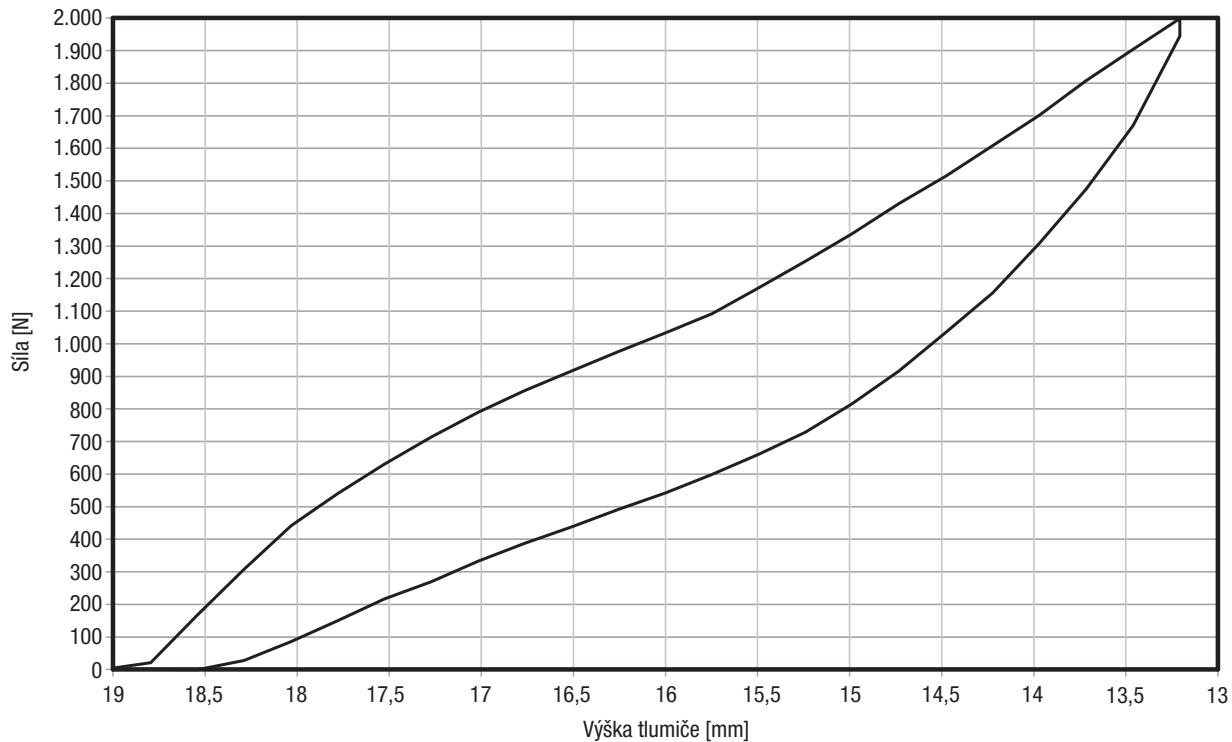

26180-02210

Charakteristika síla - dráha, dynamicky


E_{celk} : 11,53 Nm, E_{abs} : 7,12 Nm, účinnost: 62 %

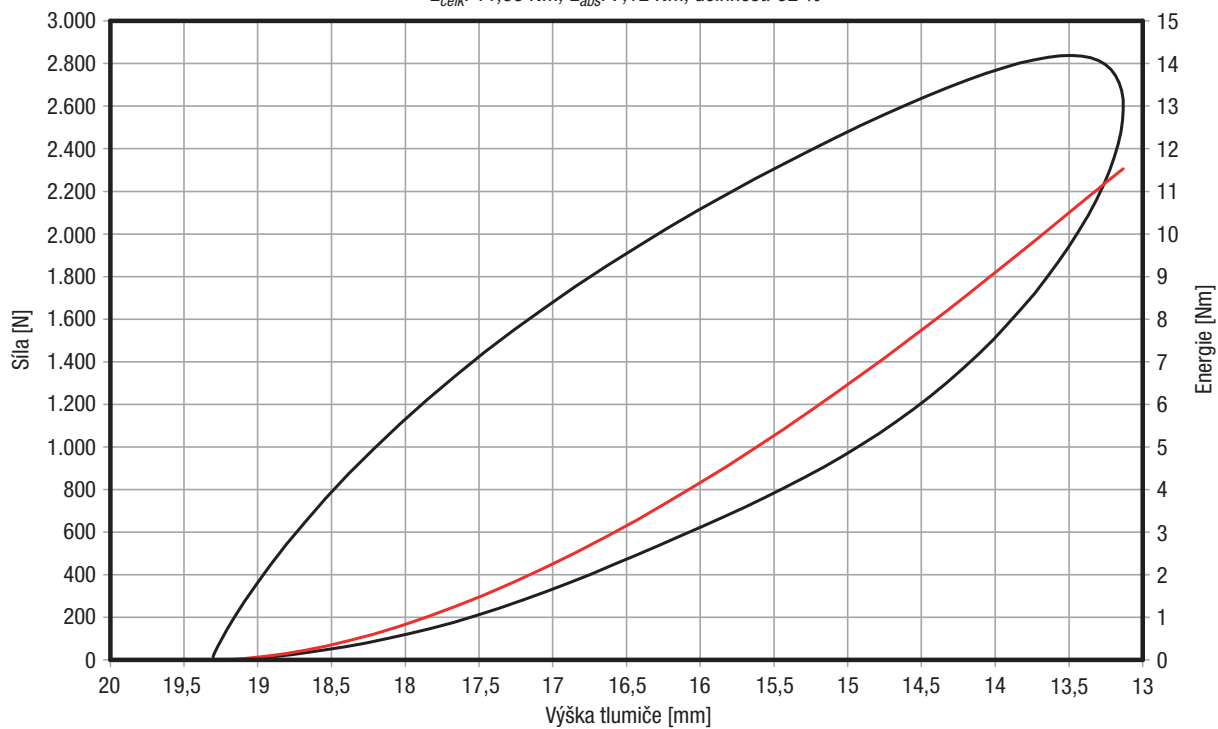

26180-02812

Charakteristika síla - dráha, staticky


$E_{celk}: 14,9 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 5,9 \text{ Nm}$, účinnost: 40 %

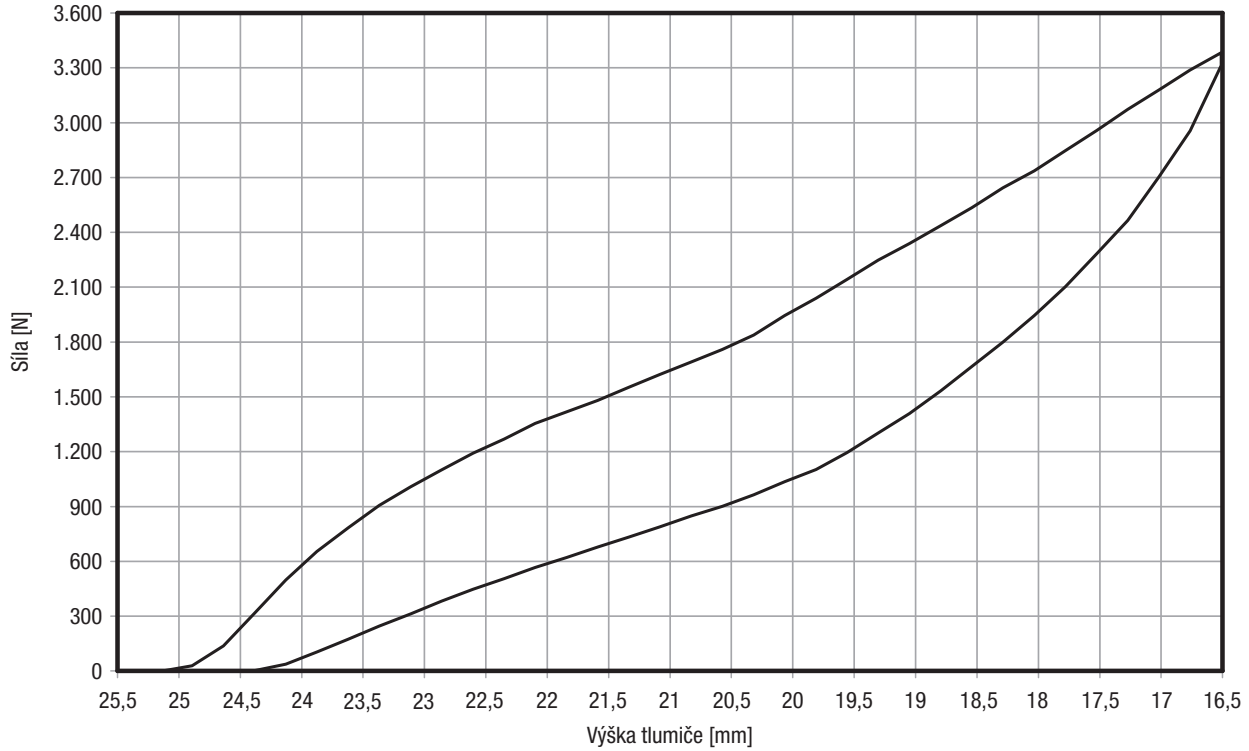

26180-02812


Charakteristika síla - dráha, dynamicky

$E_{celk}: 29,2 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 18,4 \text{ Nm}$, účinnost: 60 %

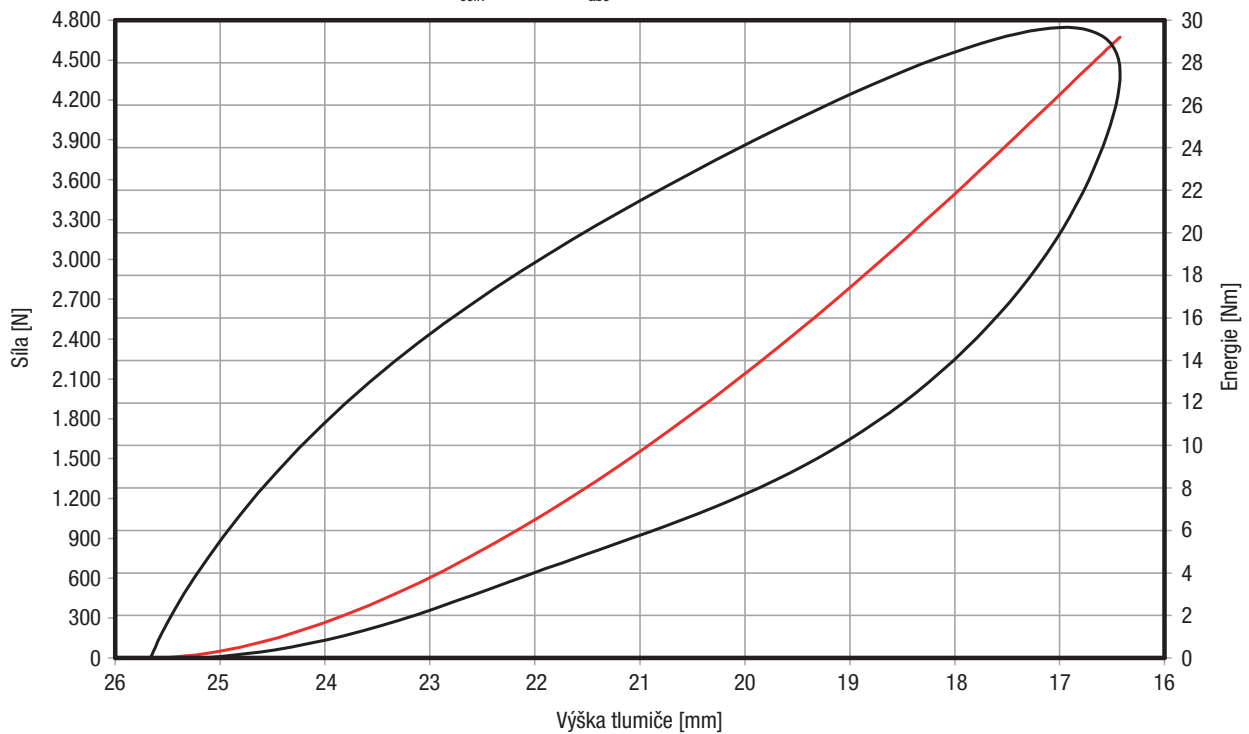


26180-03414

Charakteristika síla - dráha, staticky
 $E_{celk}: 25,5 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 10,2 \text{ Nm}$, účinnost: 40 %

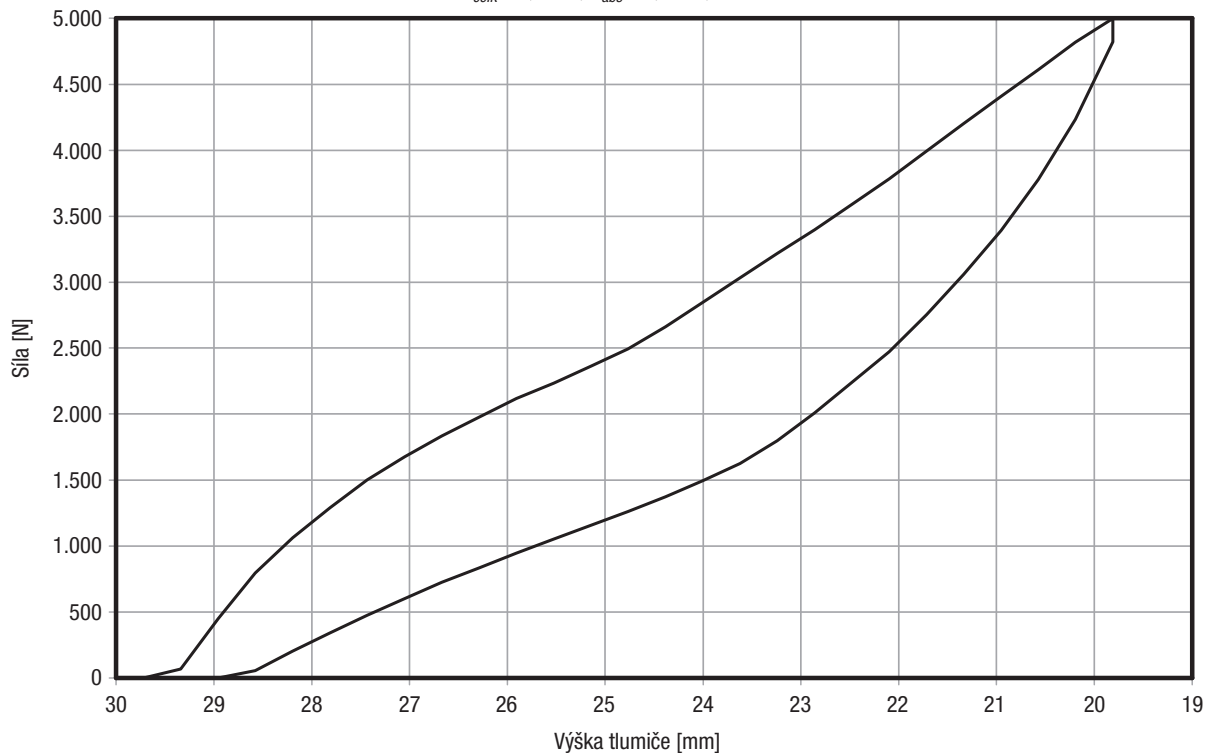


26180-03414

Charakteristika síla - dráha, dynamicky
 $E_{celk}: 48 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 29 \text{ Nm}$, účinnost: 61 %

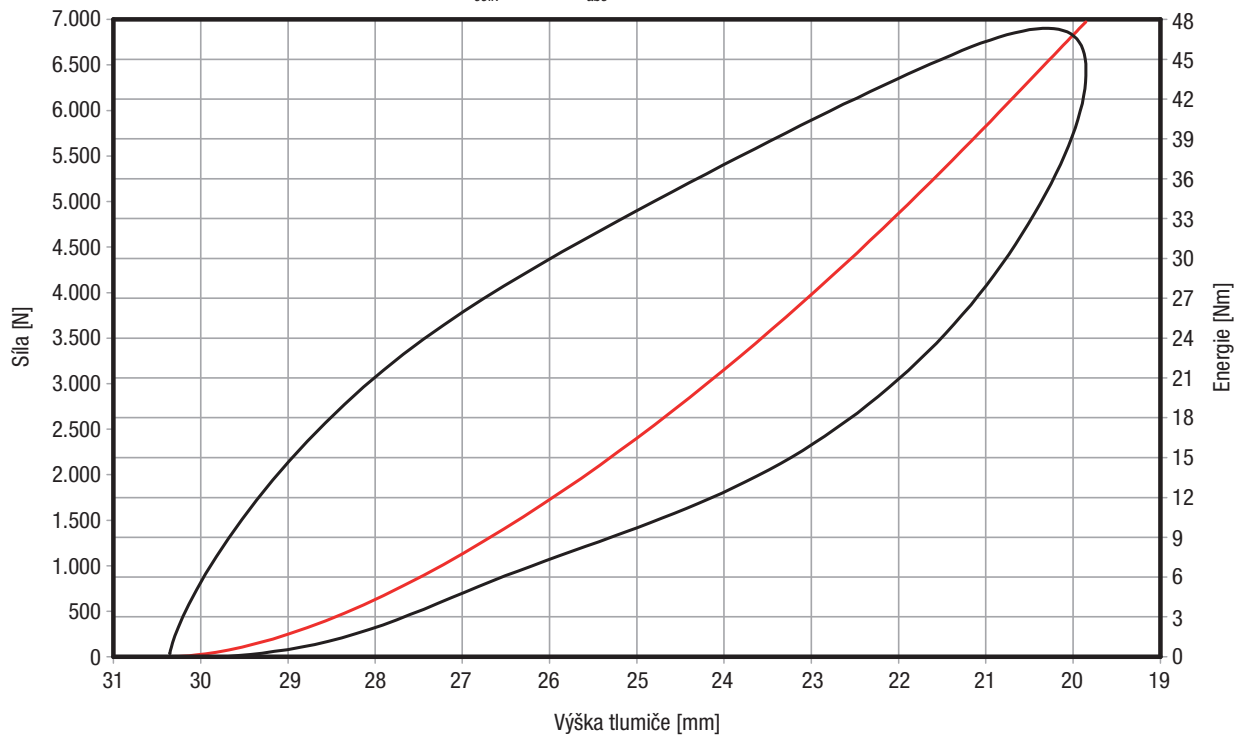


26180-03716

Charakteristika síla - dráha, staticky
 $E_{celk}: 33,4 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 12,8 \text{ Nm}$, účinnost: 38 %

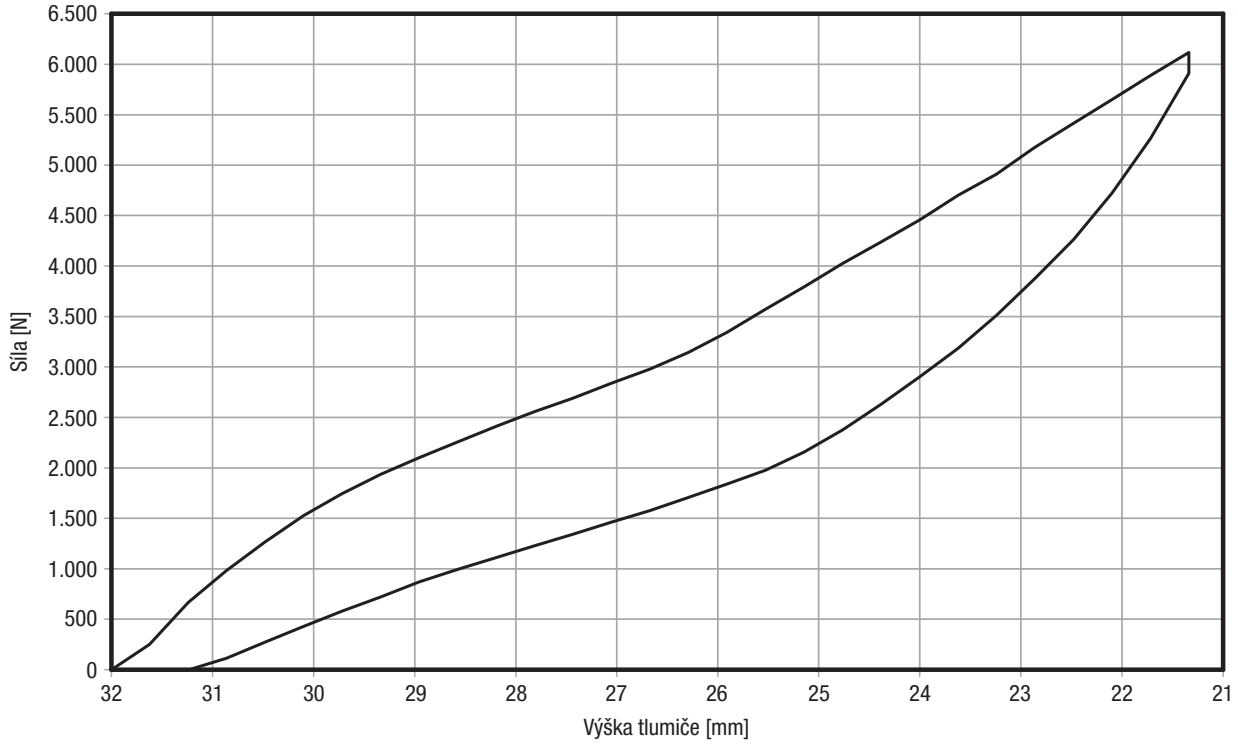


26180-03716

Charakteristika síla - dráha, dynamicky
 $E_{celk}: 65 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 39 \text{ Nm}$, účinnost: 60 %

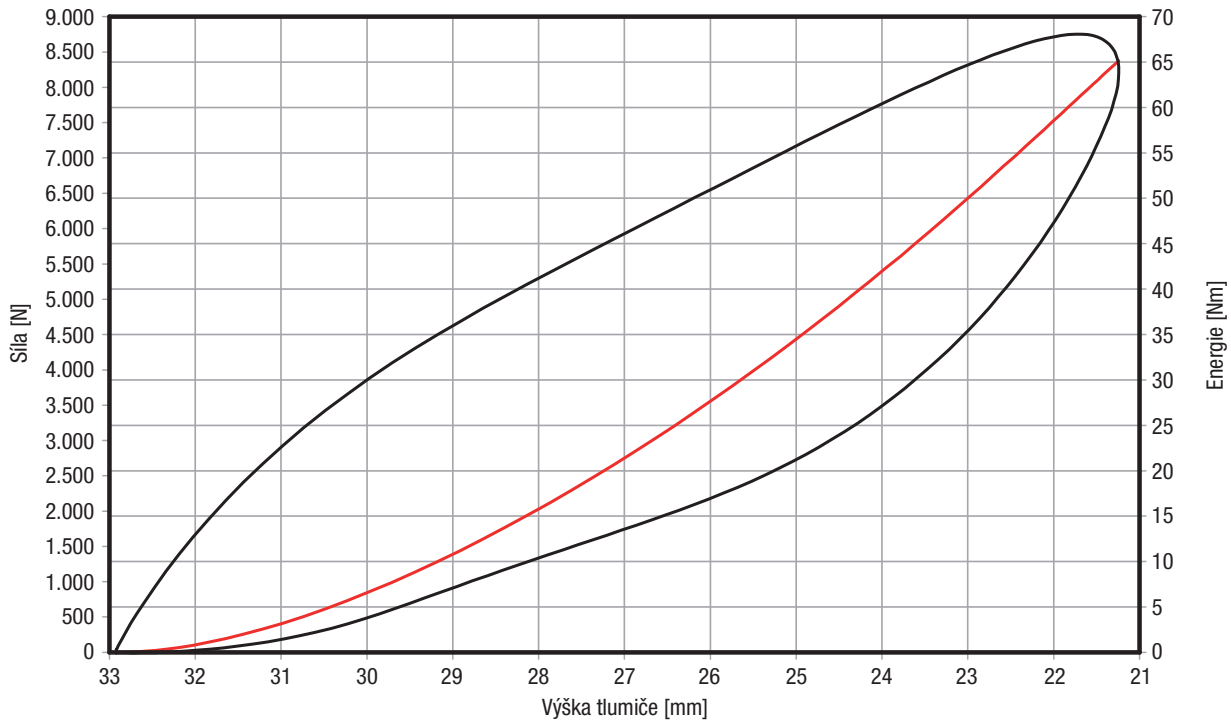


26180-04016

Charakteristika síla - dráha, staticky
 $E_{celk}: 43,7 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 17,5 \text{ Nm}$, účinnost: 40 %

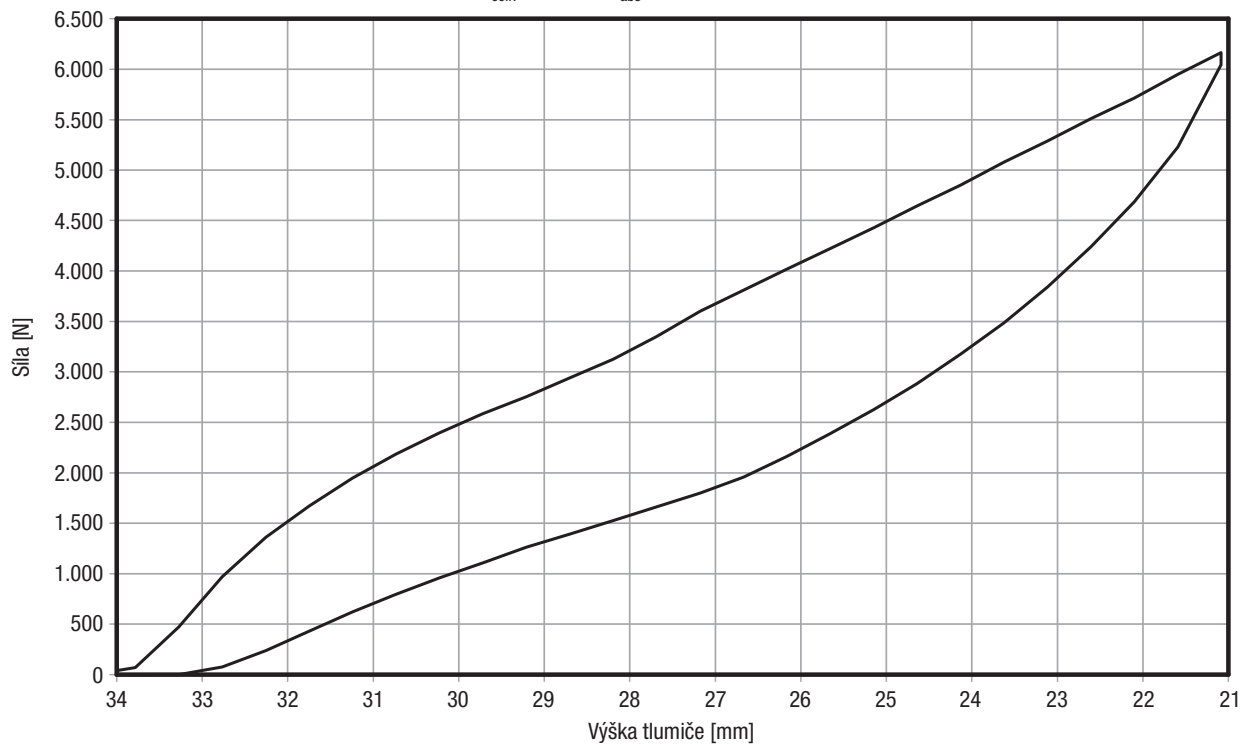


26180-04016

Charakteristika síla - dráha, dynamicky
 $E_{celk}: 82 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 51 \text{ Nm}$, účinnost: 63 %

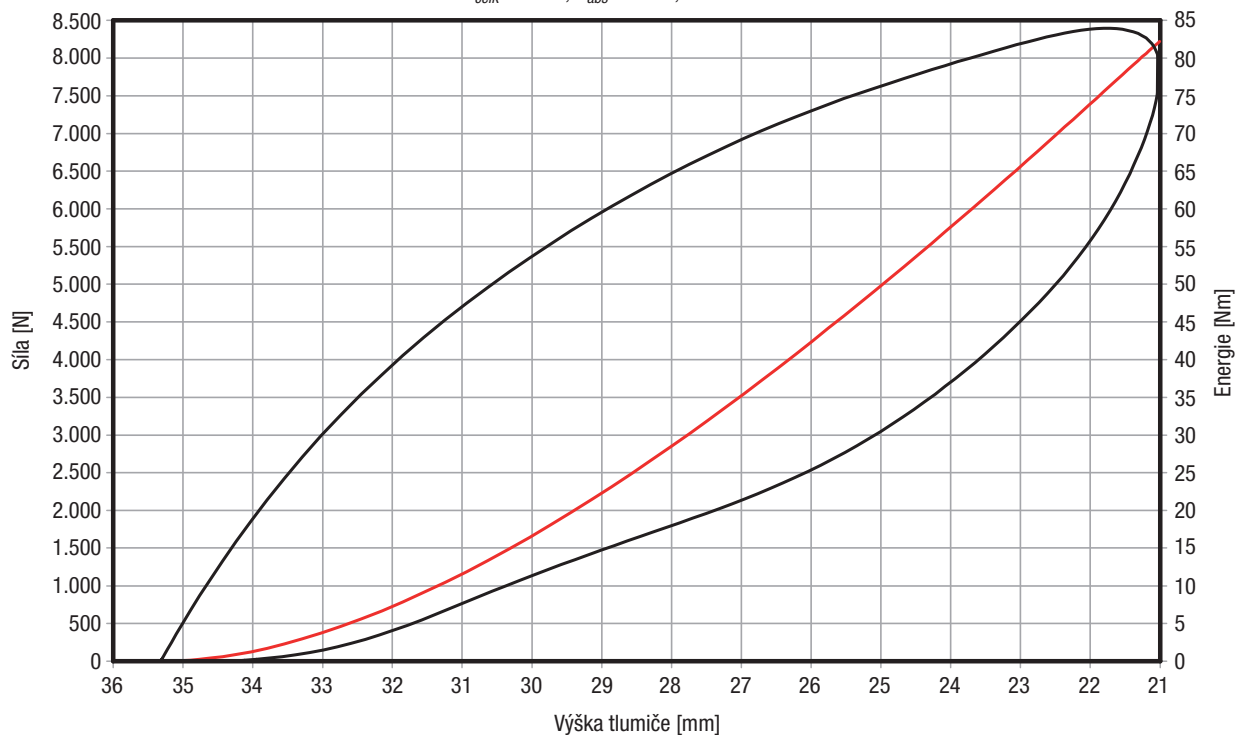


26180-04318

Charakteristika síla - dráha, staticky
 $E_{celk}: 58 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 23 \text{ Nm}$, účinnost: 40 %

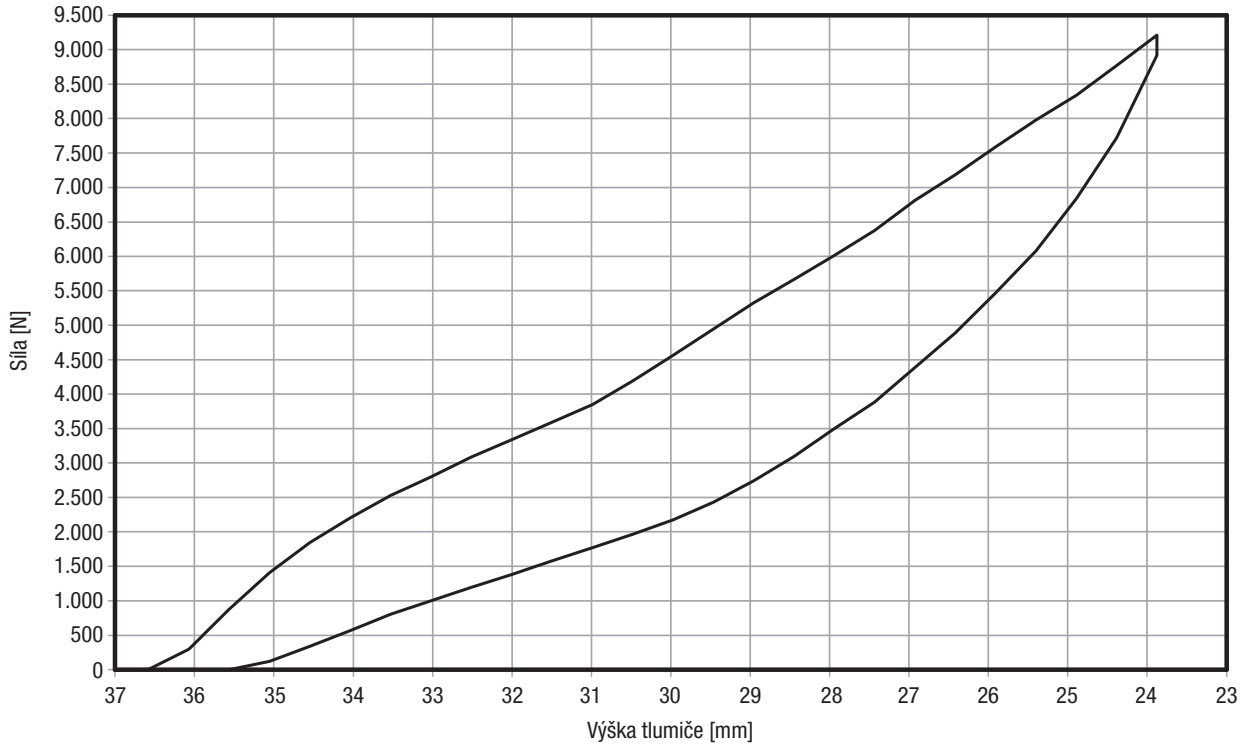

26180-04318


Charakteristika síla - dráha, dynamicky
 $E_{celk}: 112 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 69 \text{ Nm}$, účinnost: 61 %

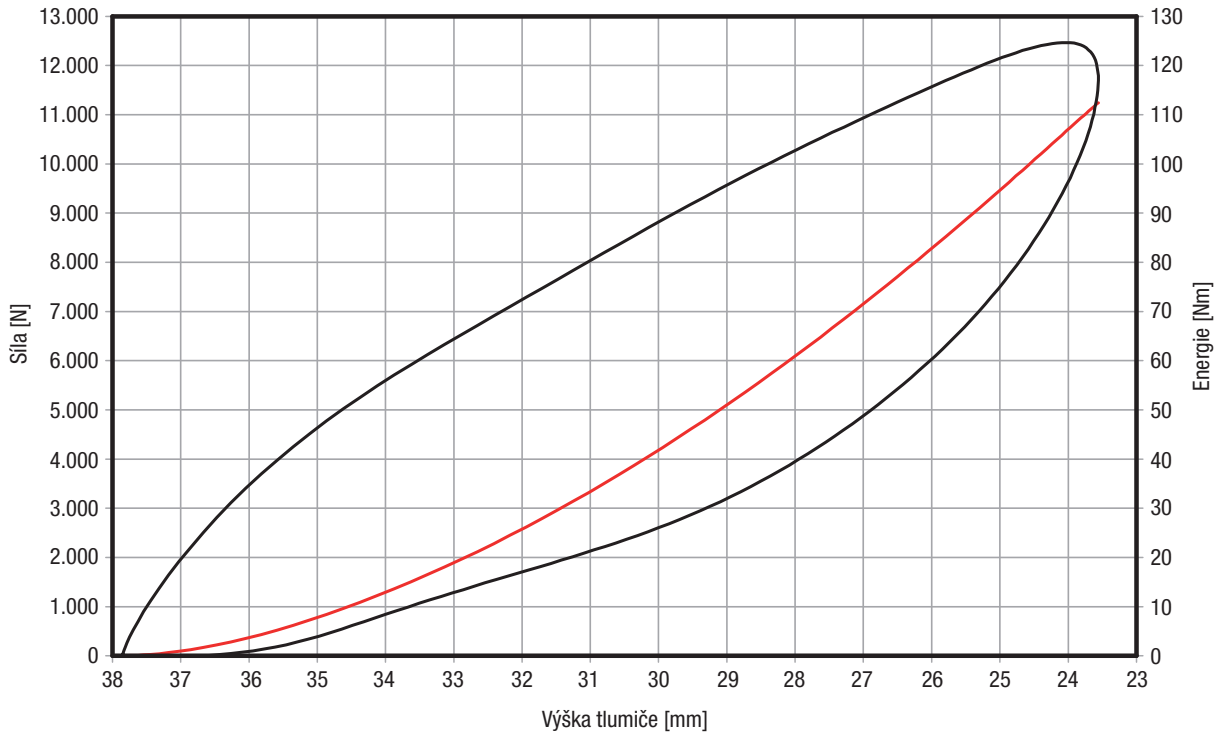

26180-04720

Charakteristika síla - dráha, staticky


E_{celk} : 75 Nm, E_{abs} : 31 Nm, účinnost: 41 %

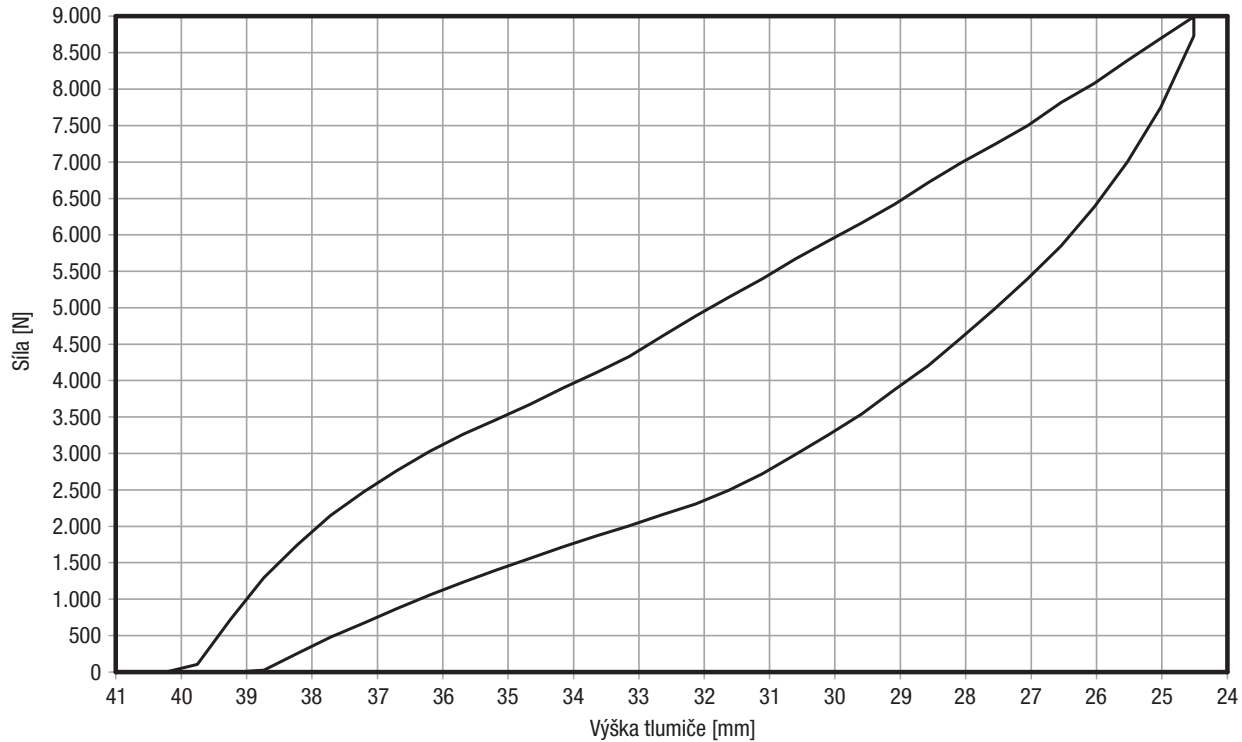

26180-04720


Charakteristika síla - dráha, dynamicky

E_{celk} : 140 Nm, E_{abs} : 87 Nm, účinnost: 62 %

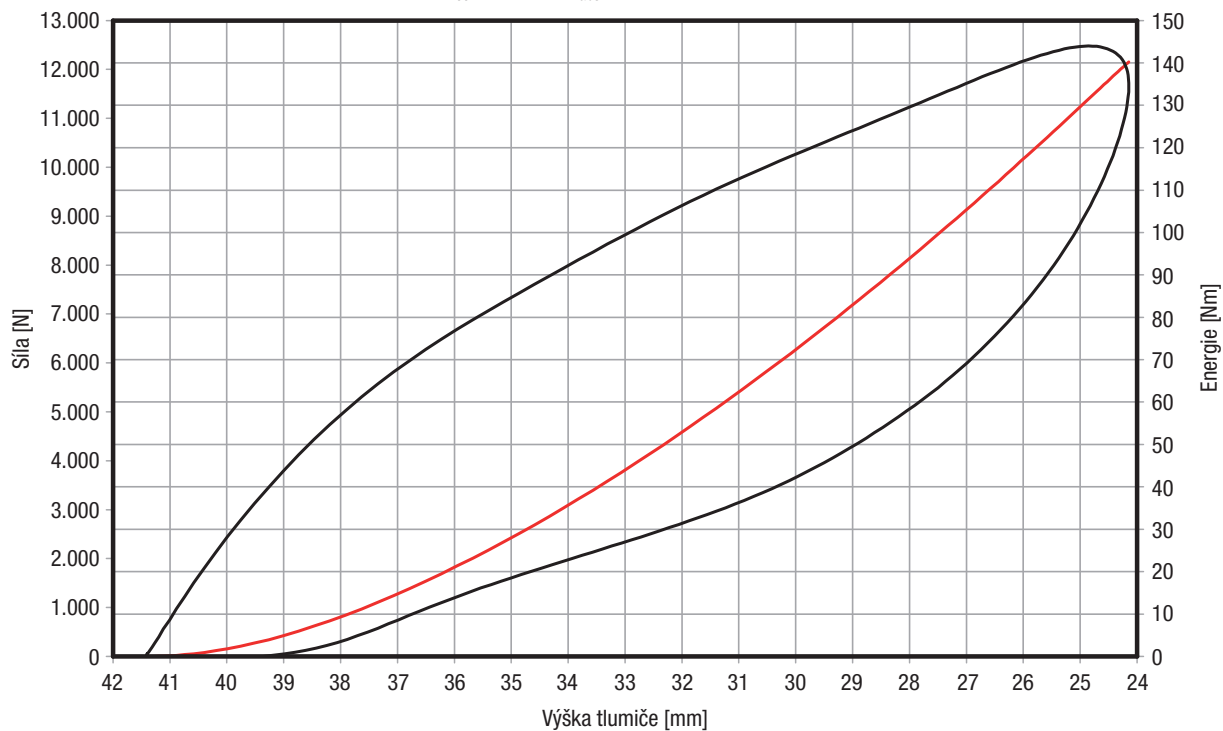


26180-05022

Charakteristika síla - dráha, staticky
 $E_{celk}: 96 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 40 \text{ Nm}$, účinnost: 41 %

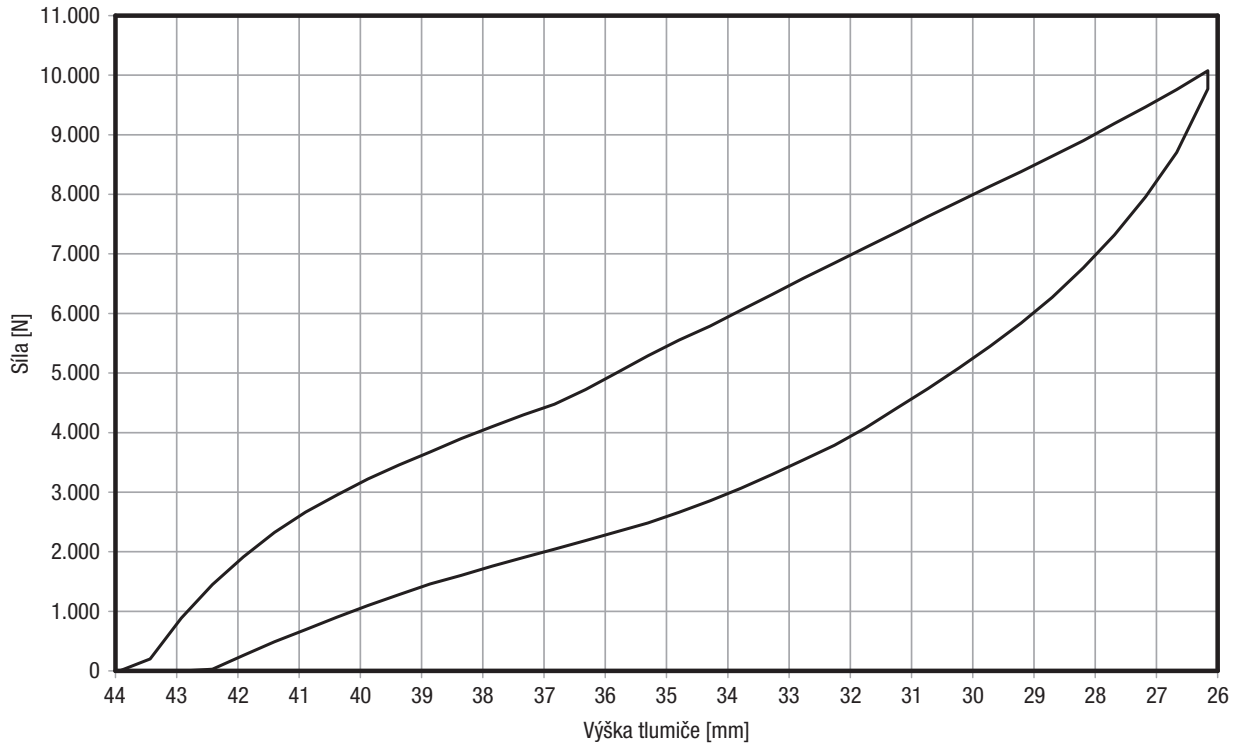


26180-05022

Charakteristika síla - dráha, dynamicky
 $E_{celk}: 170 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 103 \text{ Nm}$, účinnost: 61 %

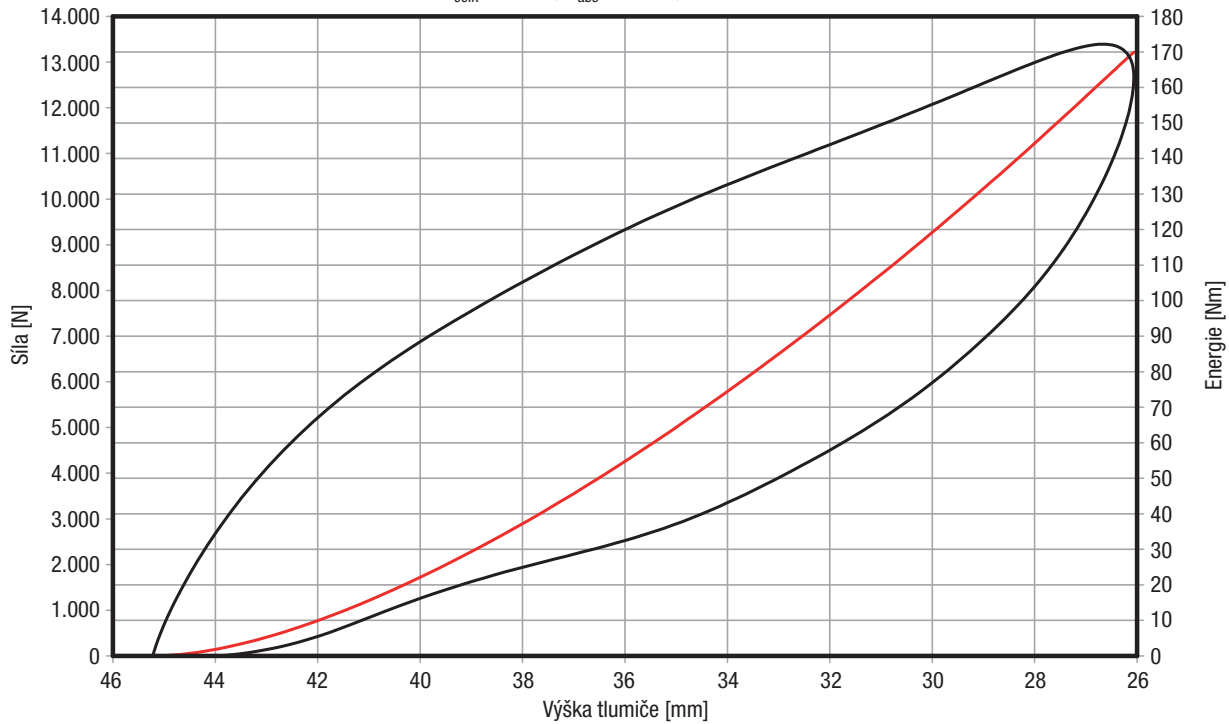


26180-05422

Charakteristika síla - dráha, staticky
 $E_{celk}: 107 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 42 \text{ Nm}$, účinnost: 39 %

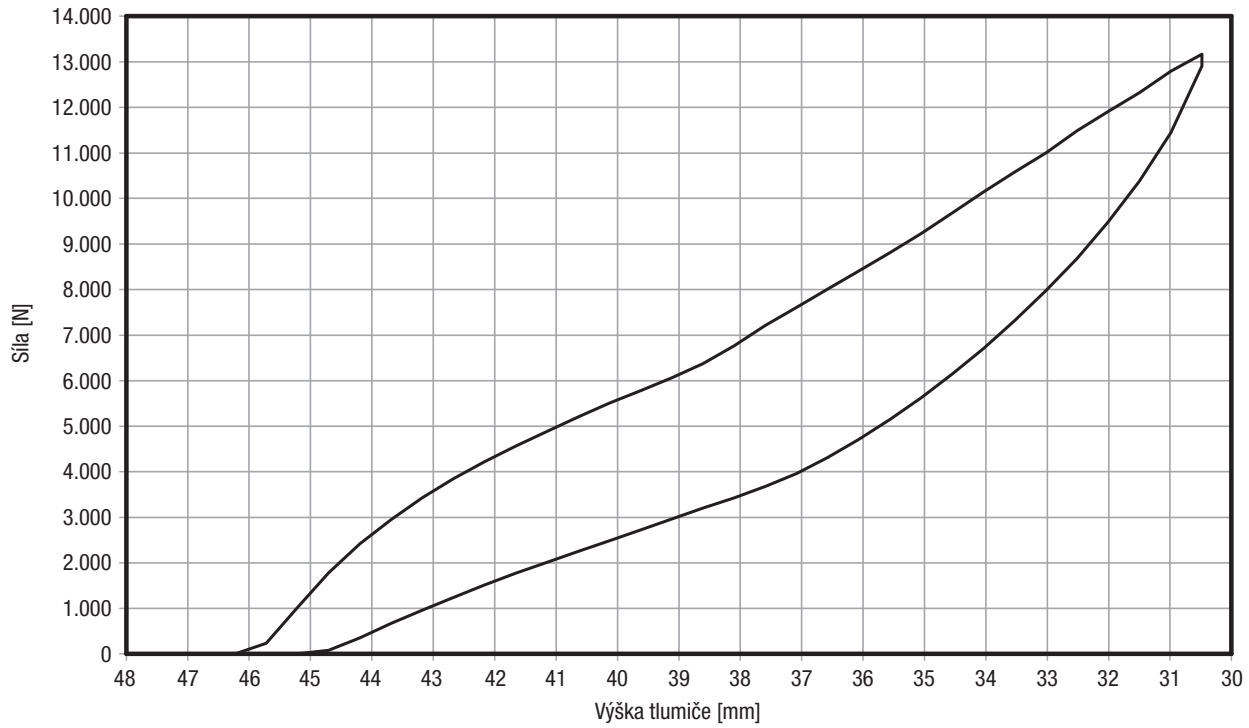

26180-05422


Charakteristika síla - dráha, dynamicky
 $E_{celk}: 201 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 122 \text{ Nm}$, účinnost: 60 %

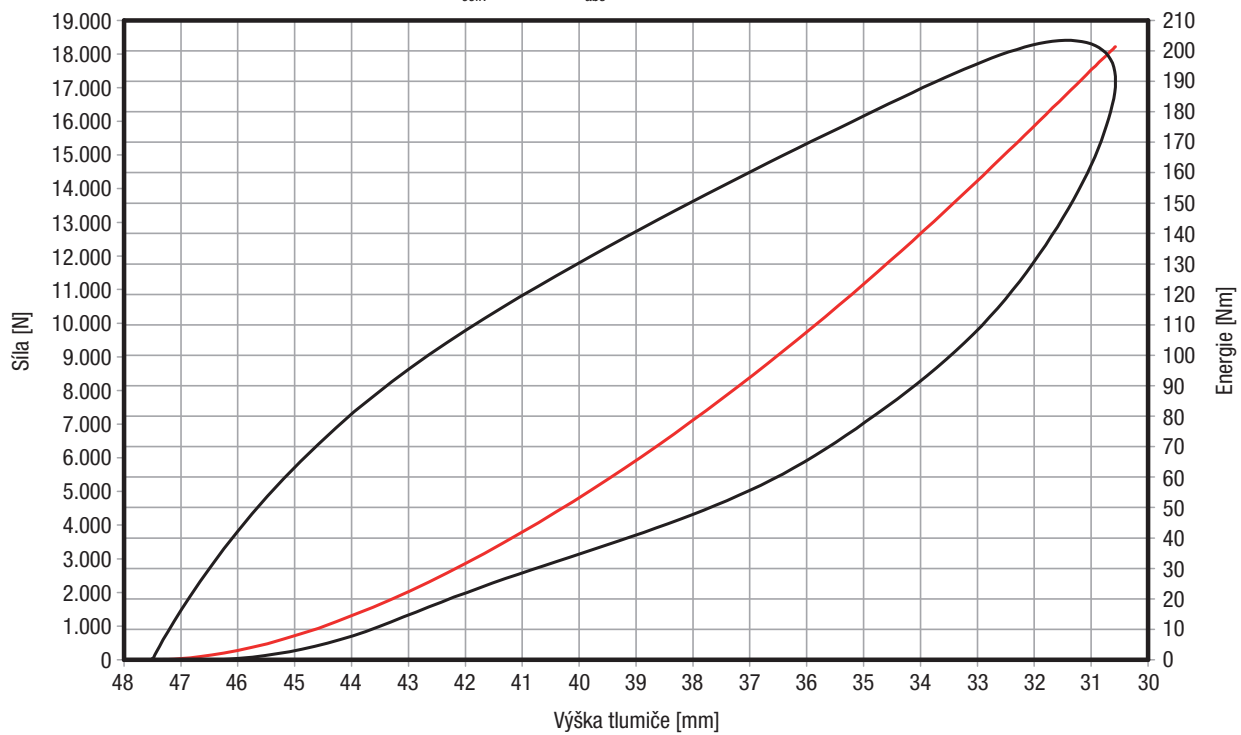

26180-05724

Charakteristika síla - dráha, staticky


$E_{celk}: 148 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 60 \text{ Nm}$, účinnost: 41 %

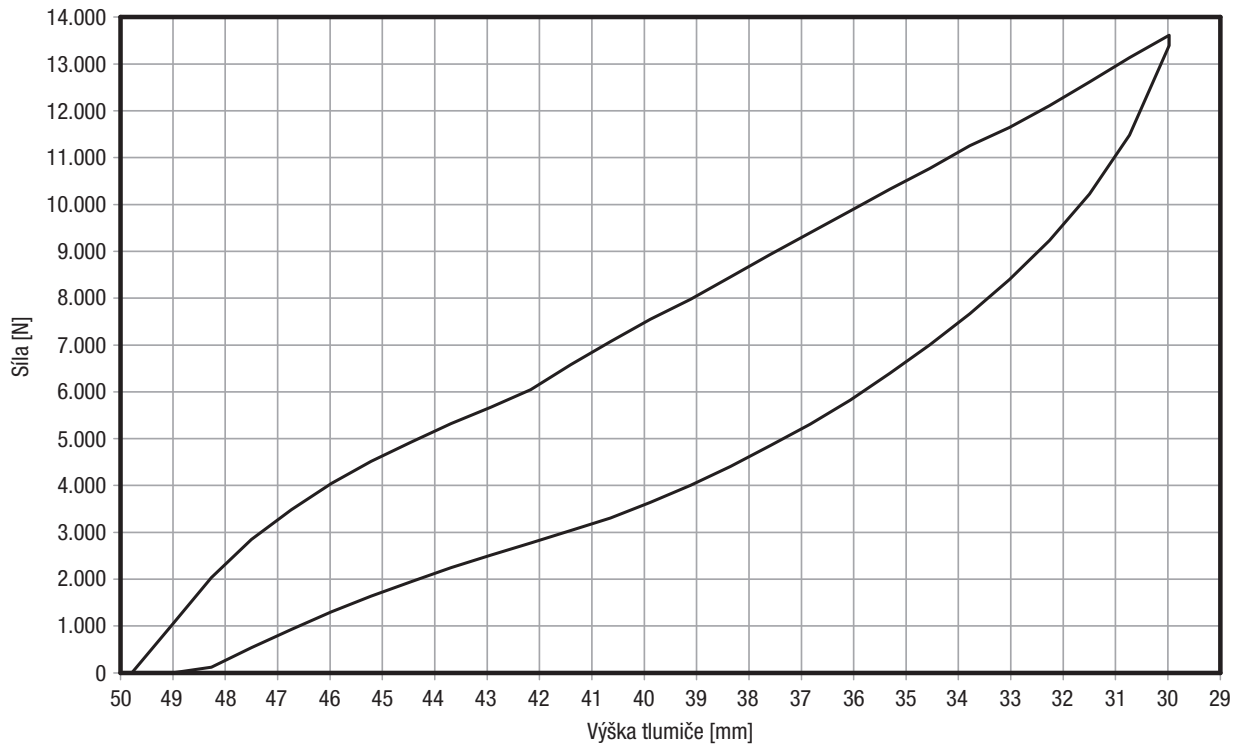

26180-05724

Charakteristika síla - dráha, dynamicky


$E_{celk}: 242 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 146 \text{ Nm}$, účinnost: 60 %

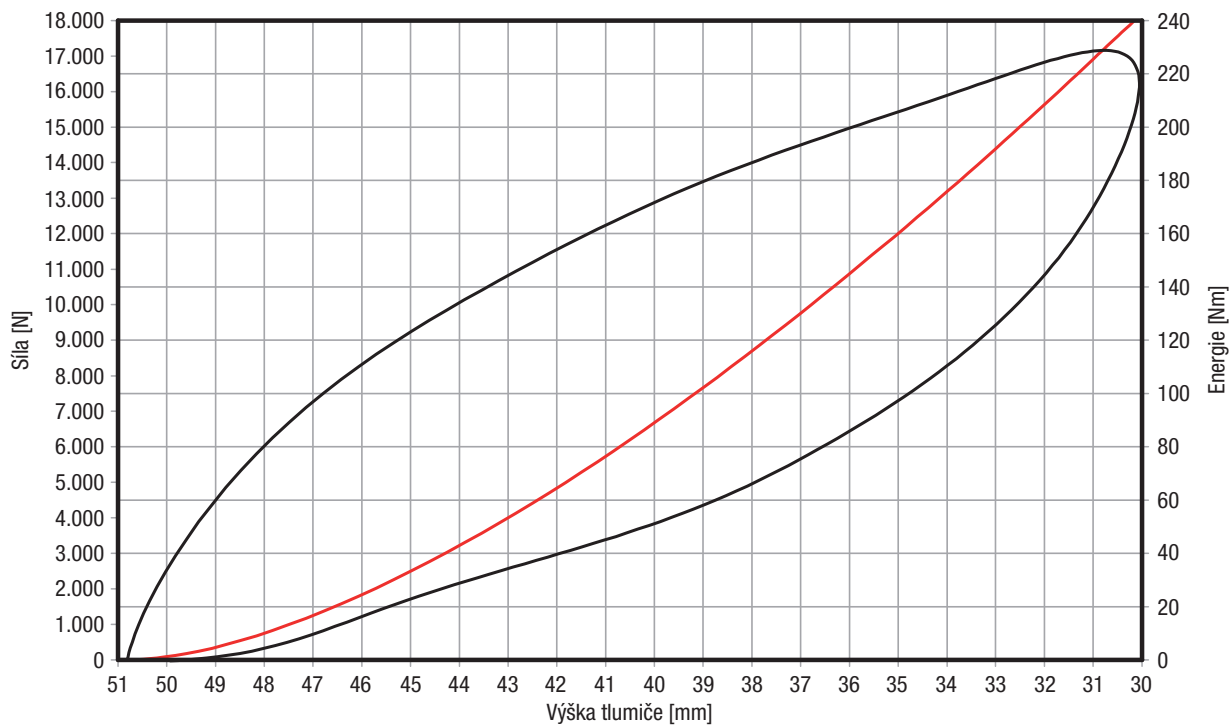

26180-06225

Charakteristika síla - dráha, staticky


$E_{celk.}$: 162 Nm, $E_{abs.}$: 66 Nm, účinnost: 40 %

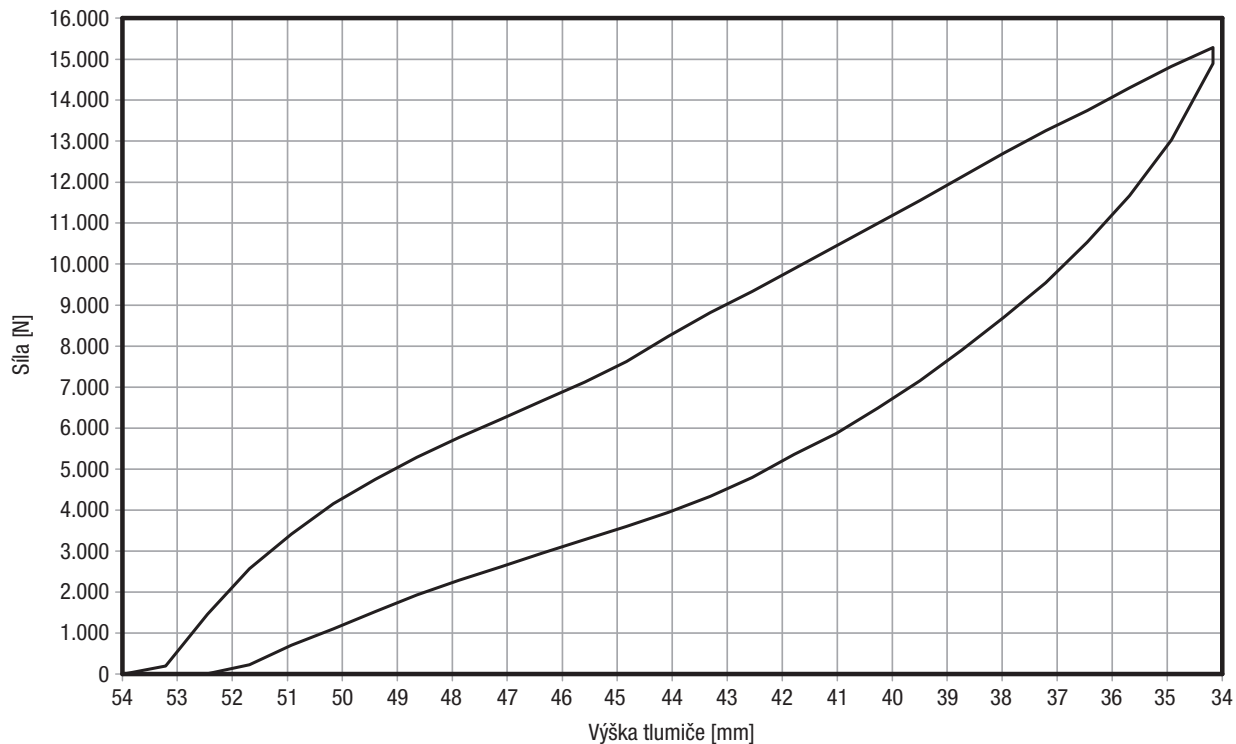

26180-06225

Charakteristika síla - dráha, dynamicky


$E_{celk.}$: 304 Nm, $E_{abs.}$: 184 Nm, účinnost: 61 %

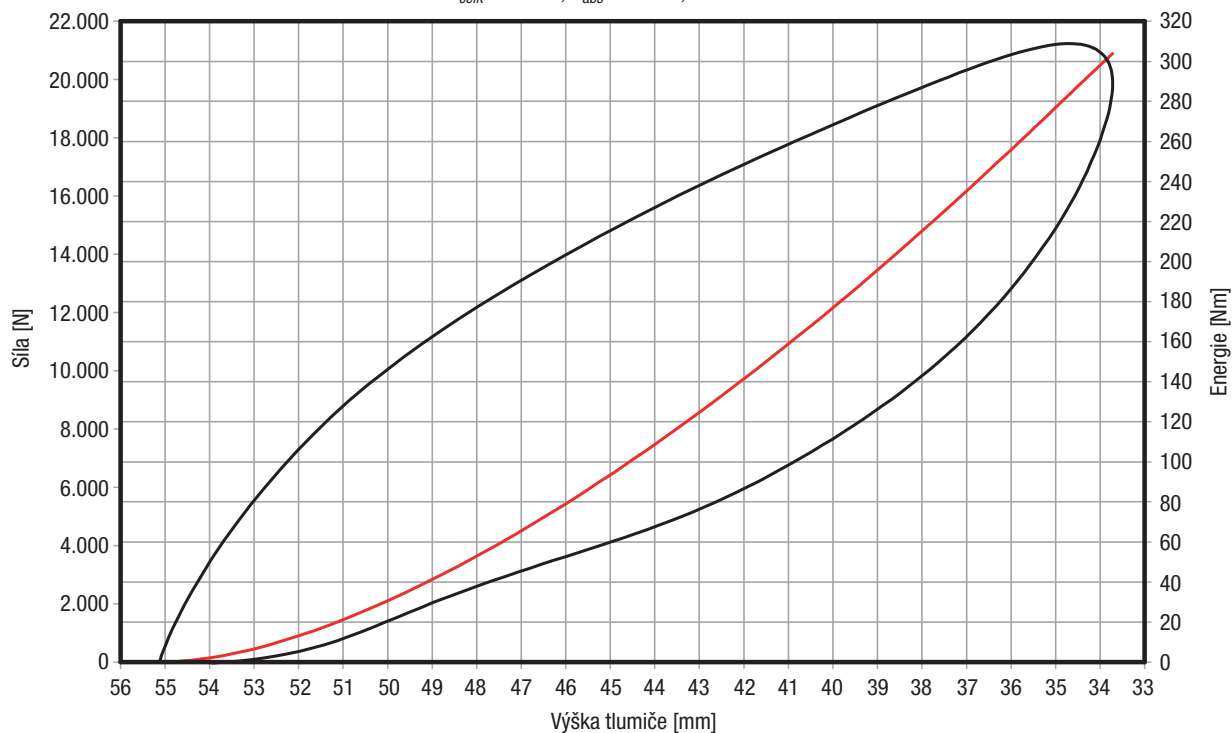

26180-06527

Charakteristika síla - dráha, staticky


$E_{celk}: 203 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 80 \text{ Nm}$, účinnost: 39 %

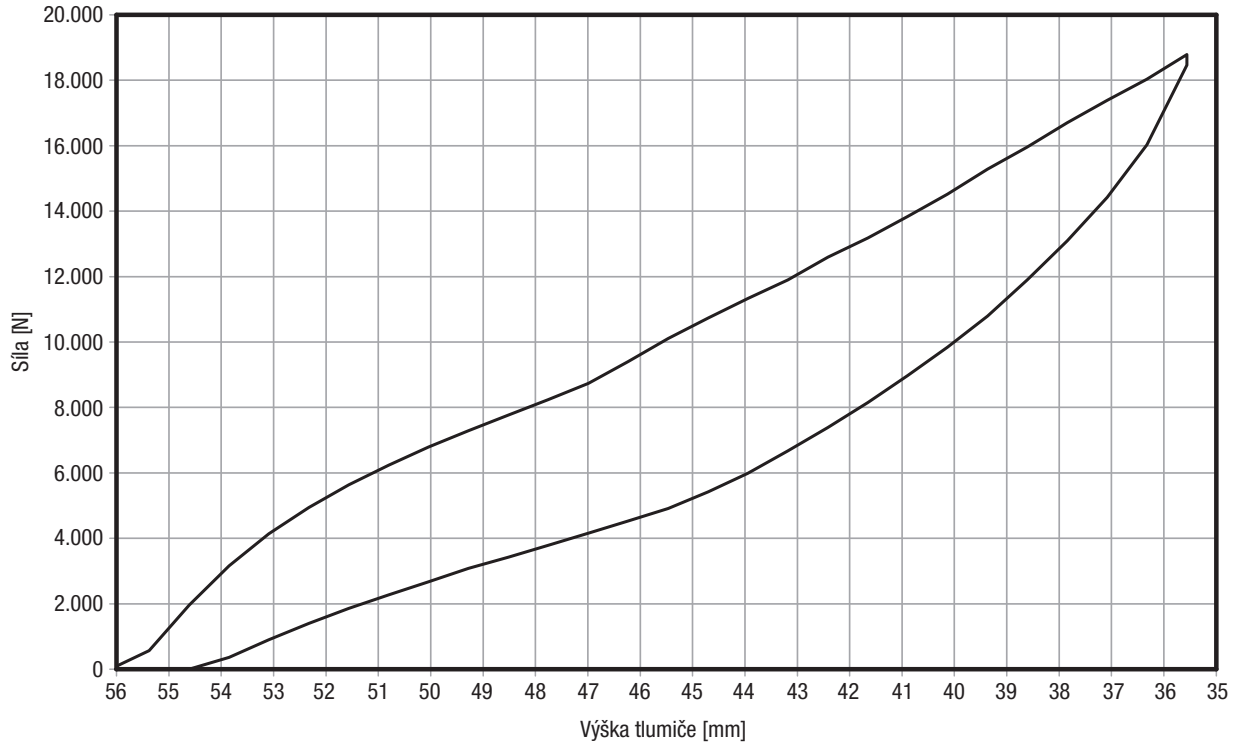

26180-06527


Charakteristika síla - dráha, dynamicky

$E_{celk}: 374 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 231 \text{ Nm}$, účinnost: 62 %

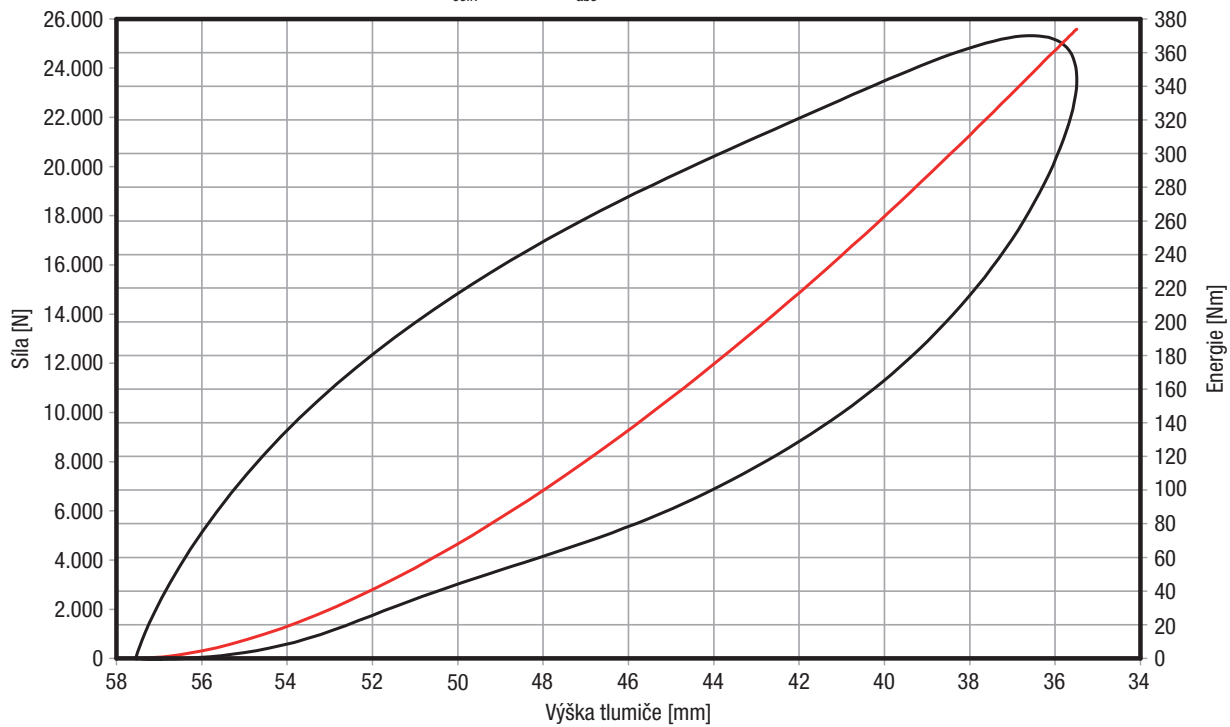


26180-07029

Charakteristika síla - dráha, staticky
 $E_{celk}: 224 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 91 \text{ Nm}$, účinnost: 40 %

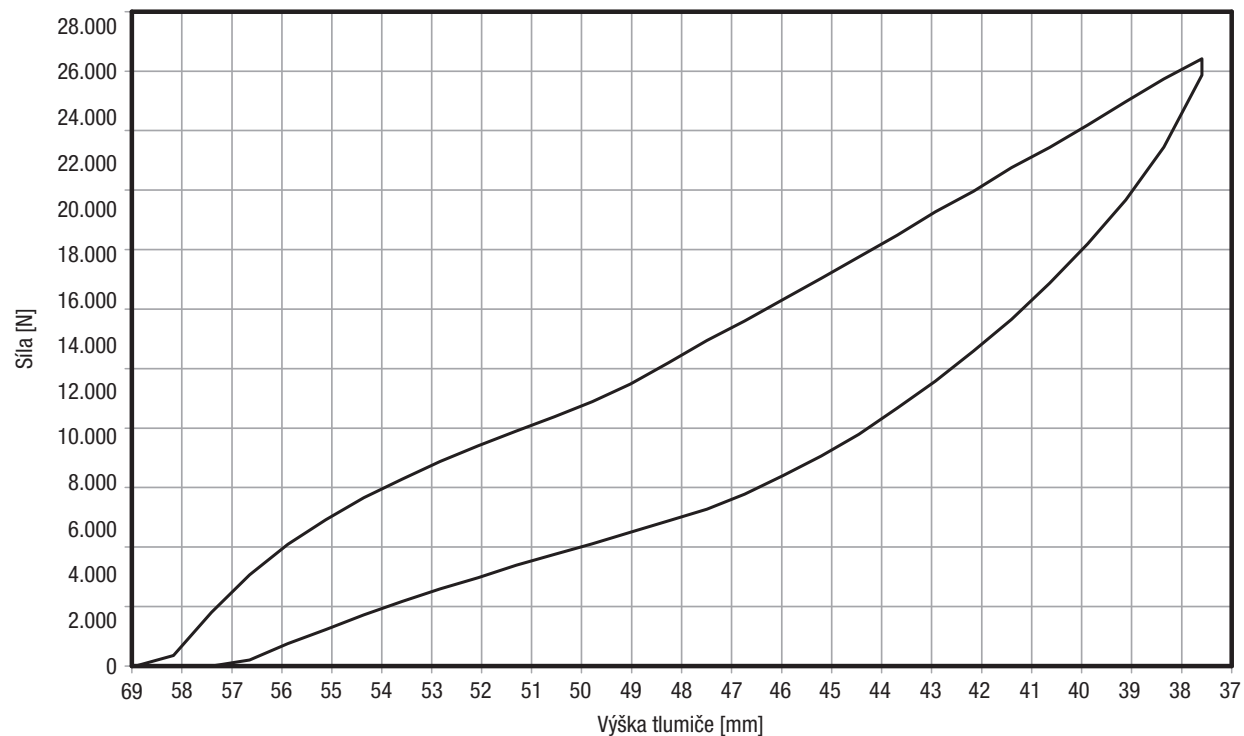


26180-07029

Charakteristika síla - dráha, dynamicky
 $E_{celk}: 421 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 257 \text{ Nm}$, účinnost: 61 %

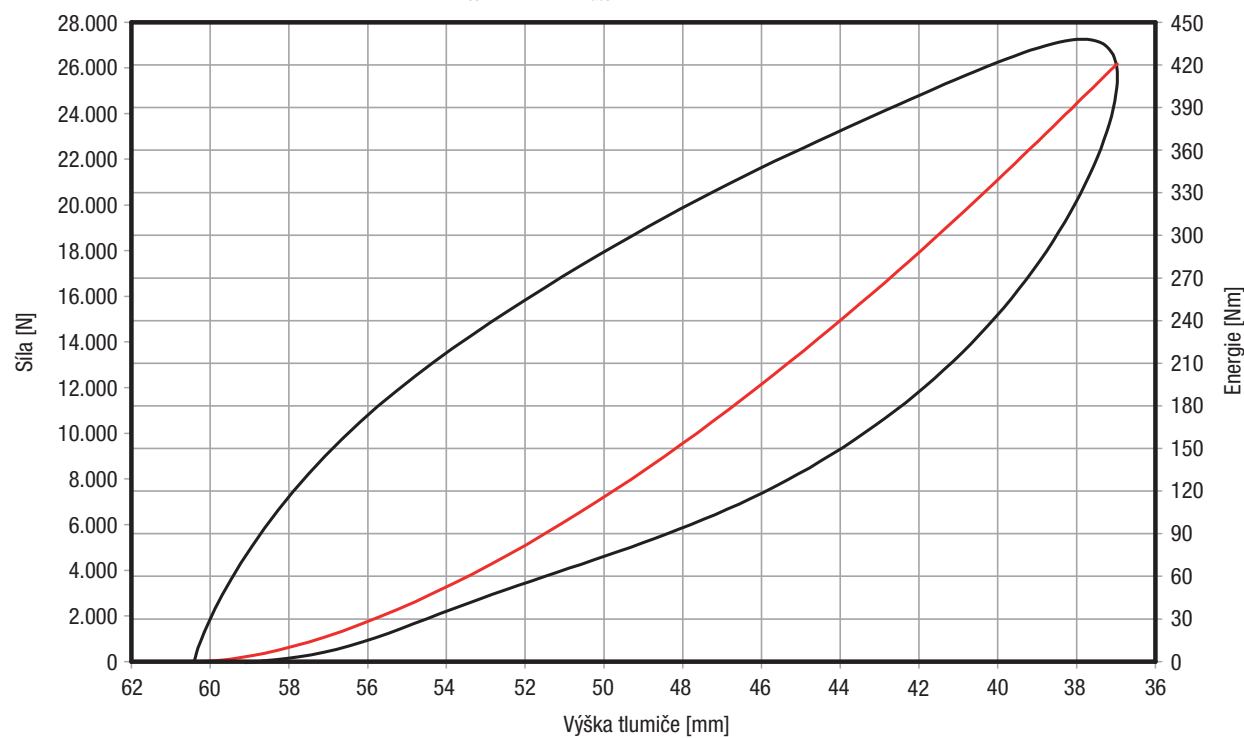


26180-07231

Charakteristika síla - dráha, staticky
 $E_{celk}: 264 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 106 \text{ Nm}$, účinnost: 40 %

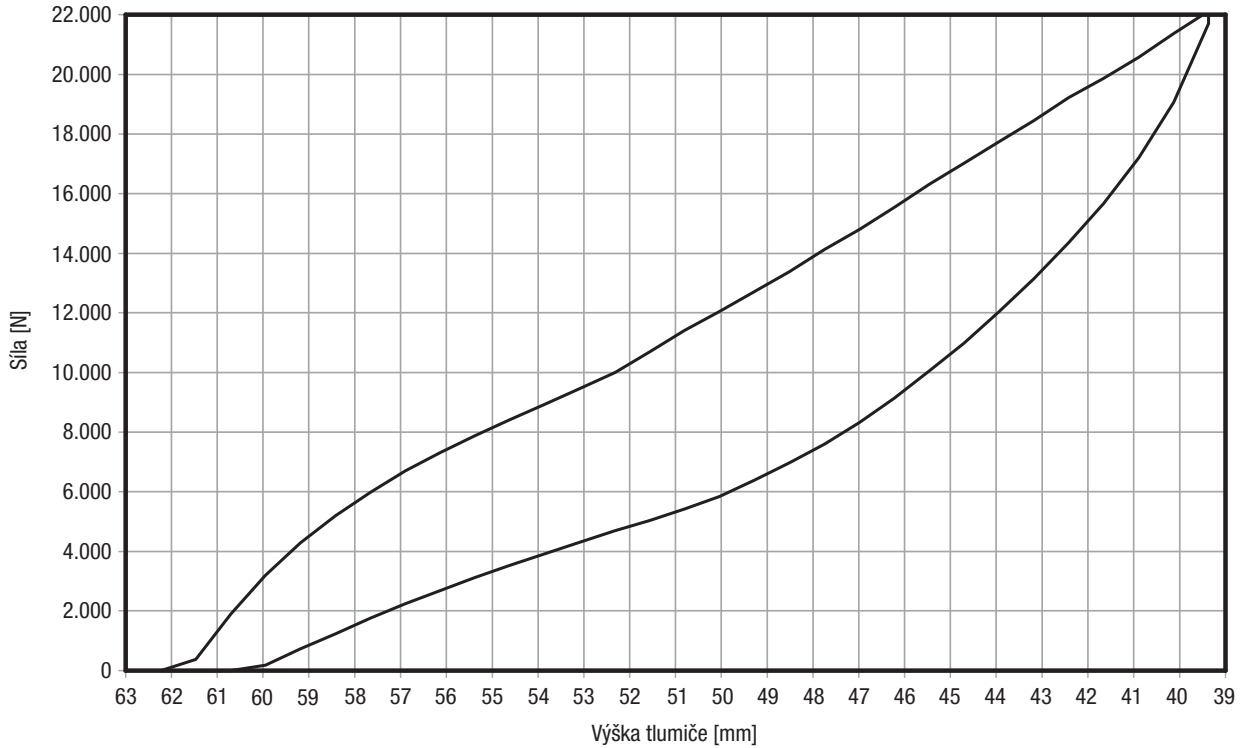


26180-07231

Charakteristika síla - dráha, dynamicky
 $E_{celk}: 482 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 395 \text{ Nm}$, účinnost: 61 %

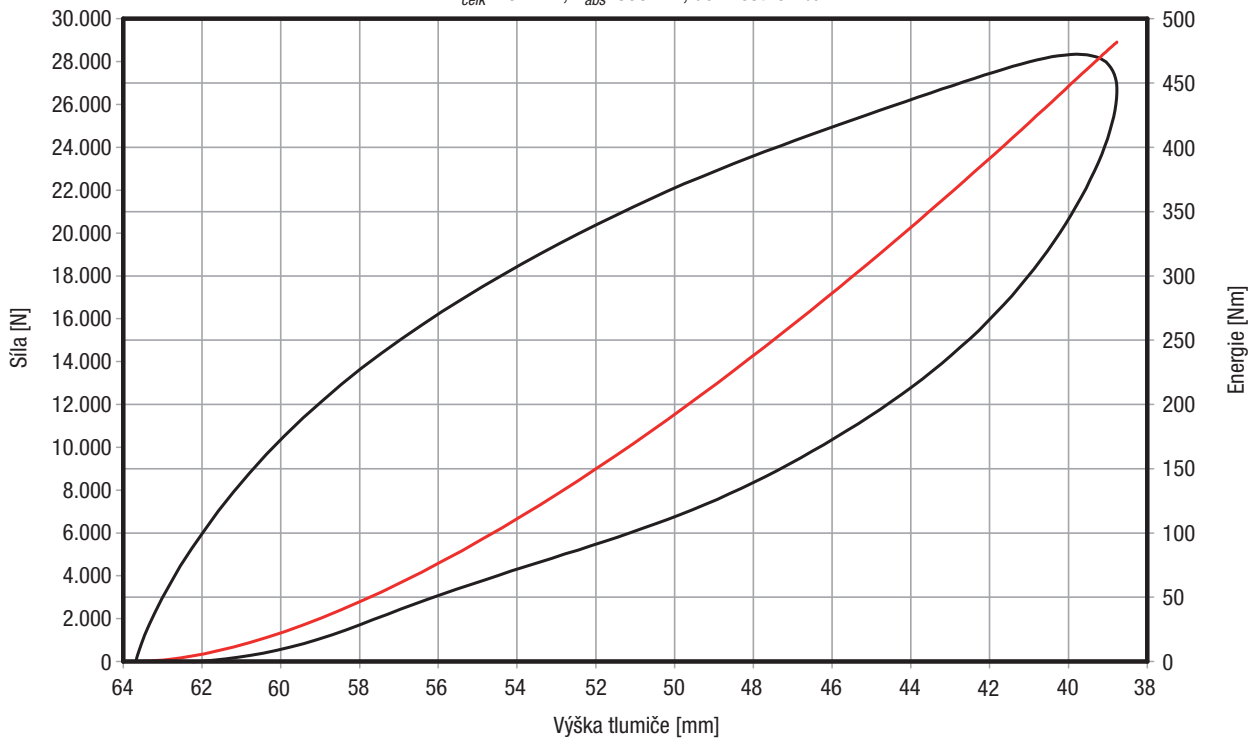

26180-0832

Charakteristika síla - dráha, staticky
 $E_{celk}: 308 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 117 \text{ Nm}$, účinnost: 38 %

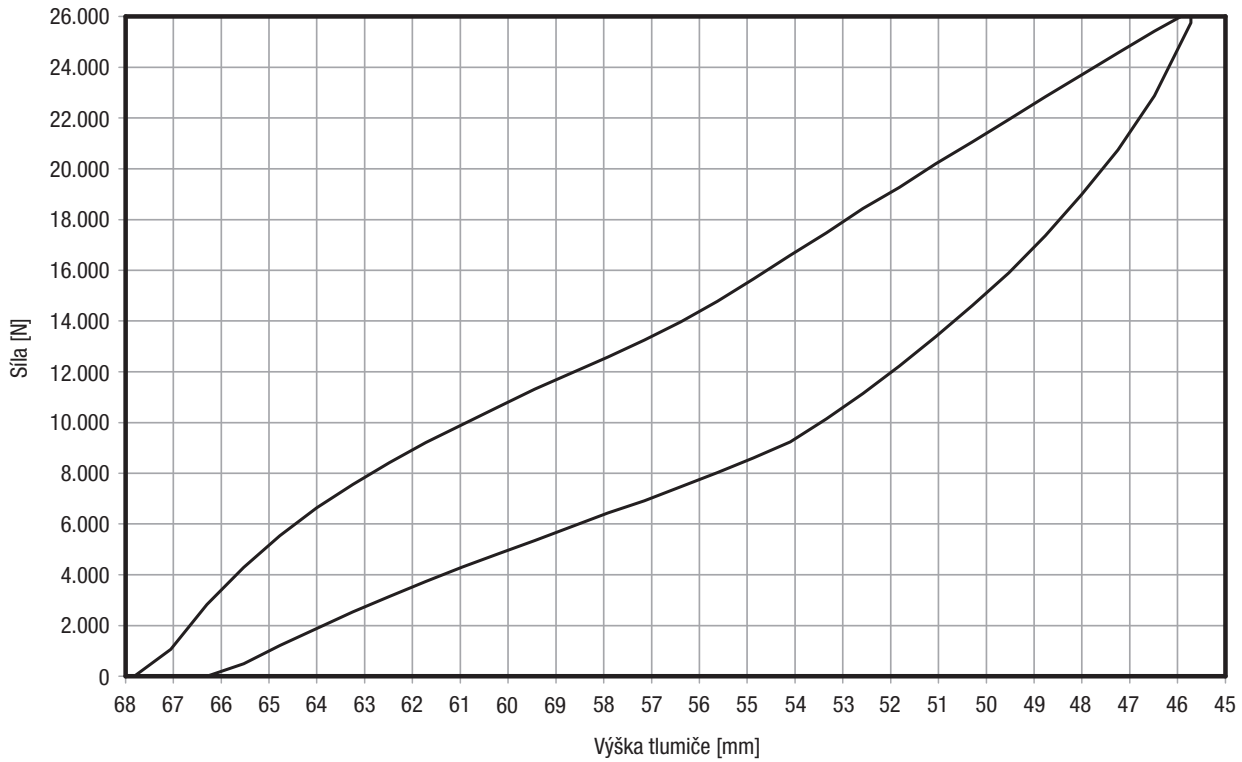

26180-0832

Charakteristika síla - dráha, dynamicky
 $E_{celk}: 570 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 342 \text{ Nm}$, účinnost: 60 %

