


# Technické informace pro profilové tlumiče

Charakteristiky pro trvalé zatížení


26182-01407

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 1,23 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 0,36 \text{ Nm}$ , účinnost: 29 %

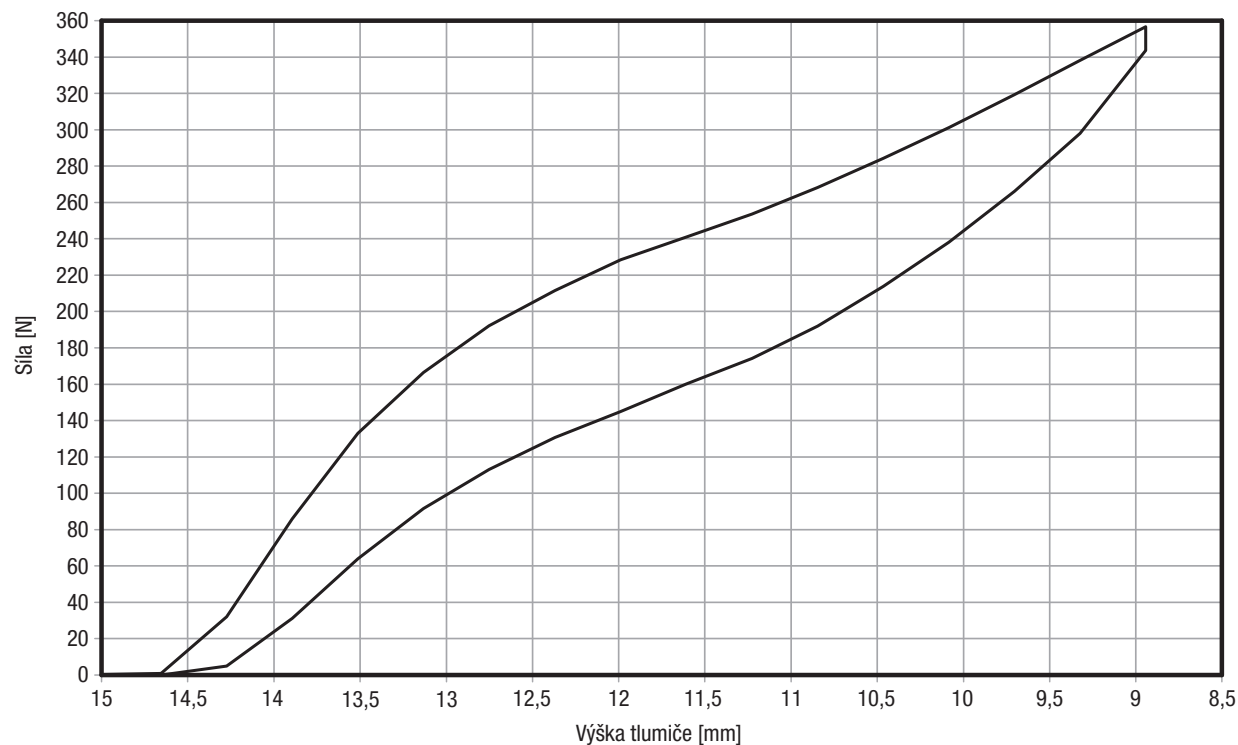


26182-01407

Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 2,03 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 1,04 \text{ Nm}$ , účinnost: 51 %

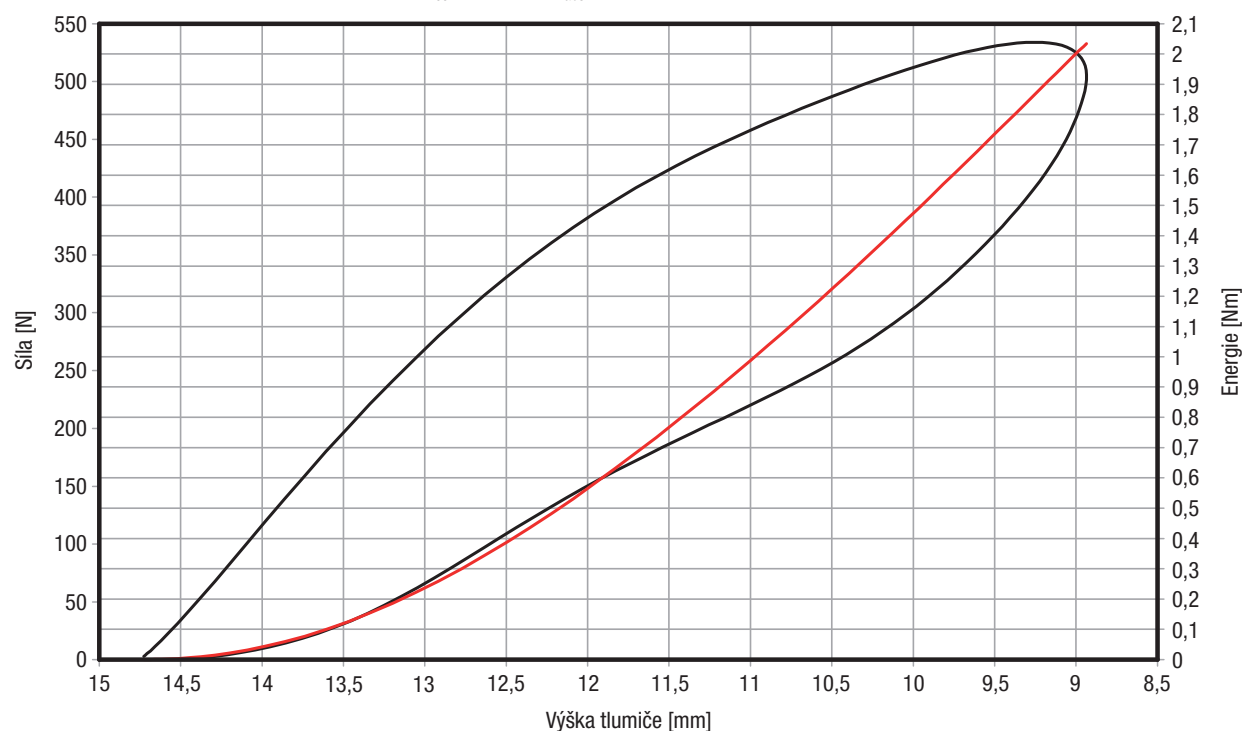


26182-01809

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 2,29 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 0,65 \text{ Nm}$ , účinnost: 28 %

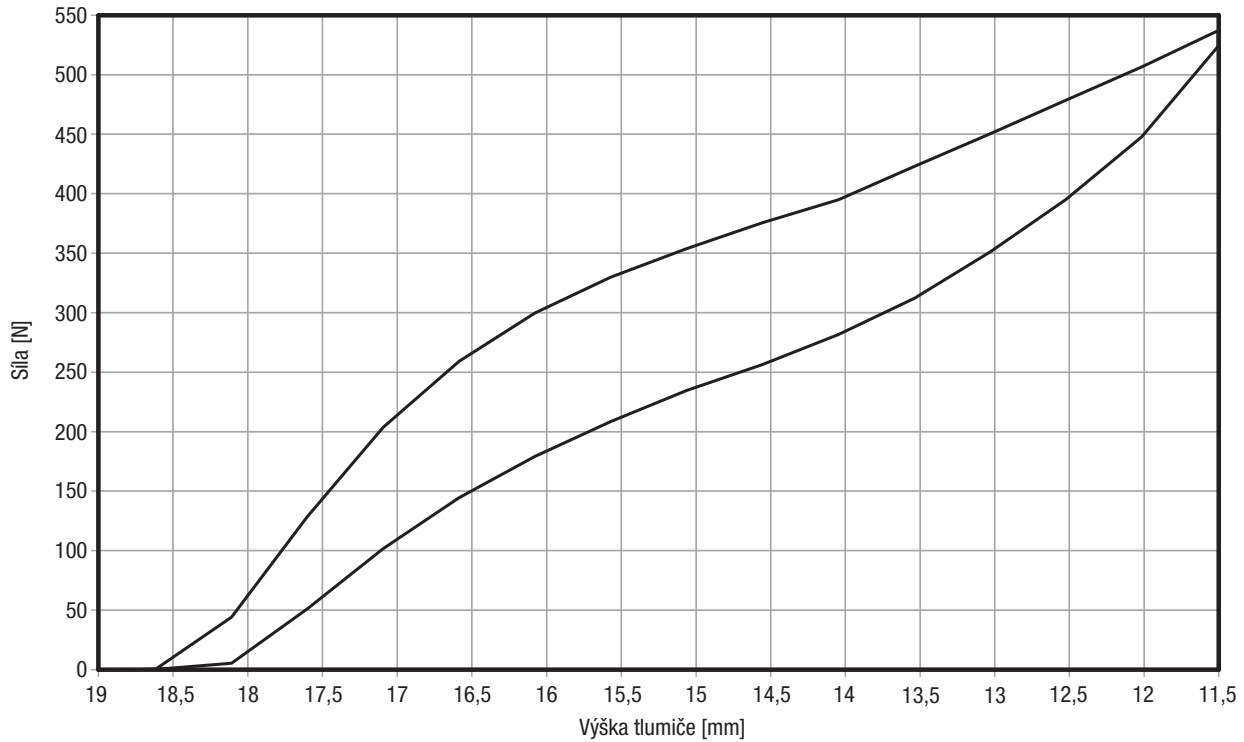


26182-01809

Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 3,8 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 2 \text{ Nm}$ , účinnost: 53 %

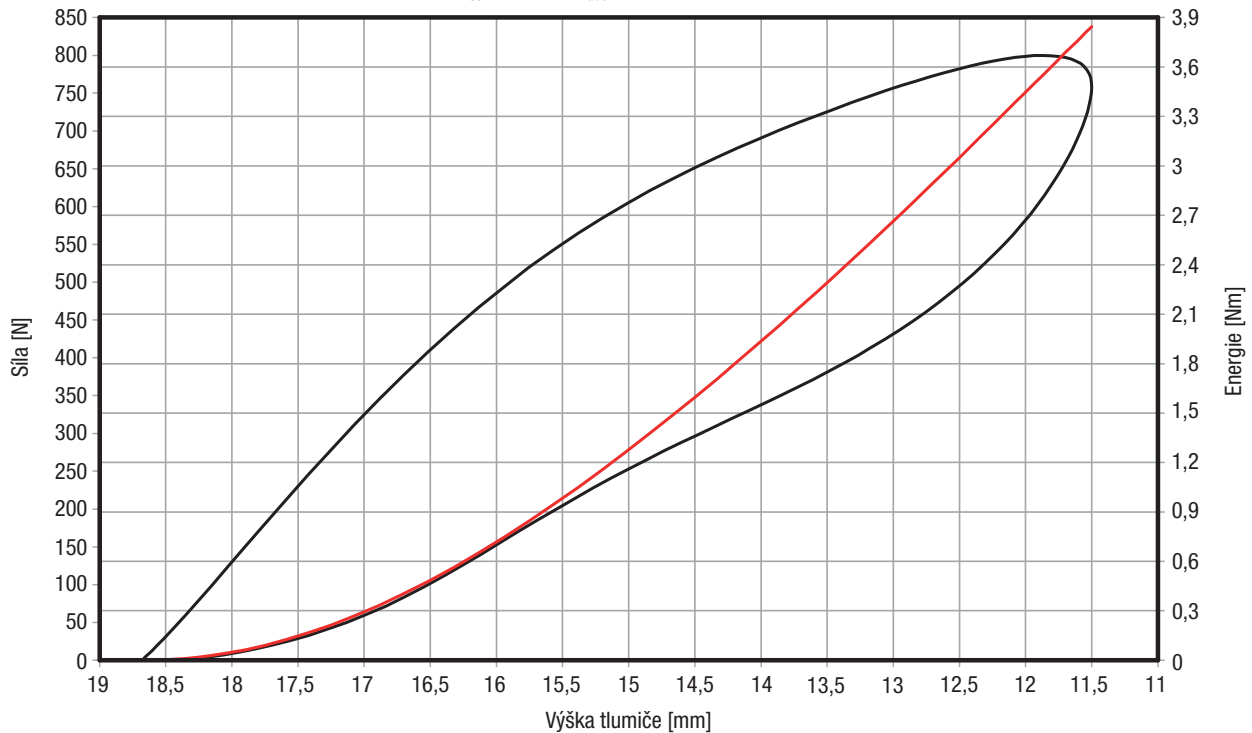


**26182-02010**

**Charakteristika síla - dráha, staticky**  
 $E_{celk}: 4,2 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 1 \text{ Nm}$ , účinnost: 25 %

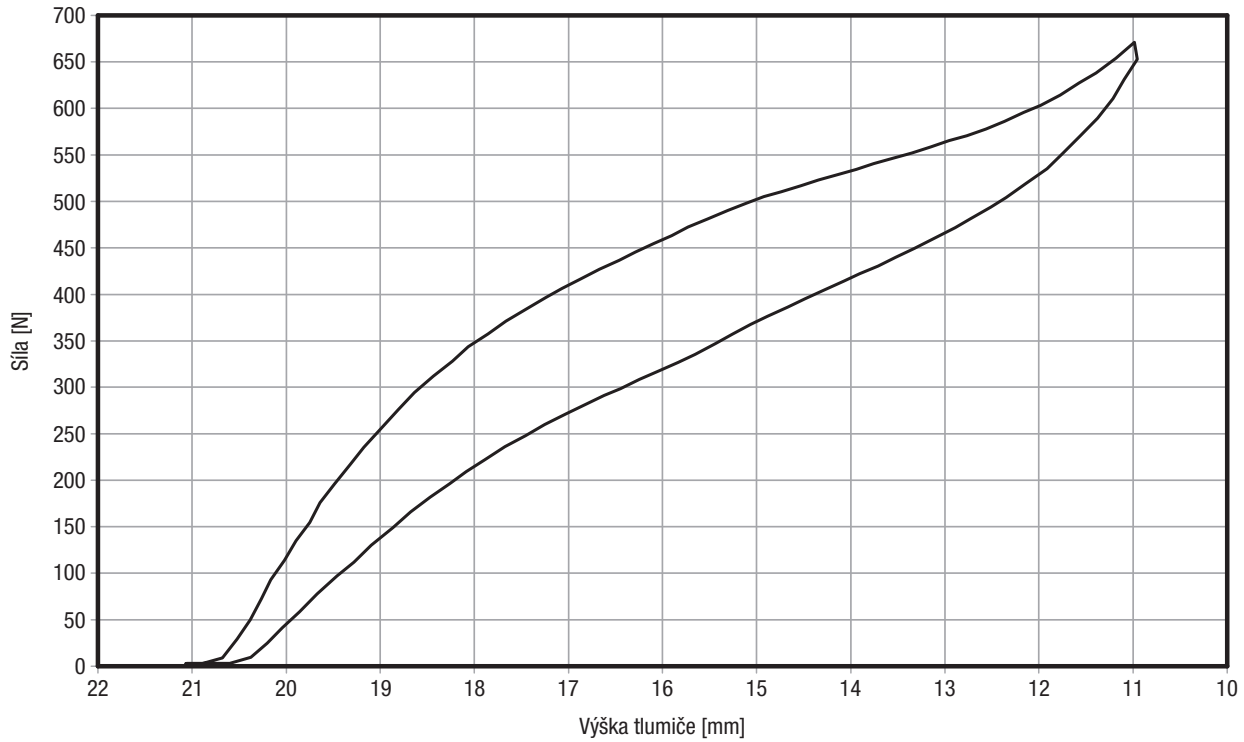


**26182-02010**

**Charakteristika síla - dráha, dynamicky**  
 $E_{celk}: 5,9 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 2,4 \text{ Nm}$ , účinnost: 40 %

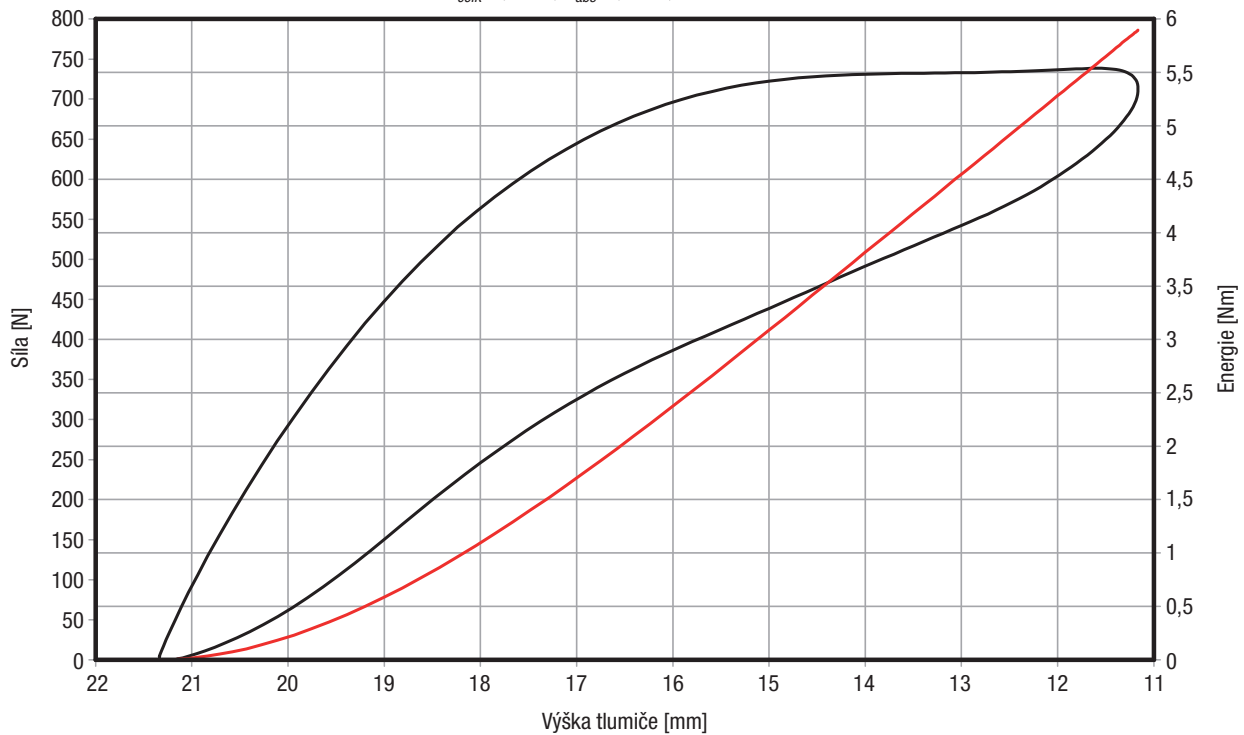


**26182-02615**

**Charakteristika síla - dráha, staticky**  
 $E_{celk}: 7,6 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 1,8 \text{ Nm}$ , účinnost: 25 %

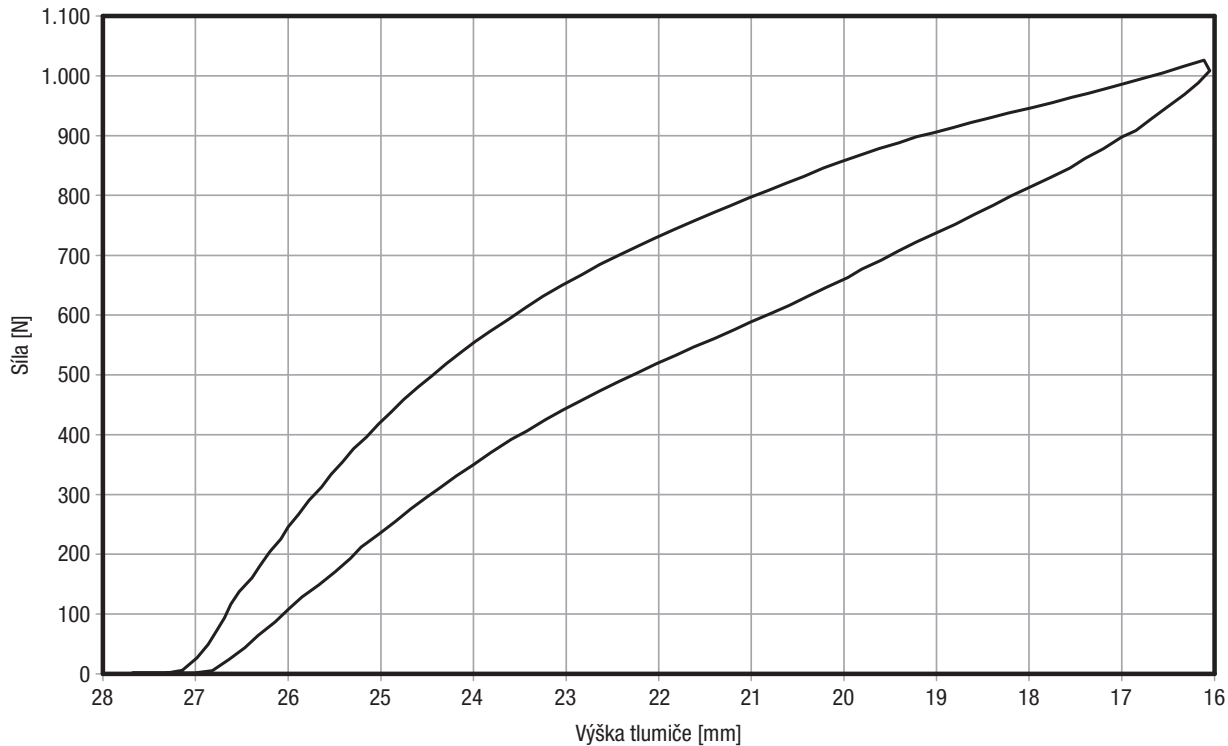


**26182-02615**

**Charakteristika síla - dráha, dynamicky**  
 $E_{celk}: 11,5 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 4,6 \text{ Nm}$ , účinnost: 40 %

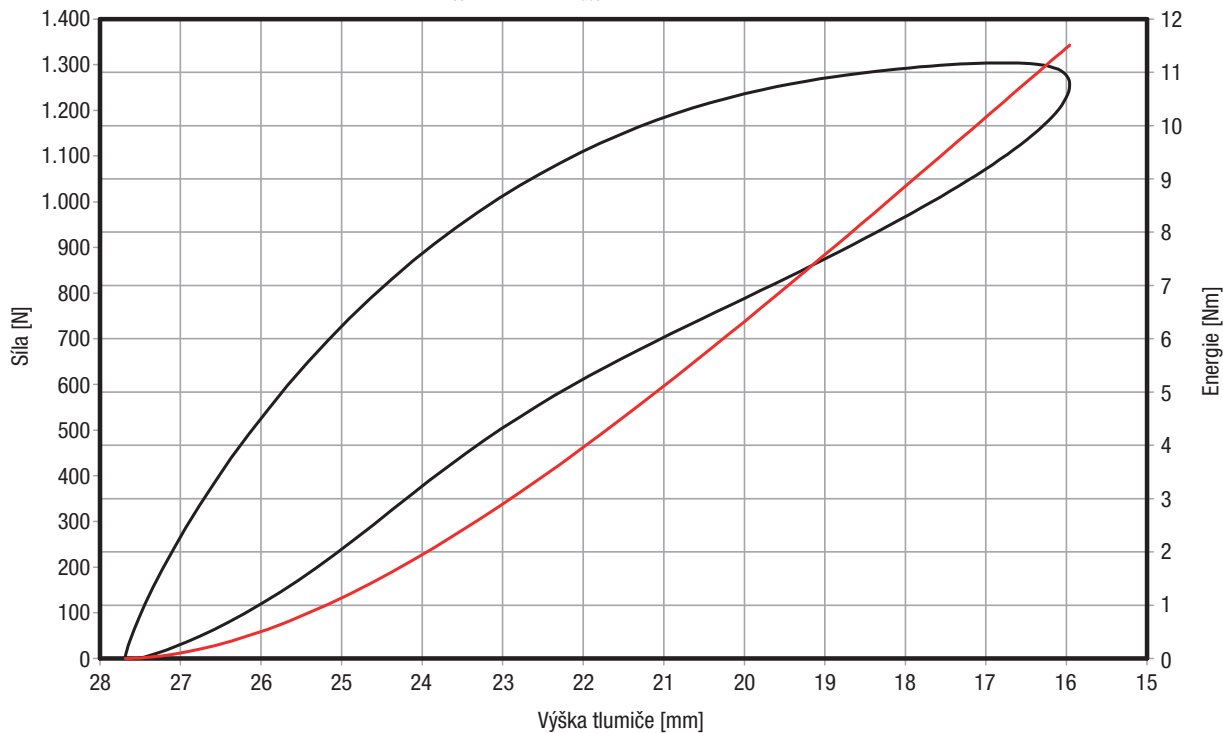


26182-03216

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 14,3 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 3,7 \text{ Nm}$ , účinnost: 25 %

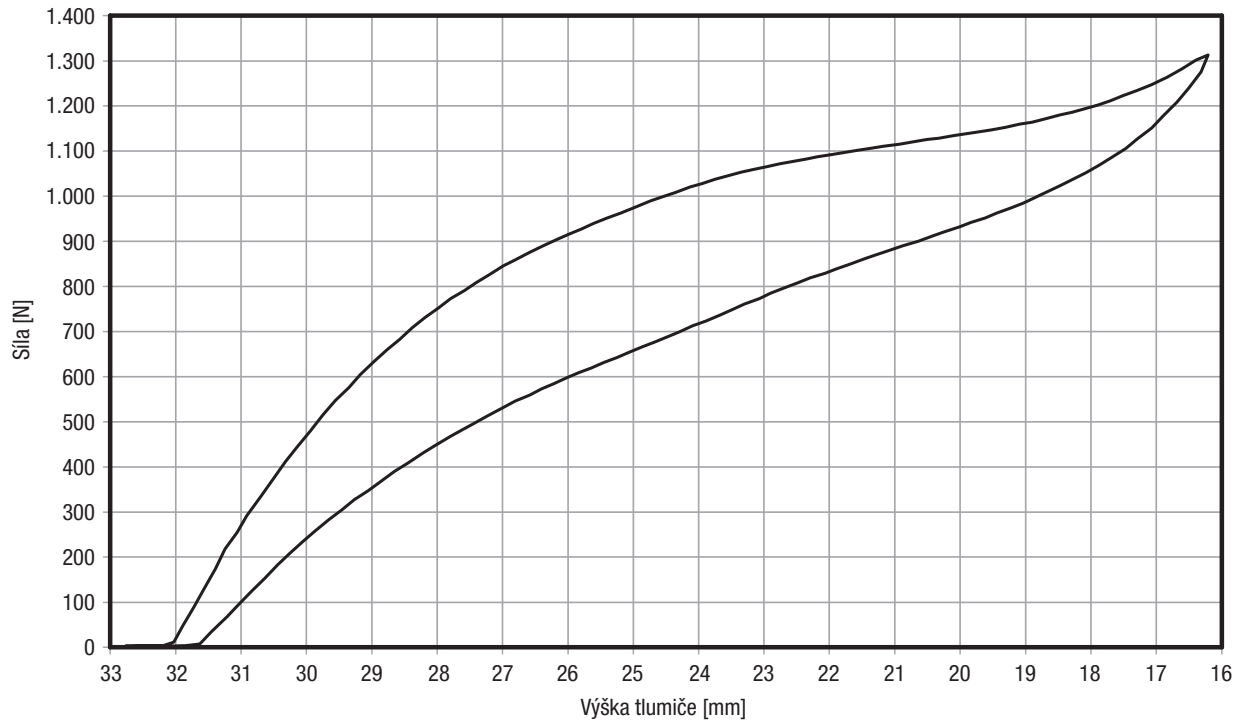


26182-03216

Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 22,8 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 9,2 \text{ Nm}$ , účinnost: 41 %

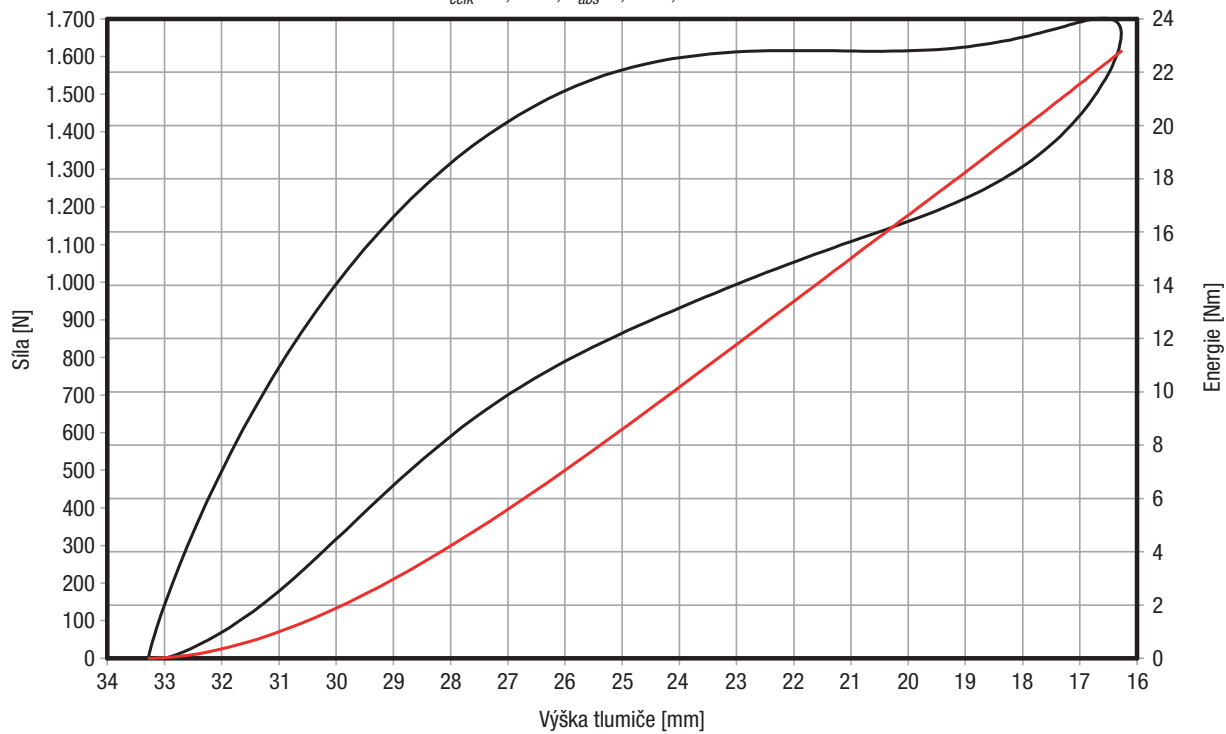


26182-03519

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 19,6 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 5,1 \text{ Nm}$ , účinnost: 26 %

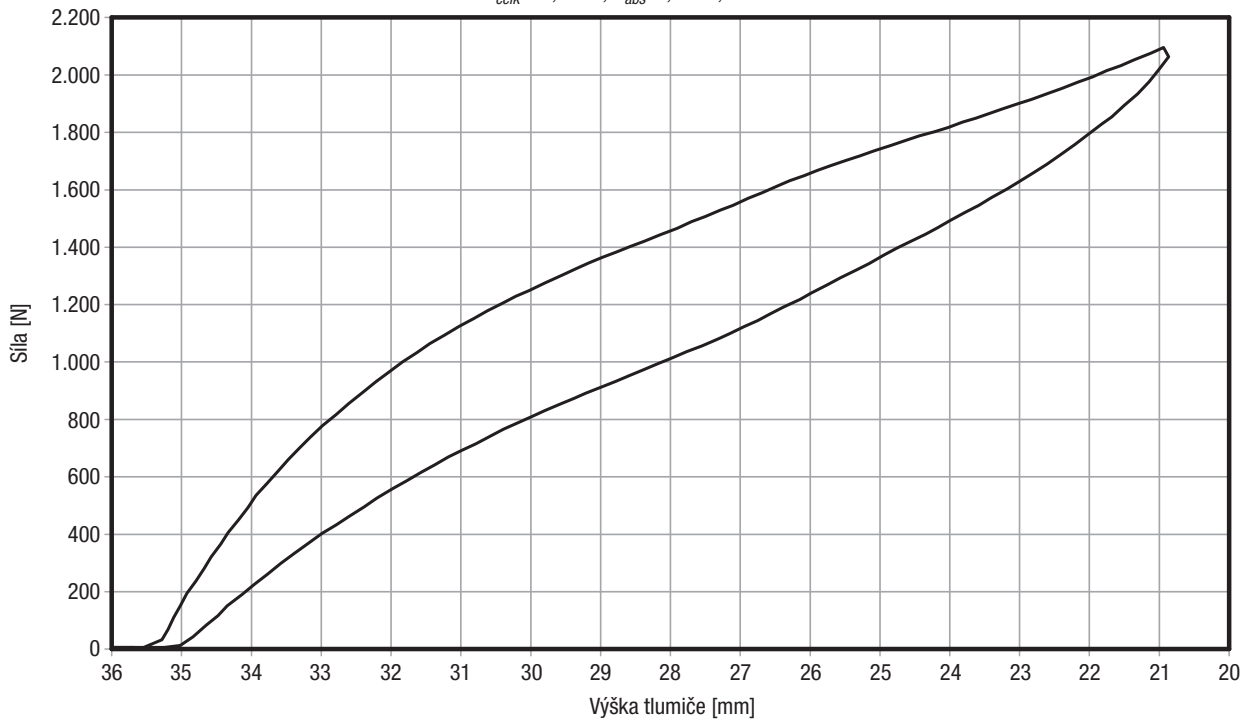


26182-03519

Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 29,5 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 13,2 \text{ Nm}$ , účinnost: 45 %

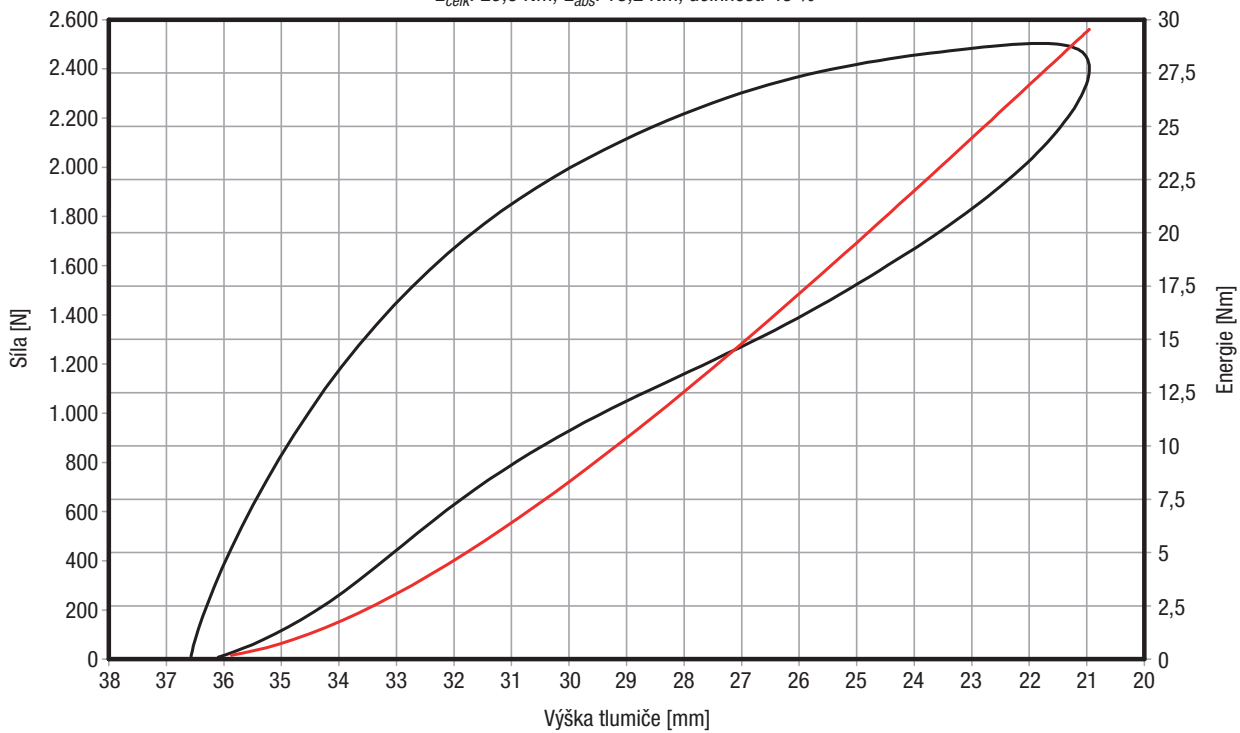


26182-04019

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 23,3 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 5,8 \text{ Nm}$ , účinnost: 25 %

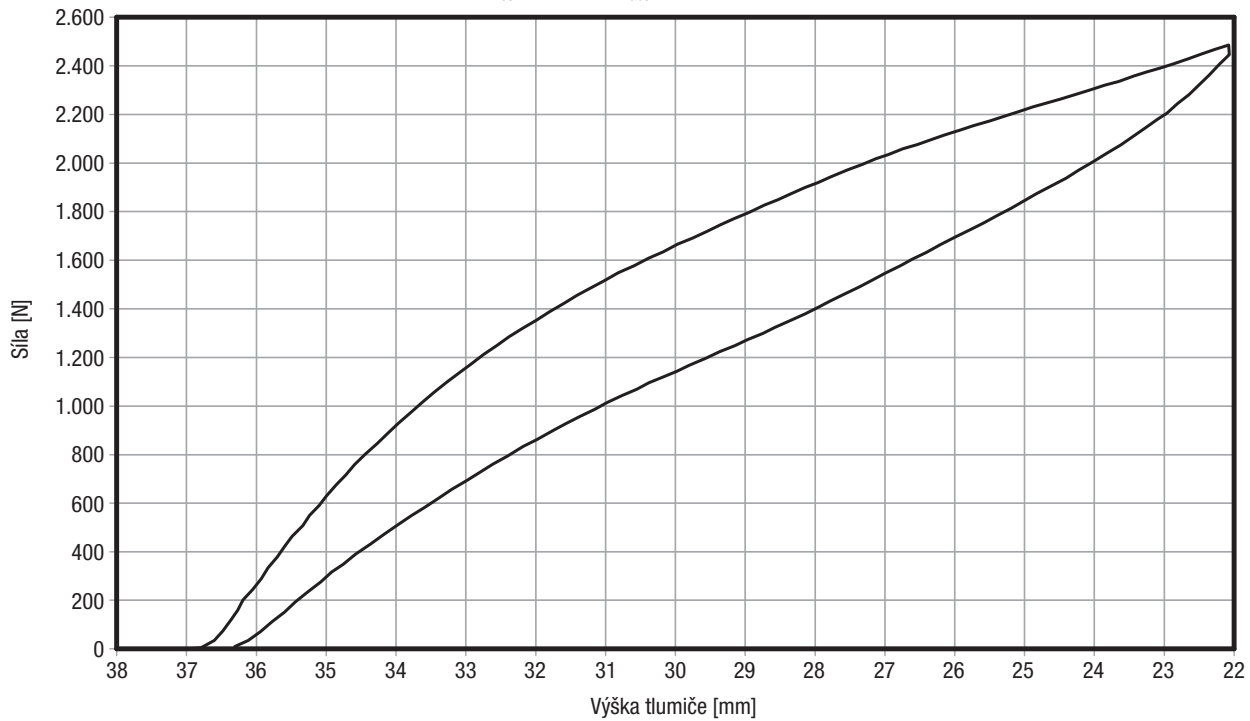


26182-04019

Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 33,9 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 14,6 \text{ Nm}$ , účinnost: 43 %

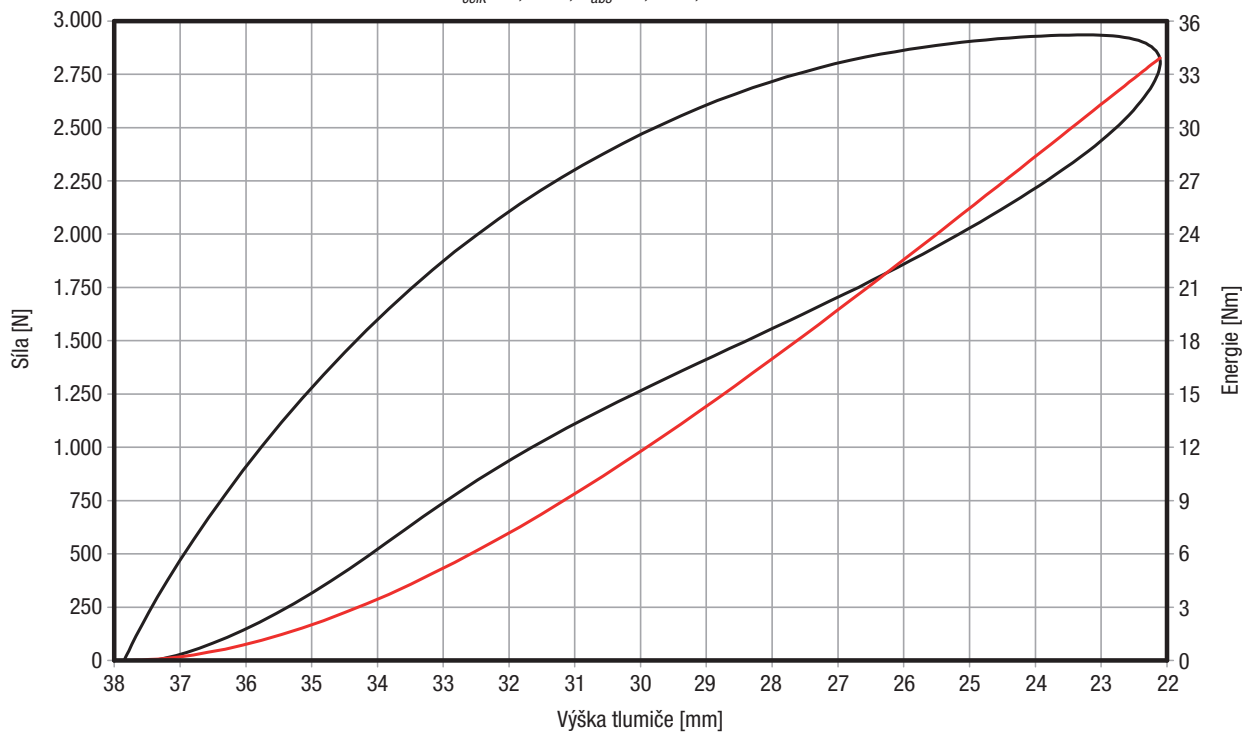


26182-04121

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 29,1 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 8,3 \text{ Nm}$ , účinnost: 28 %

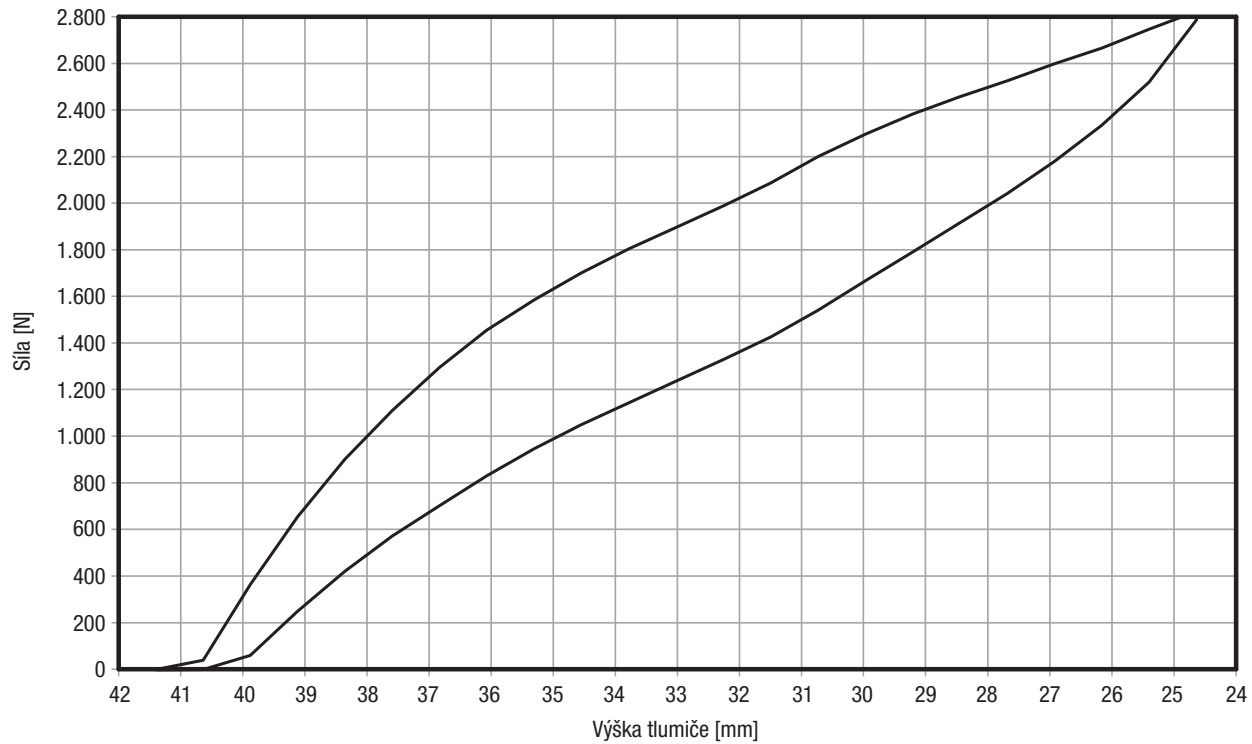

26182-04121


Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 48,4 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 21,6 \text{ Nm}$ , účinnost: 45 %

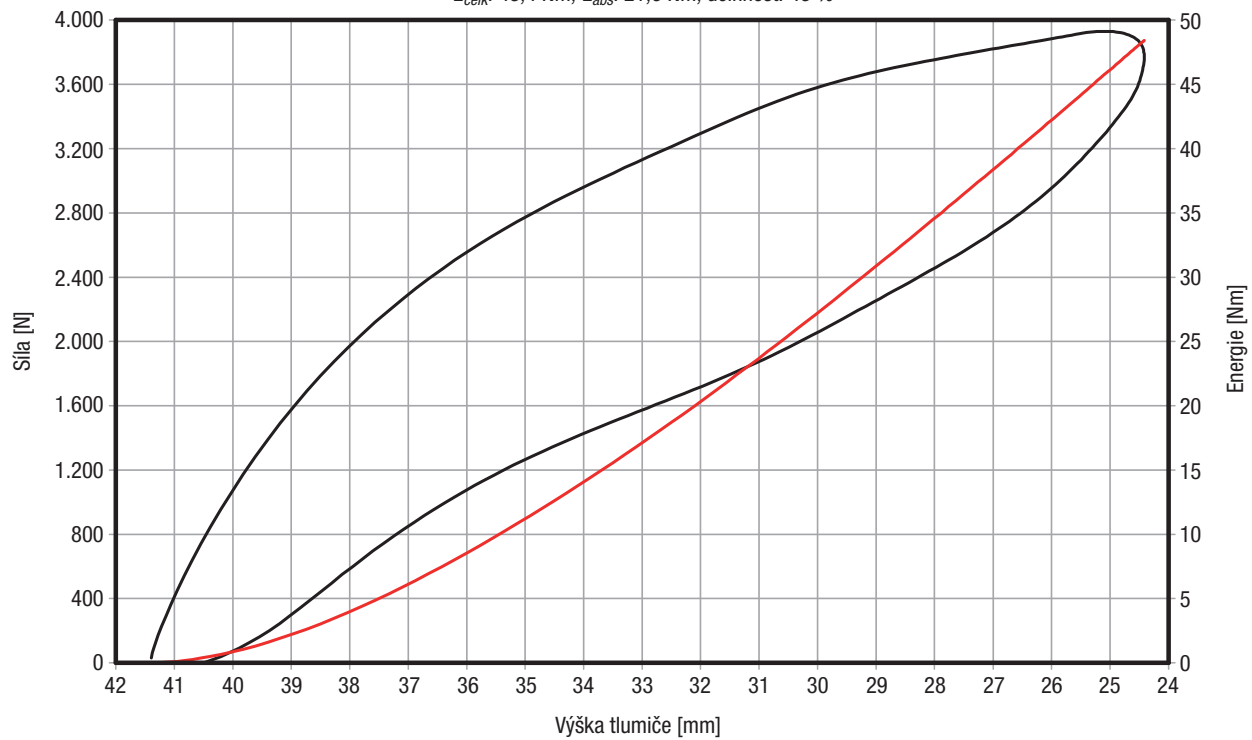




26182-04423

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 42 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 11 \text{ Nm}$ , účinnost: 26 %

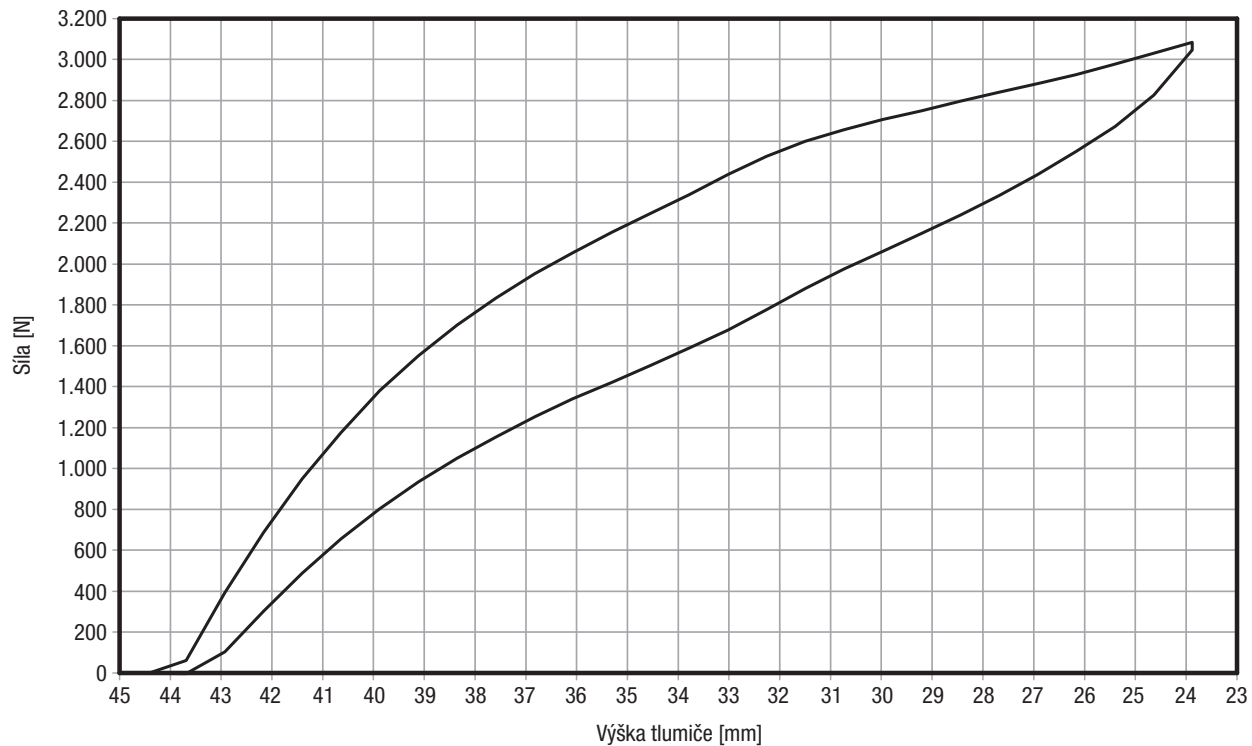


26182-04423

Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 62,7 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 28,9 \text{ Nm}$ , účinnost: 46 %

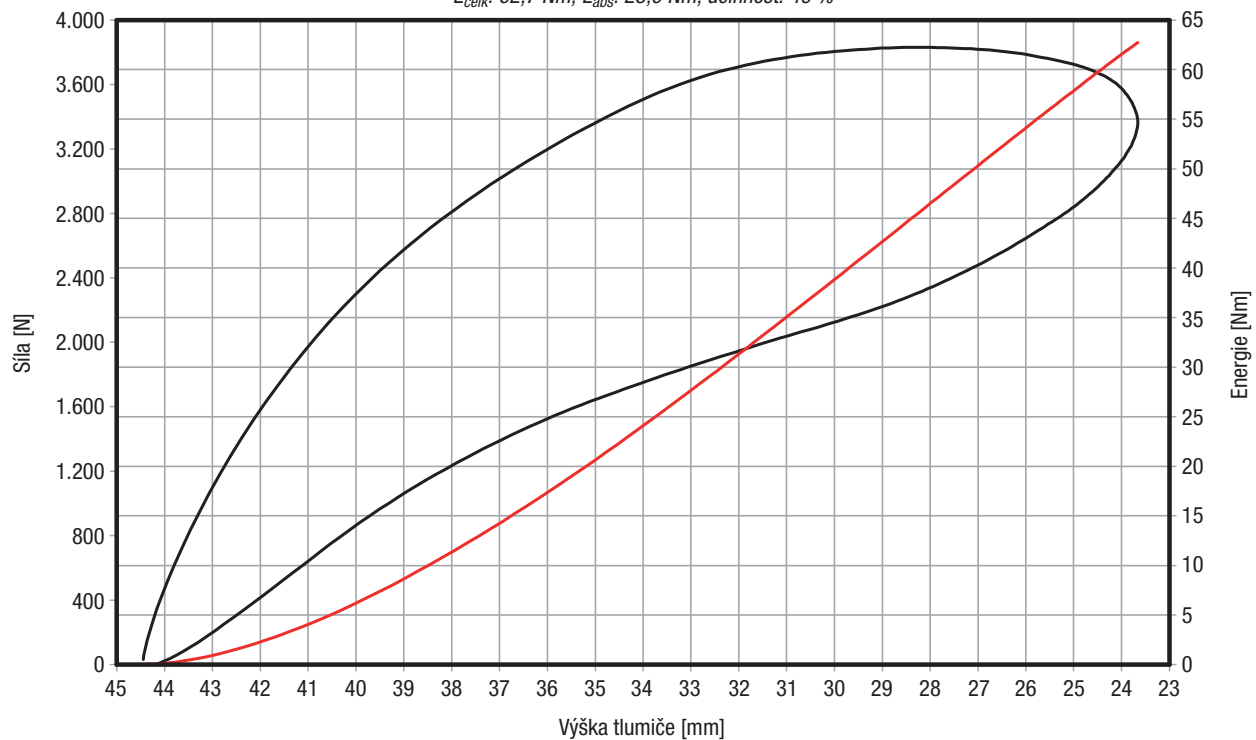


26182-04825

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 52,1 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 14,4 \text{ Nm}$ , účinnost: 28 %

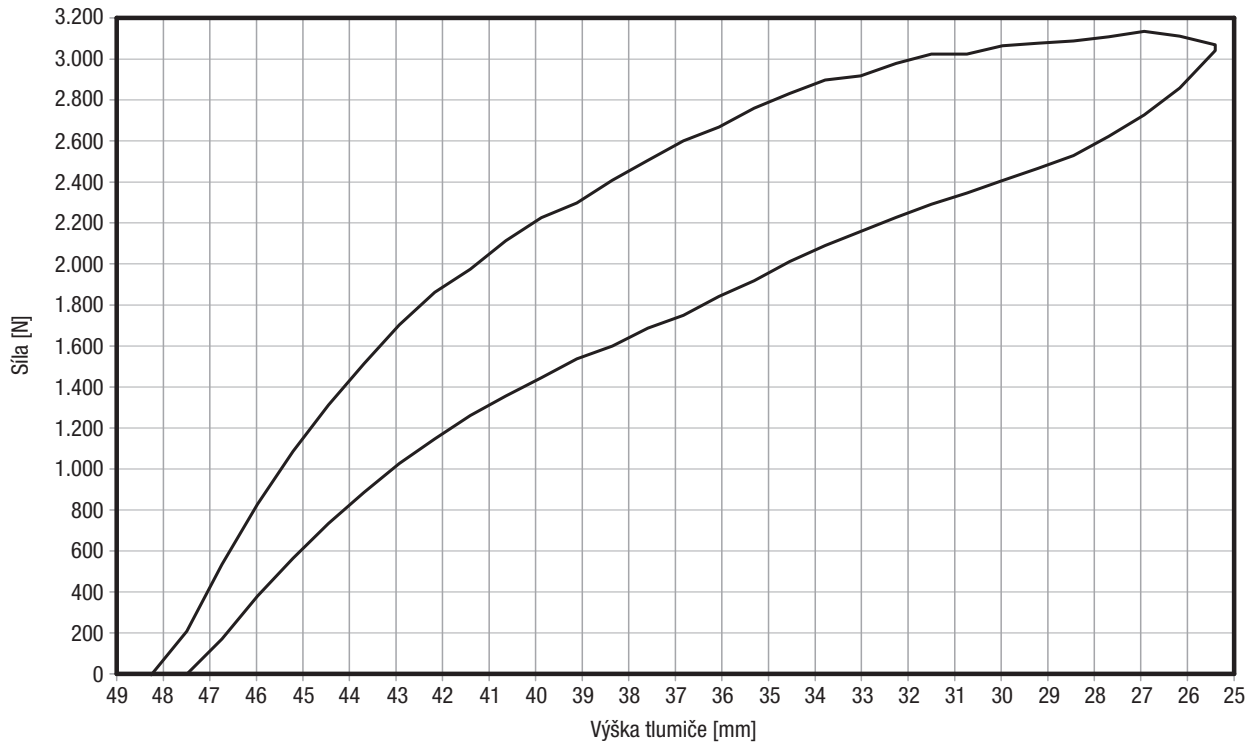


26182-04825

Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 81 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 36 \text{ Nm}$ , účinnost: 44 %

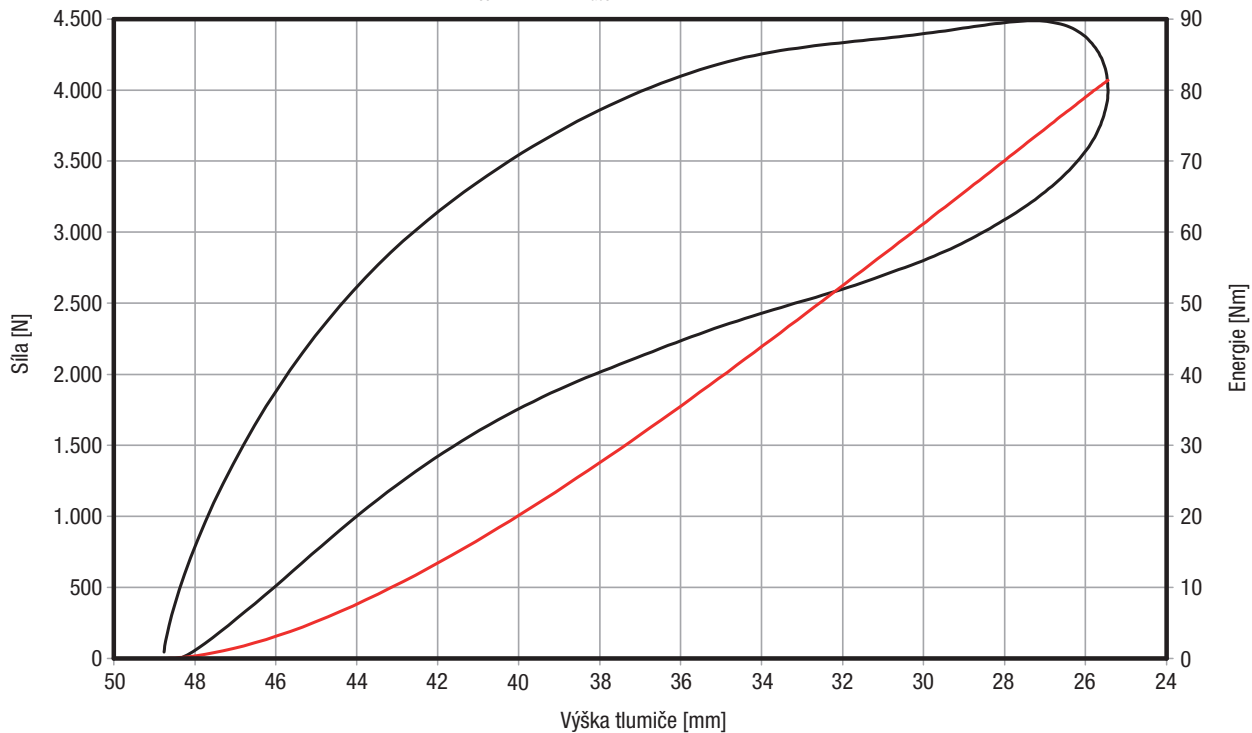


26182-05127

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 64,3 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 16,3 \text{ Nm}$ , účinnost: 25 %

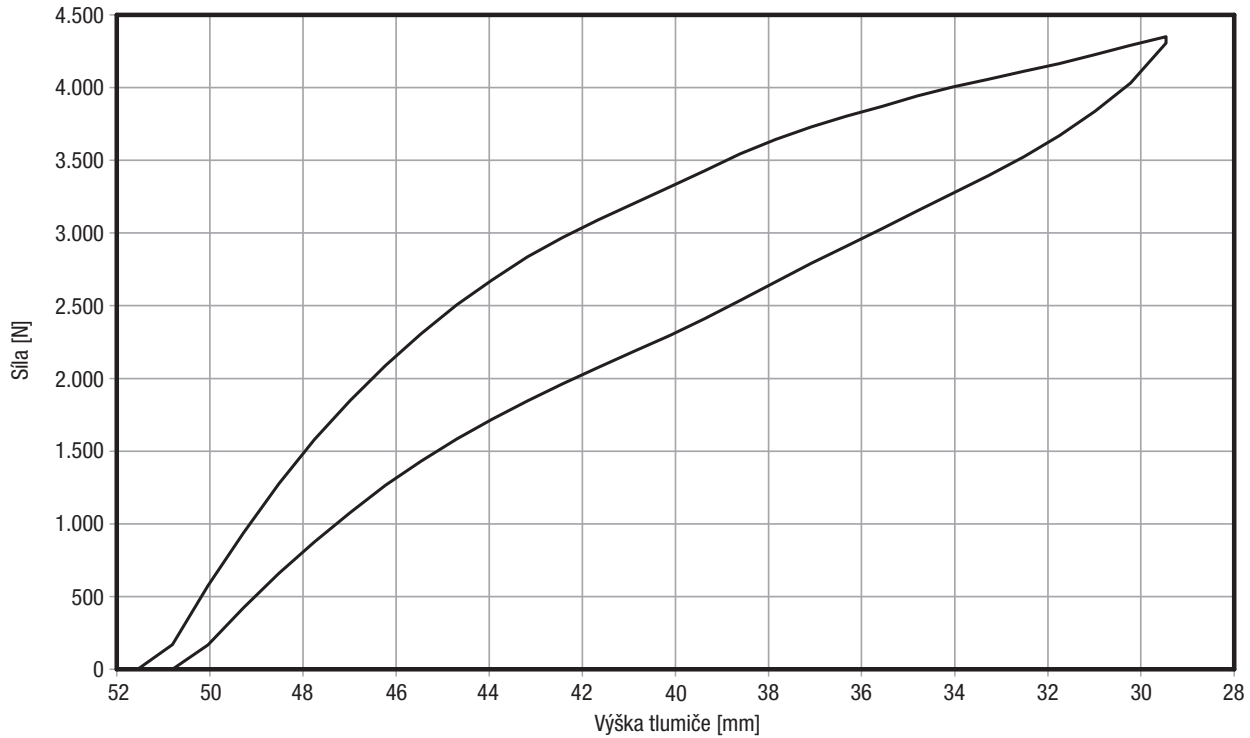


26182-05127

Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 92 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 36 \text{ Nm}$ , účinnost: 39 %

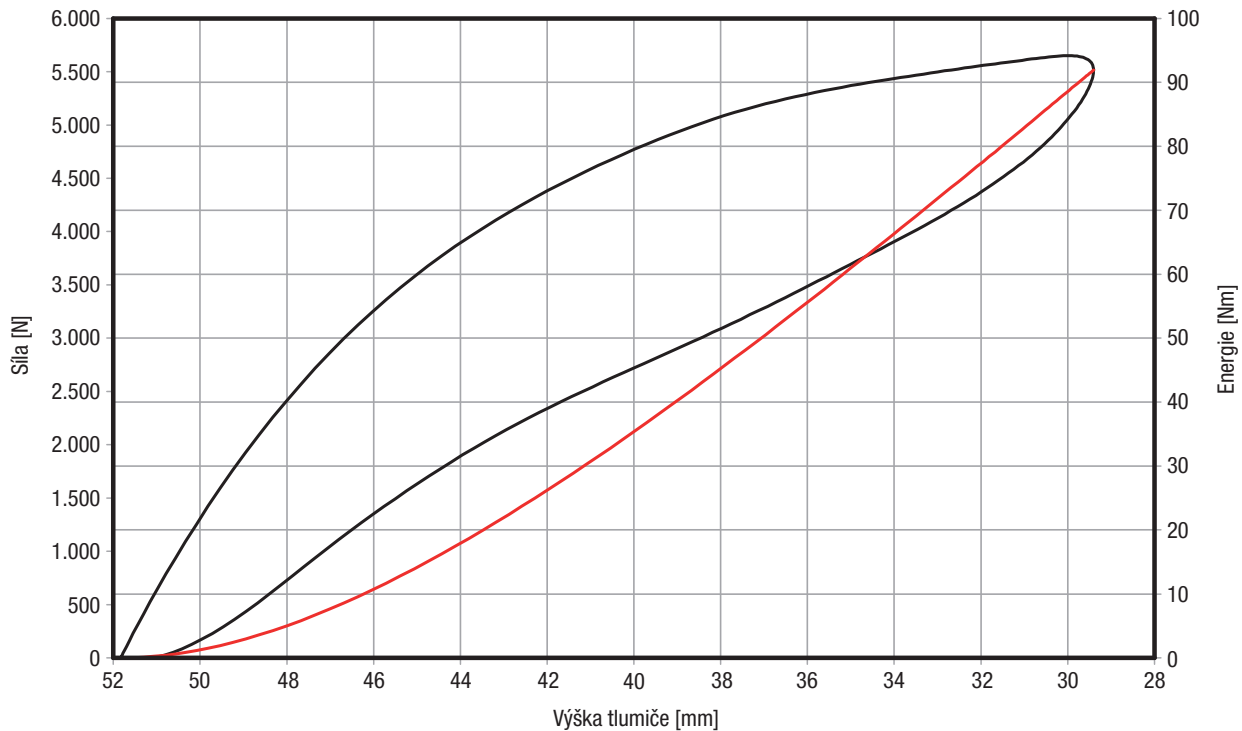


26182-05429

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 74 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 21 \text{ Nm}$ , účinnost: 29 %

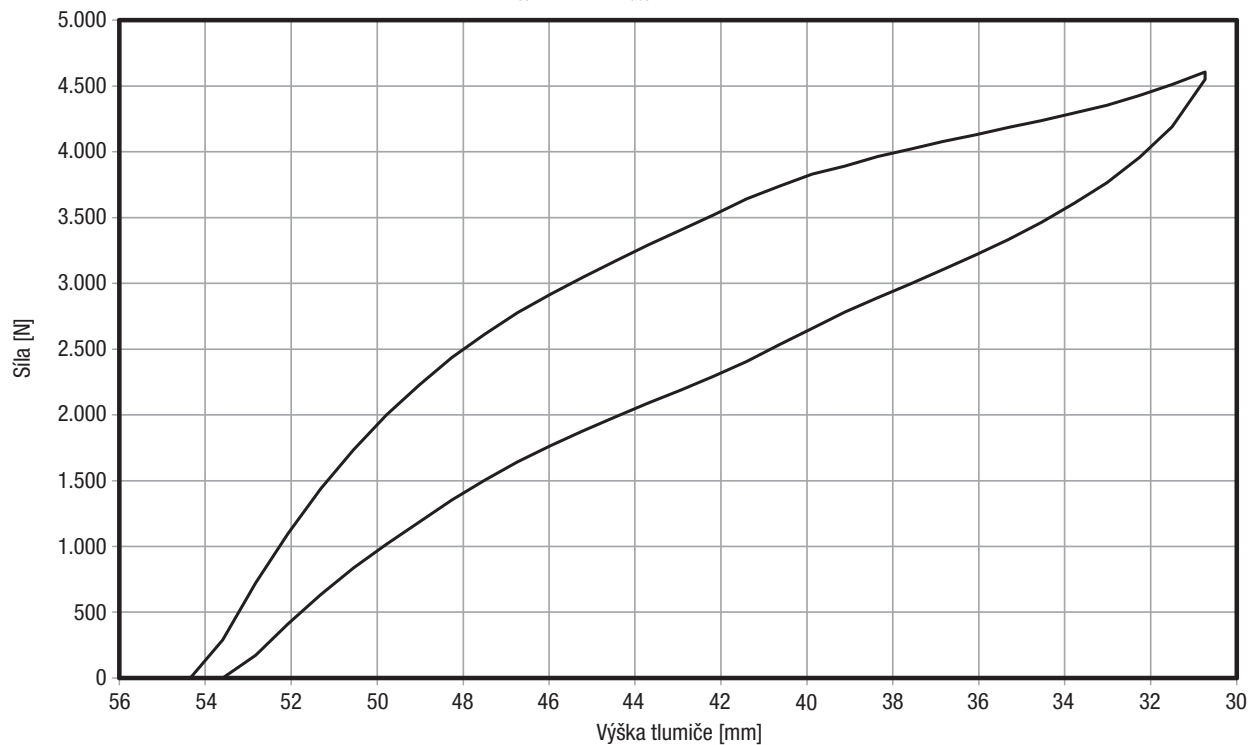


26182-05429

Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 122 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 55 \text{ Nm}$ , účinnost: 45 %

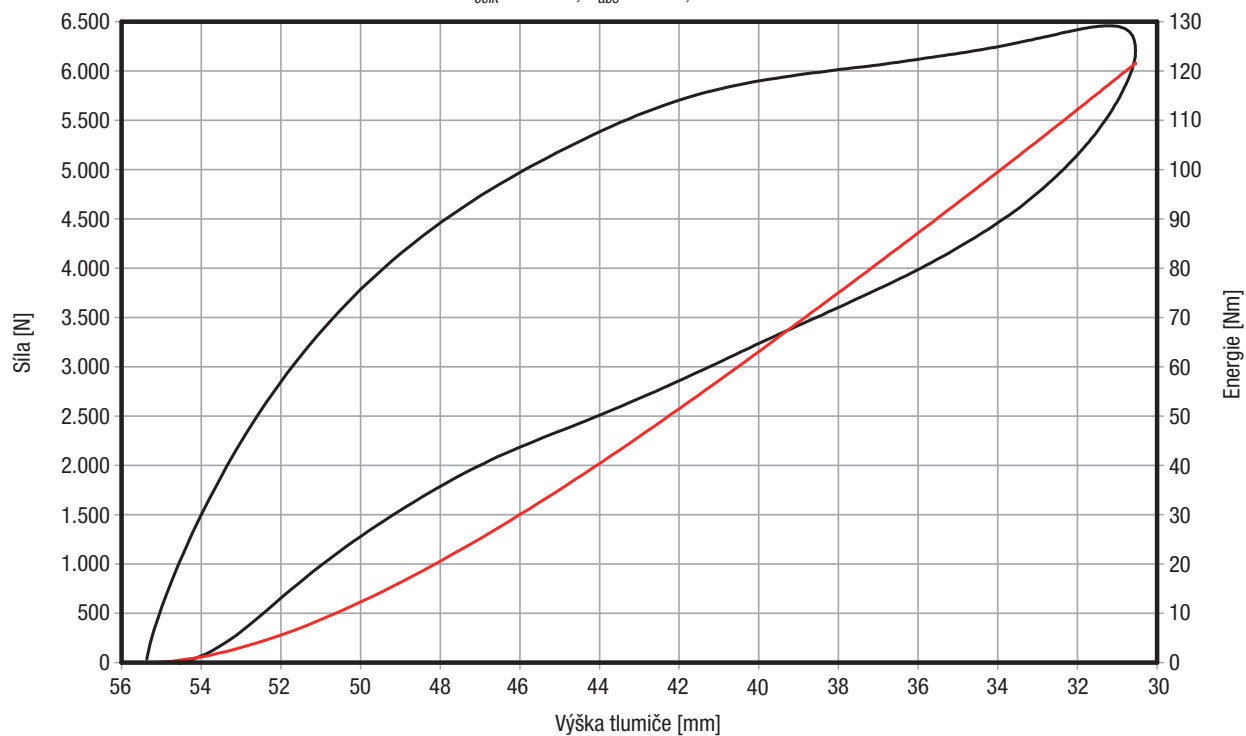


26182-05830

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 99,1 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 26,3 \text{ Nm}$ , účinnost: 26 %

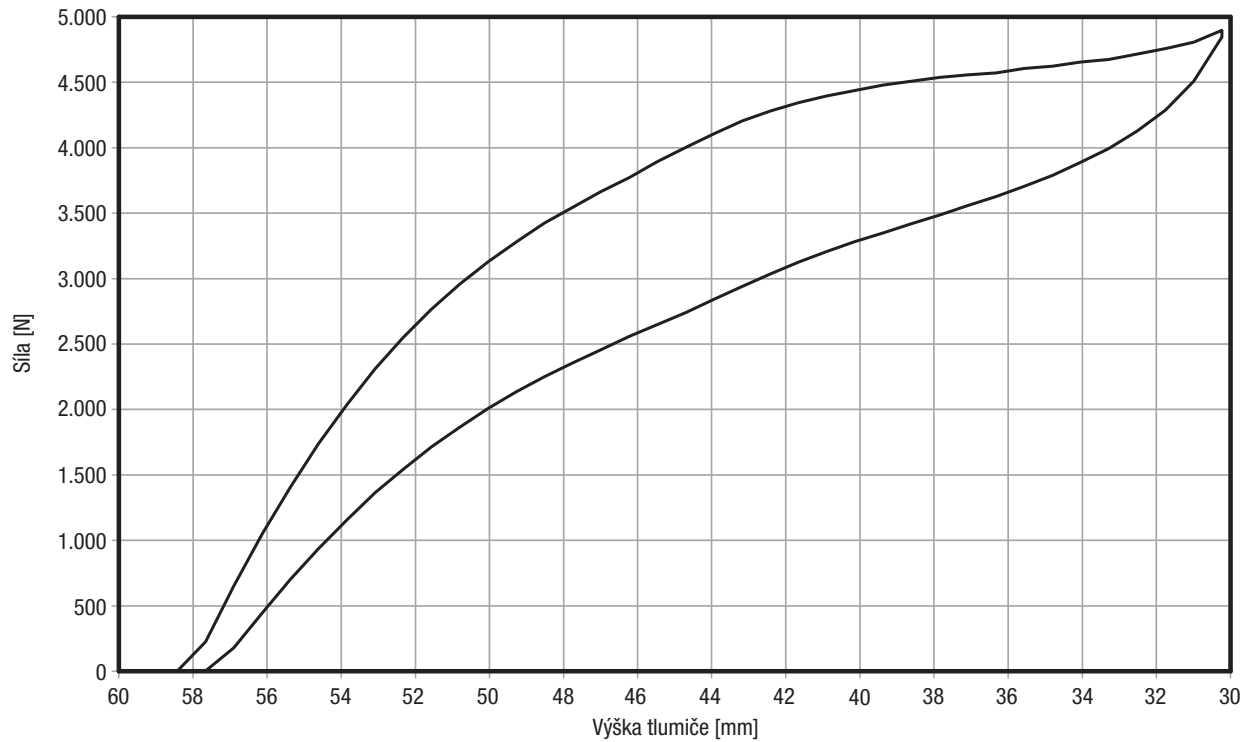


26182-05830

Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 149 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 56 \text{ Nm}$ , účinnost: 37 %

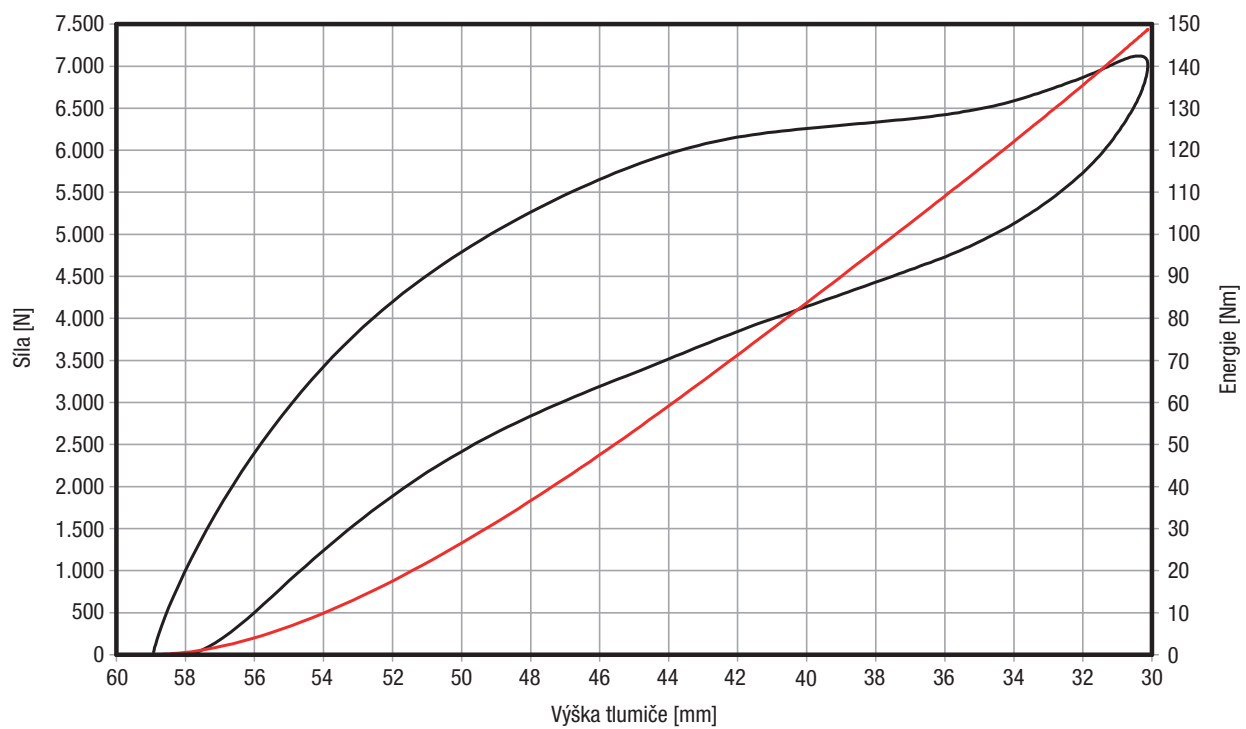


26182-06132

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 111 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 31 \text{ Nm}$ , účinnost: 28 %

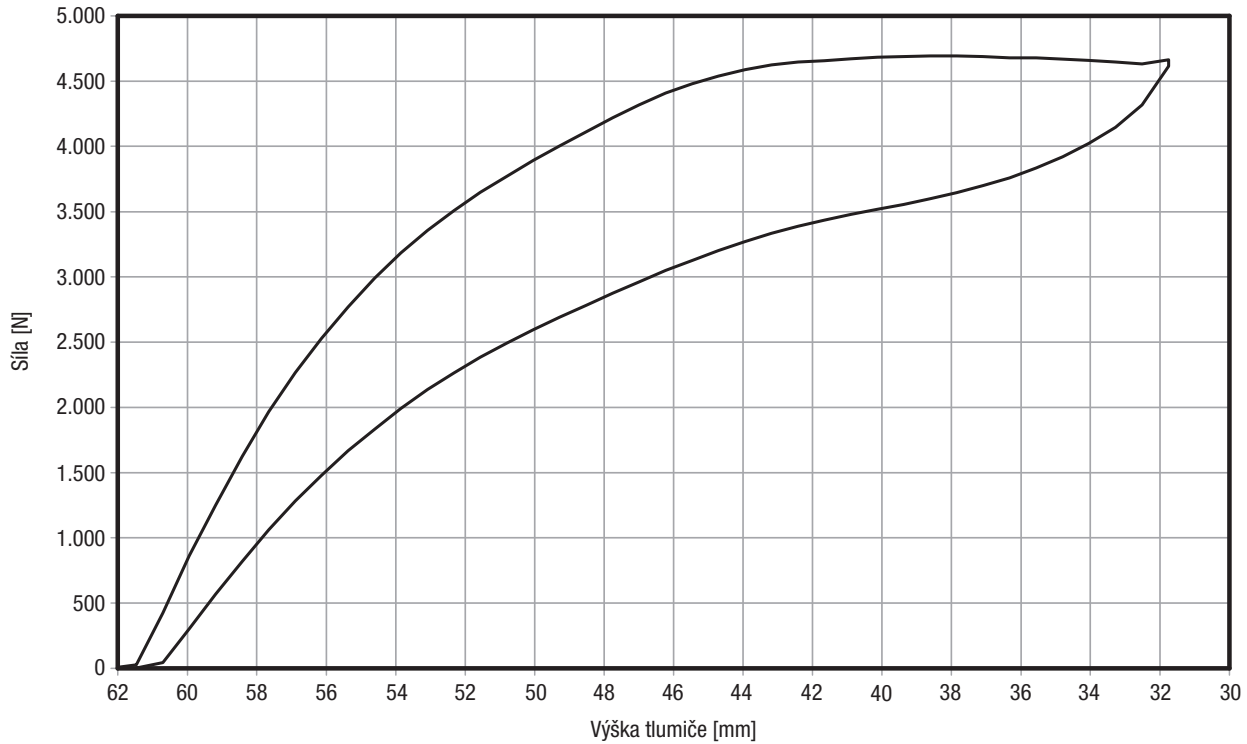


26182-06132

Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 163 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 58 \text{ Nm}$ , účinnost: 36 %

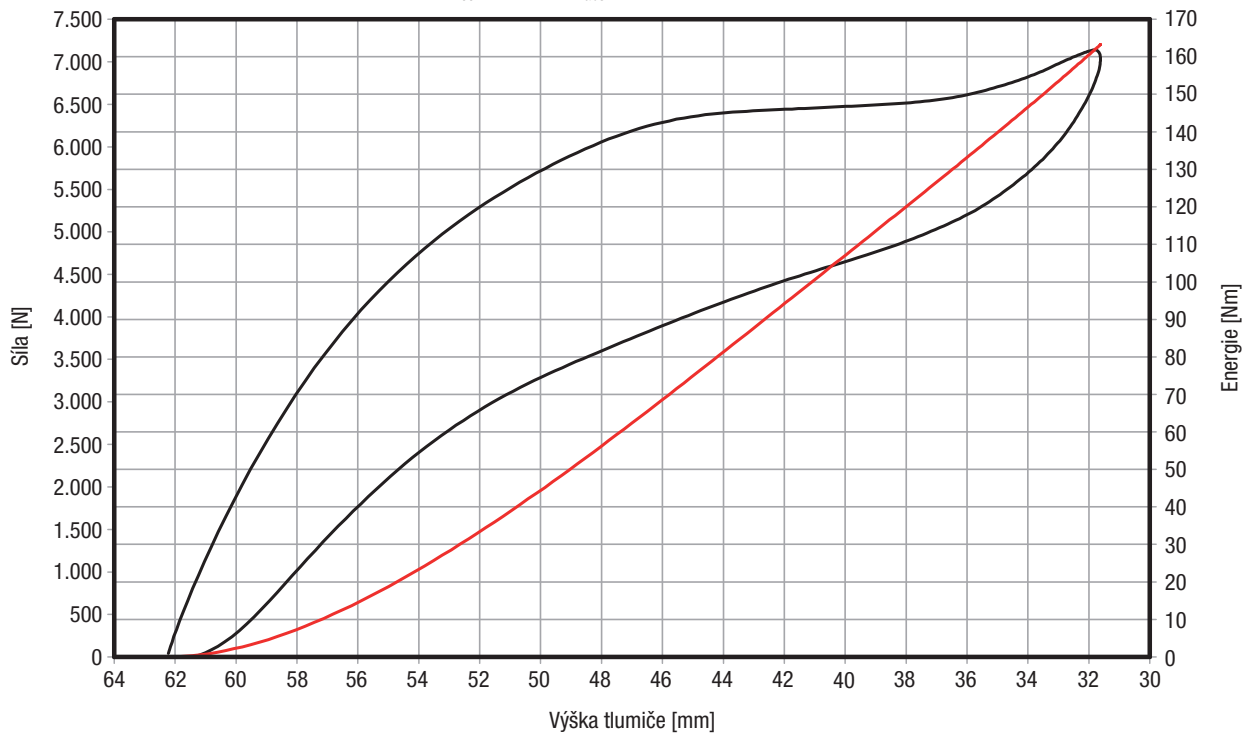

26182-06434

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 127 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 35 \text{ Nm}$ , účinnost: 28 %

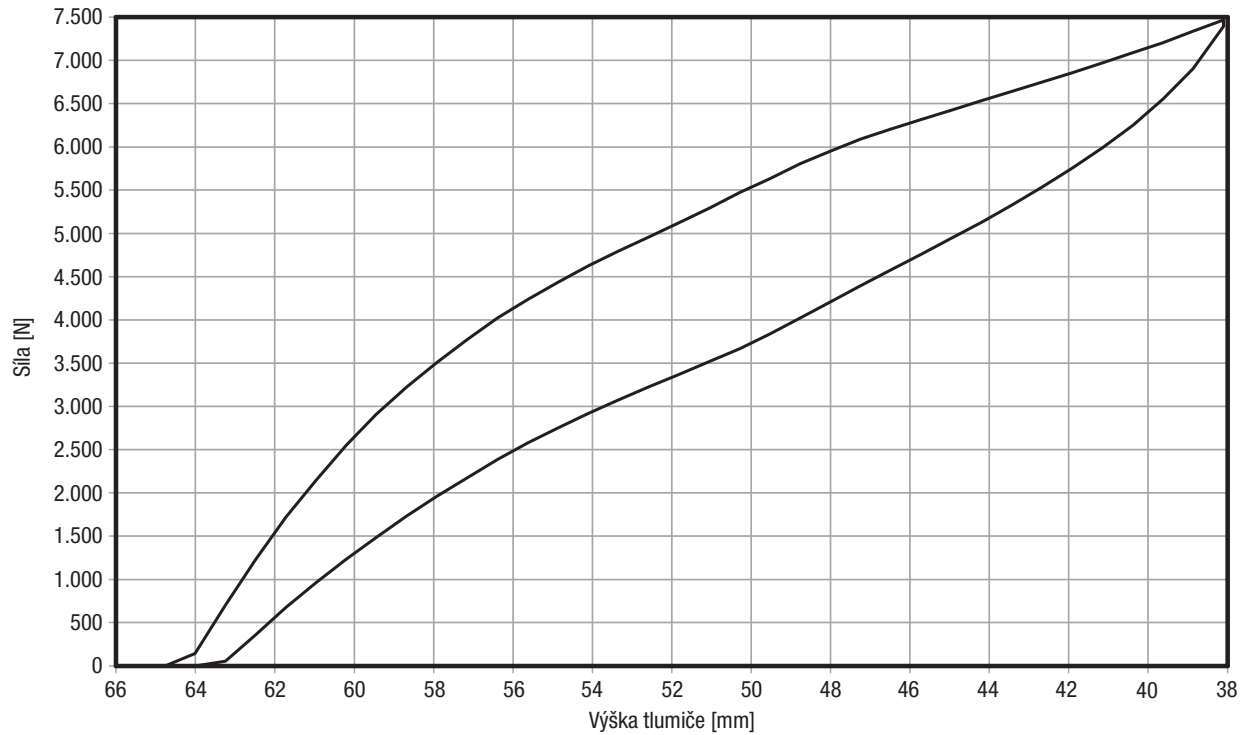

26182-06434

Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 208 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 93 \text{ Nm}$ , účinnost: 45 %

