


Technické informace pro profilové tlumiče

Charakteristiky pro nepřetržité zatížení


26186-03015

Nepřetržité užívání, dynamicky
 $E_{celk}: 5,7 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 3,5 \text{ Nm}$, účinnost: 62 %

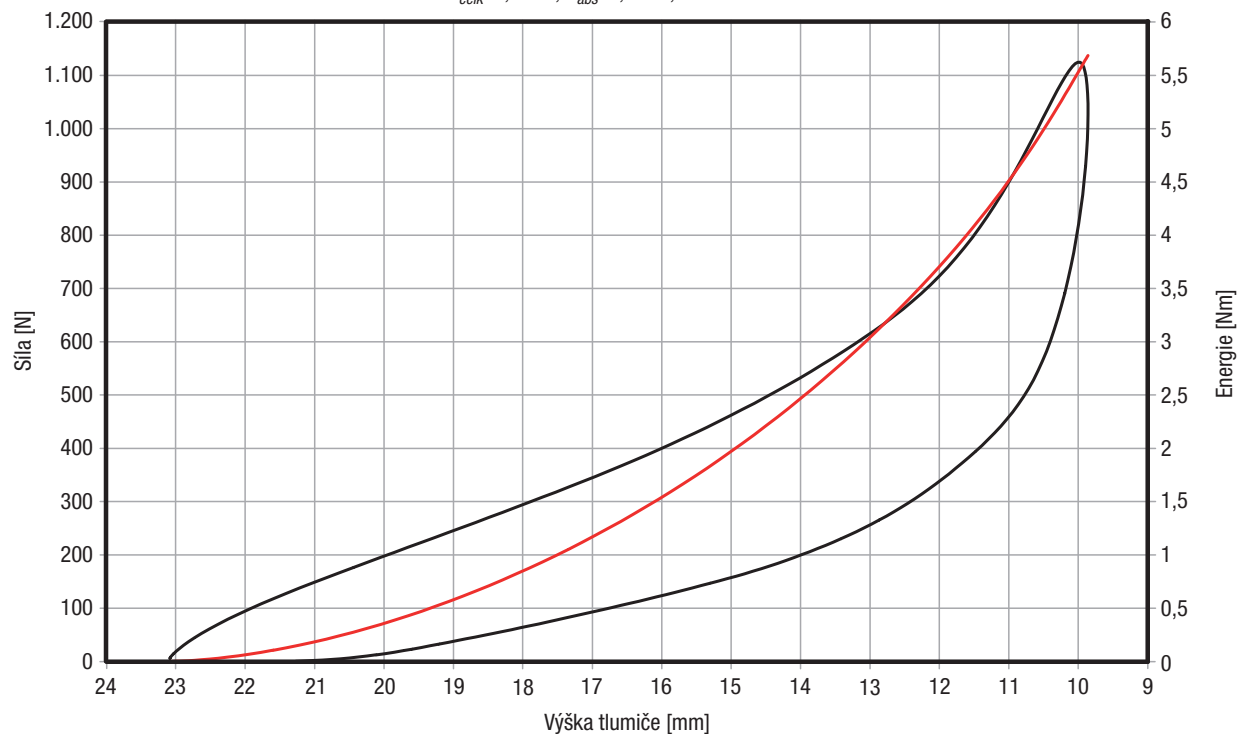

26186-03919


Nepřetržité užívání, dynamicky
 $E_{celk}: 18,2 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 11,3 \text{ Nm}$, účinnost: 62 %

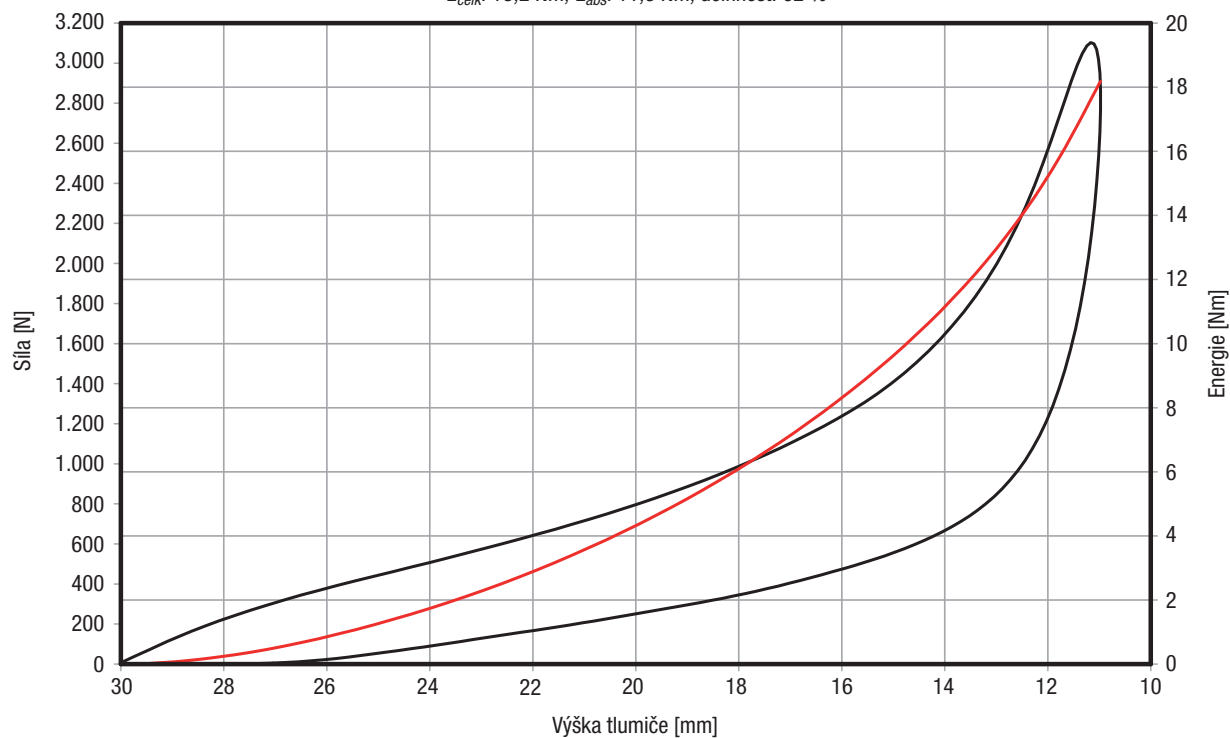

26186-04523

Nepřetržité užívání, dynamicky


$E_{celk}: 23,9 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 14,4 \text{ Nm}$, účinnost: 61 %

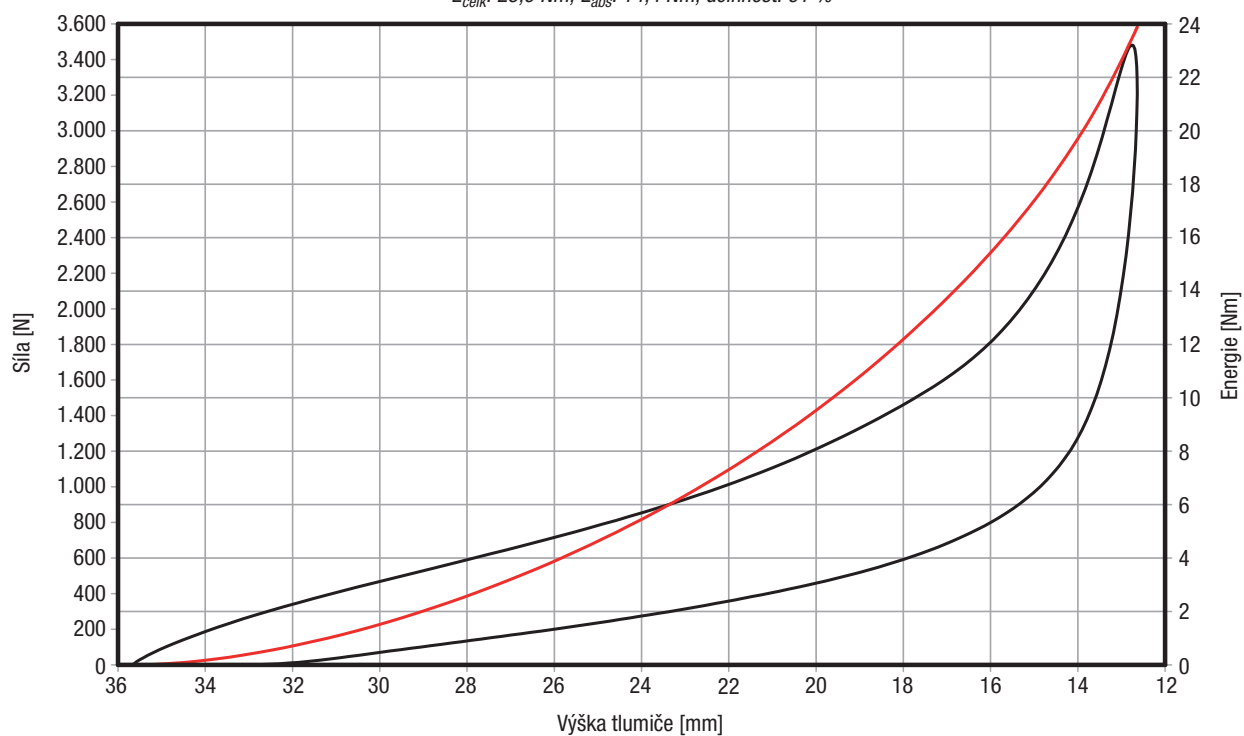

26186-05232


Nepřetržité užívání, dynamicky

$E_{celk}: 20,4 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 11,7 \text{ Nm}$, účinnost: 57 %

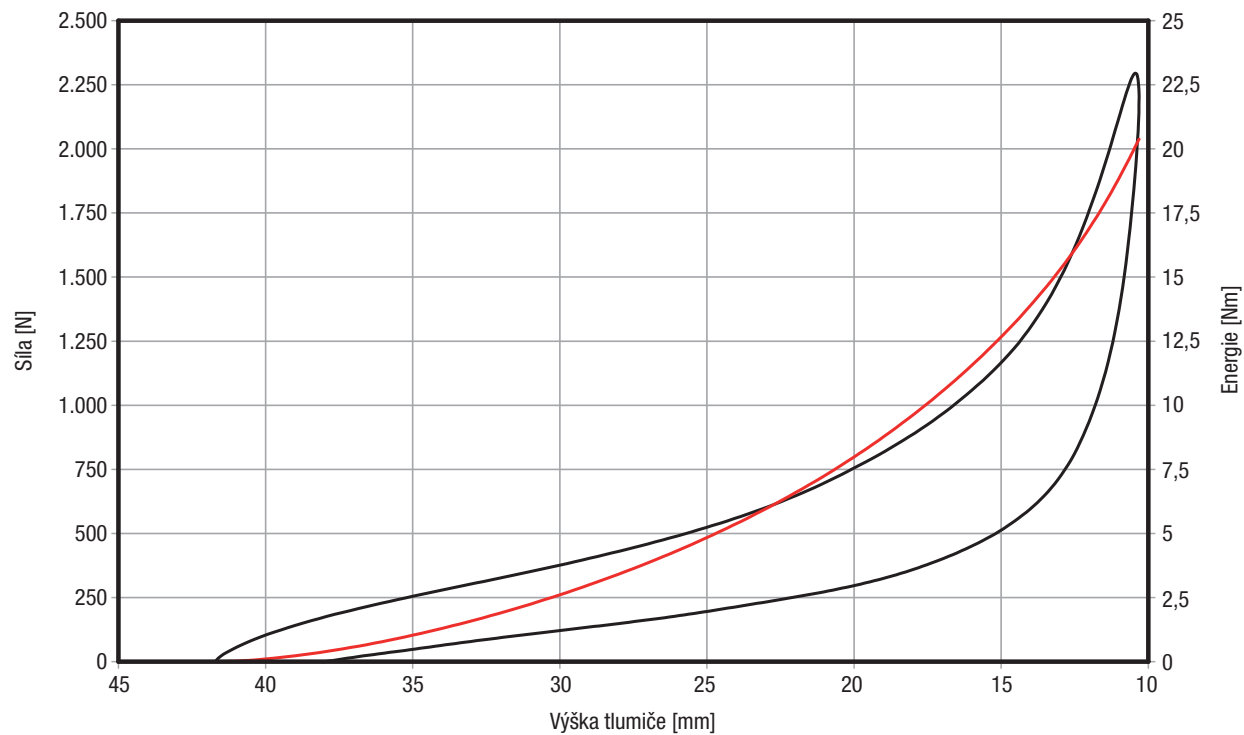


26186-06441

Nepřetržité užívání, dynamicky
 $E_{celk}: 46 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 24 \text{ Nm}$, účinnost: 53 %

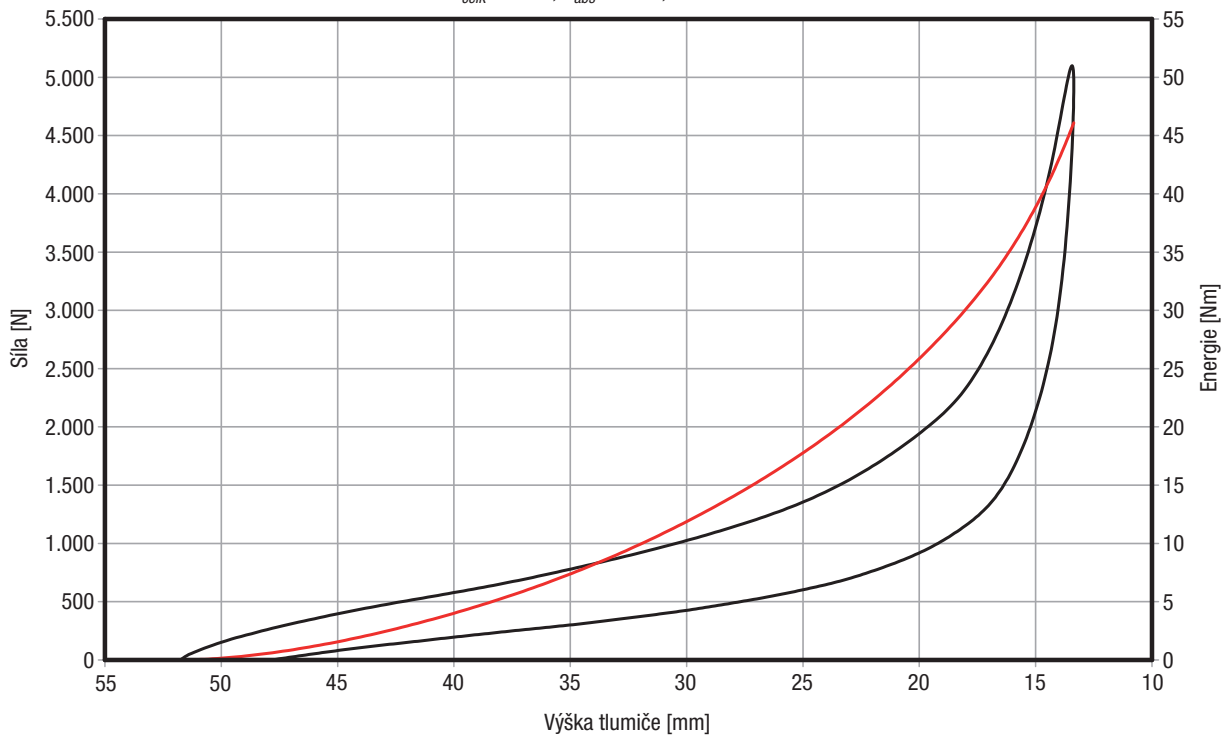

26186-06837


Nepřetržité užívání, dynamicky
 $E_{celk}: 98 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 55 \text{ Nm}$, účinnost: 56 %

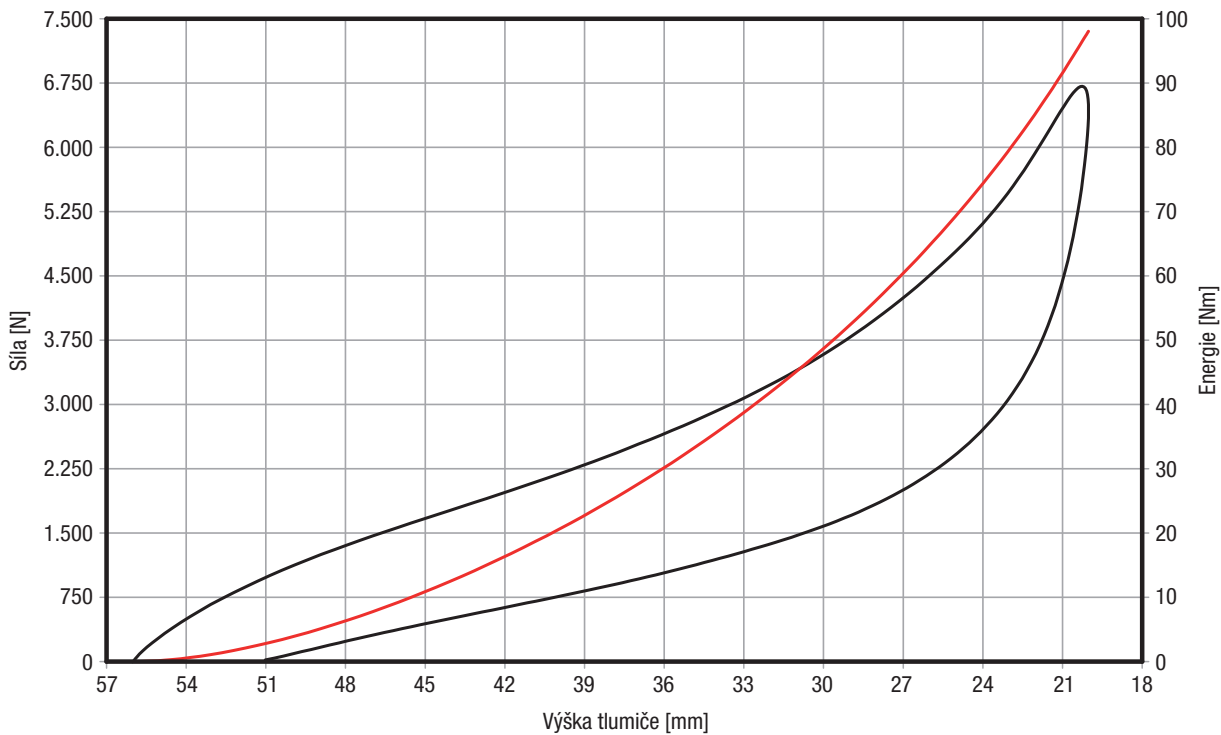

26186-07942

Nepřetržité užívání, dynamicky

$E_{celk}: 106 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 53 \text{ Nm}$, účinnost: 50 %

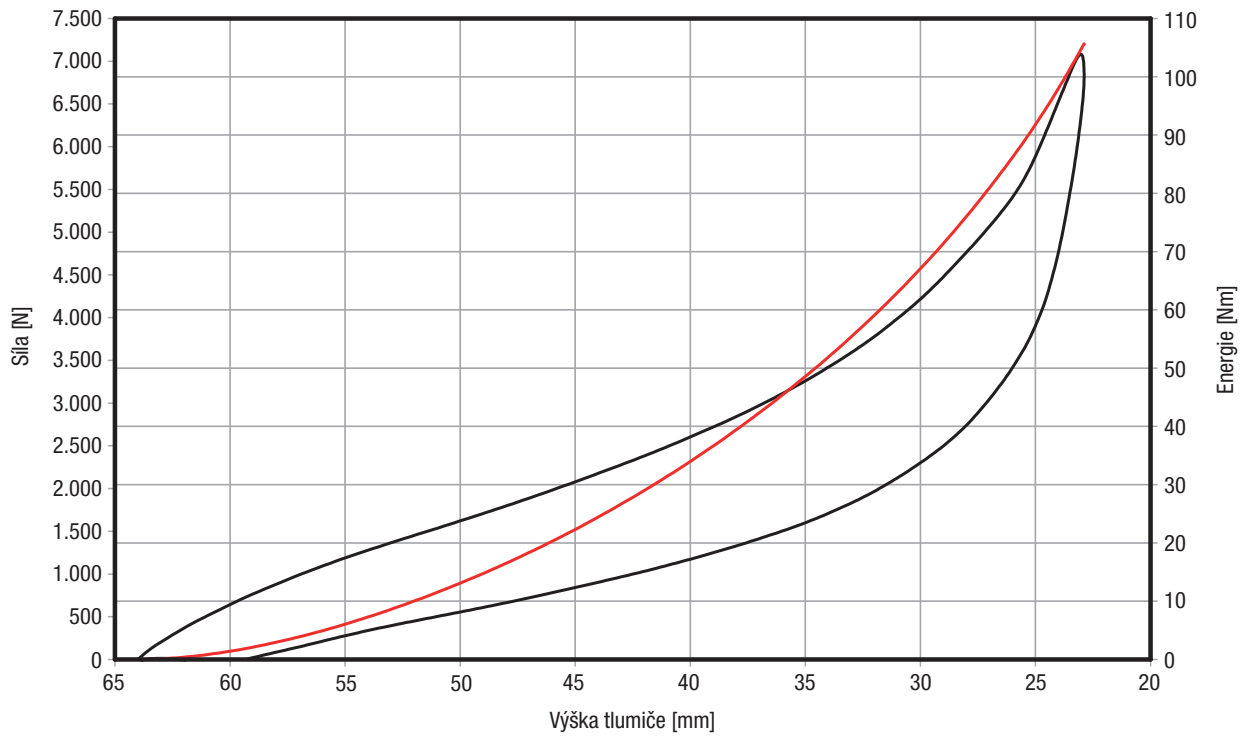

26186-08645

Nepřetržité užívání, dynamicky

$E_{celk}: 206 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 112 \text{ Nm}$, účinnost: 54 %

