


# Technické informace pro profilové tlumiče

Charakteristiky pro trvalé zatížení


**26186-03015**

**Charakteristika síla - dráha, staticky**  
 $E_{celk}: 1,58 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 0,46 \text{ Nm}$ , účinnost: 29 %

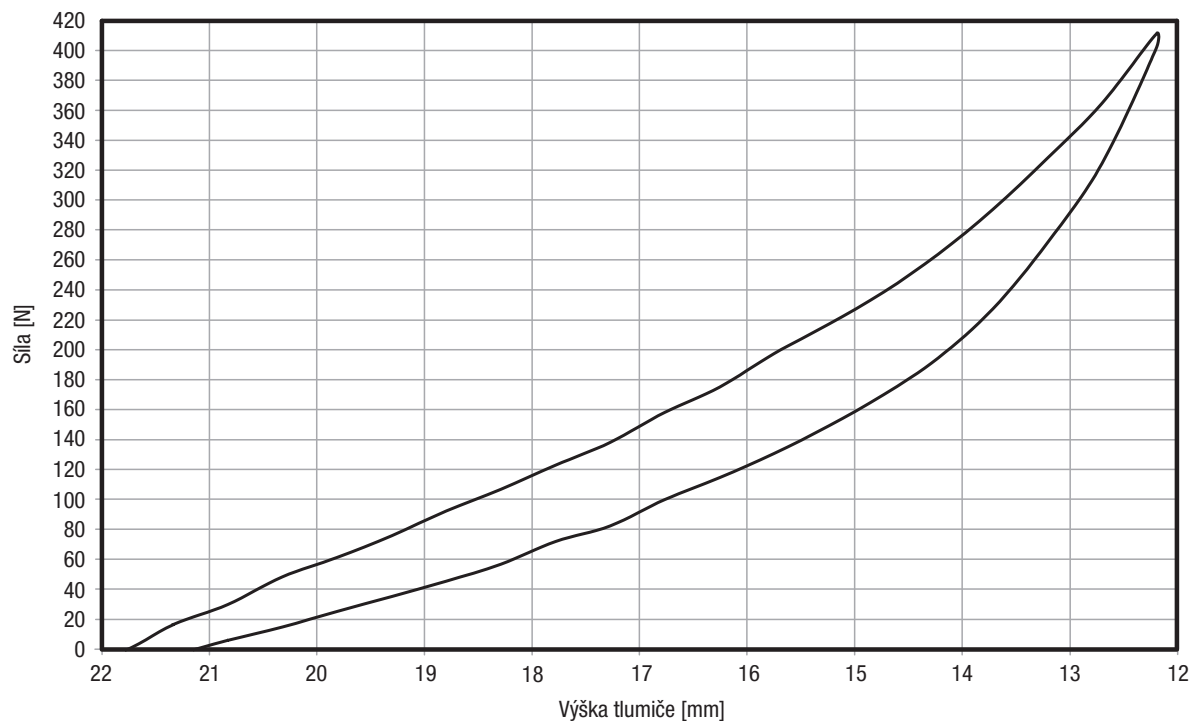


**26186-03015**

**Charakteristika síla - dráha, dynamicky**  
 $E_{celk}: 2,7 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 1,3 \text{ Nm}$ , účinnost: 48 %

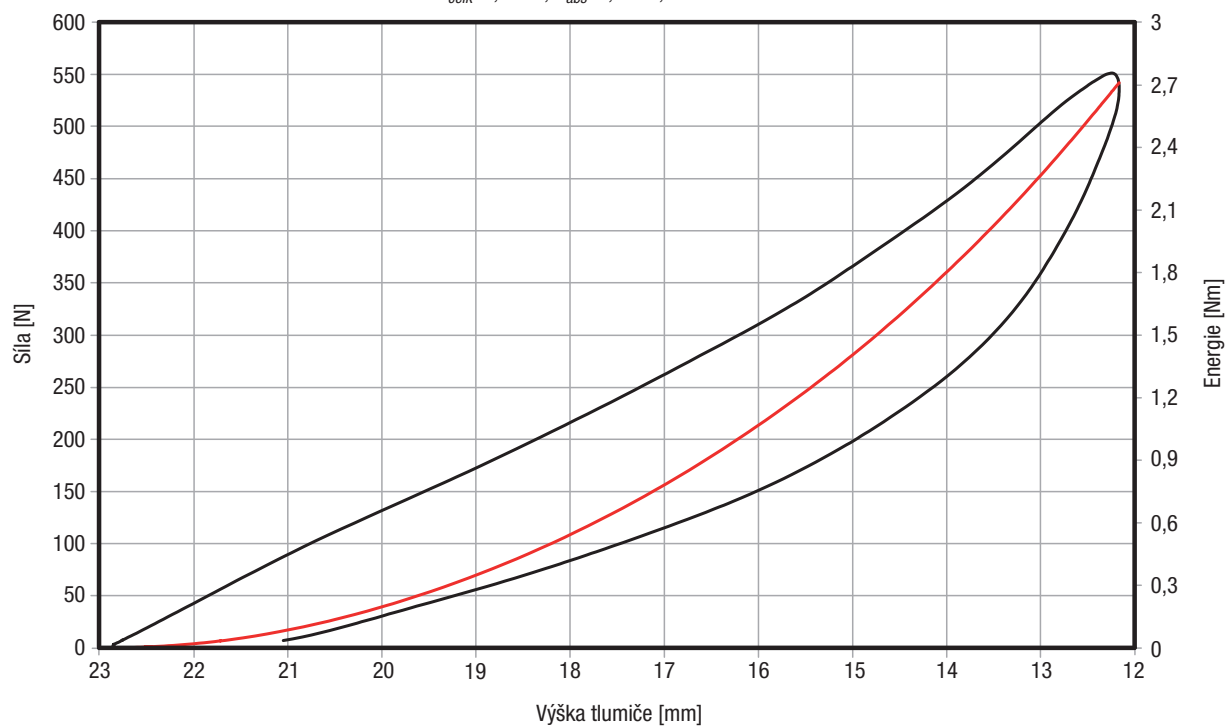


26186-03919

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 3 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 0,8 \text{ Nm}$ , účinnost: 26 %

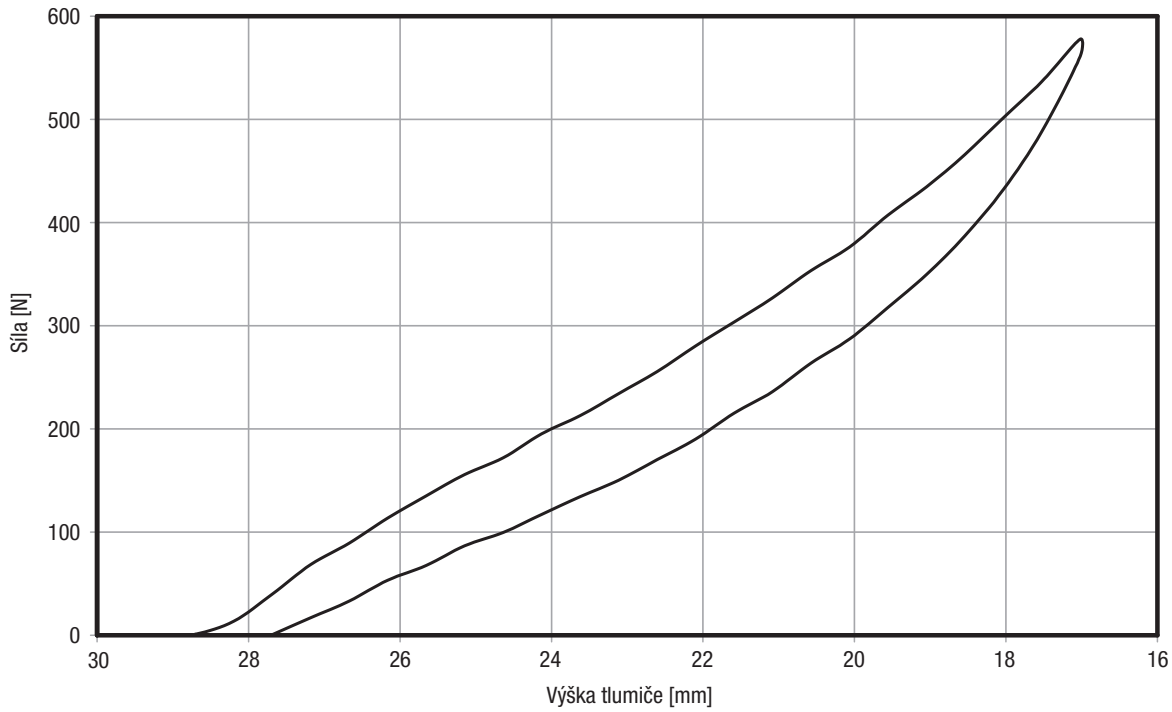


26186-03919

Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 6,1 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 2,8 \text{ Nm}$ , účinnost: 46 %

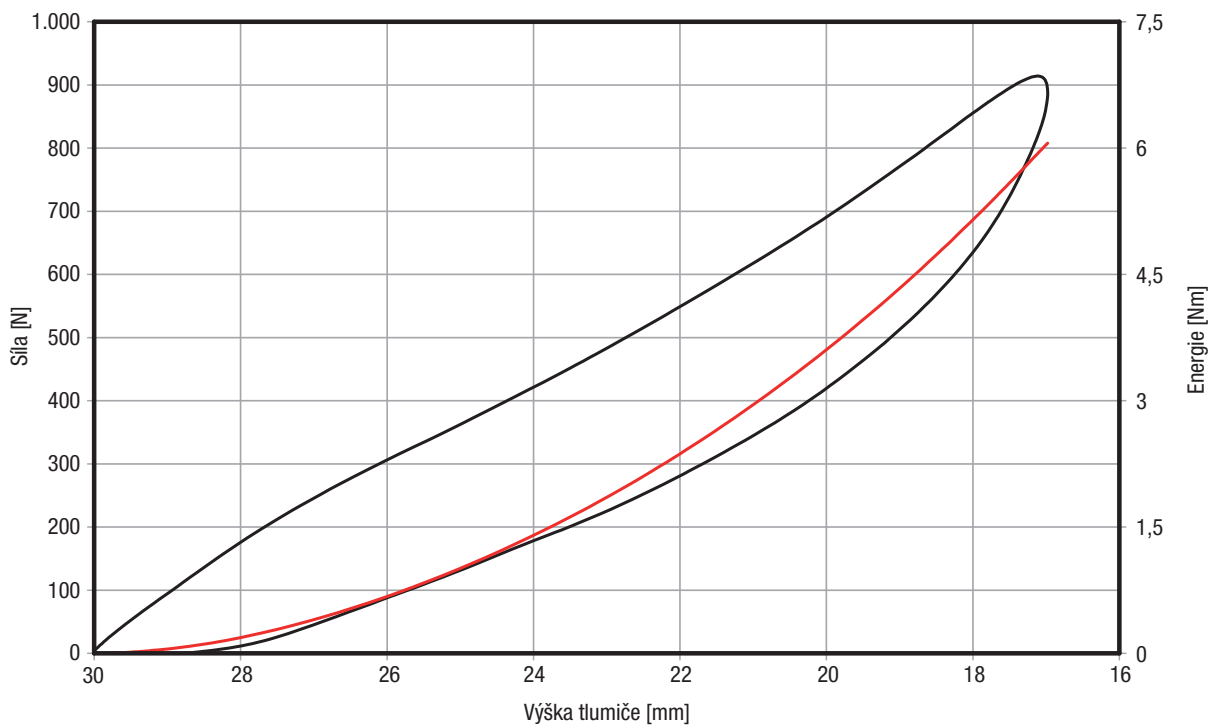


26186-04523

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 5,7 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 1,5 \text{ Nm}$ , účinnost: 26 %

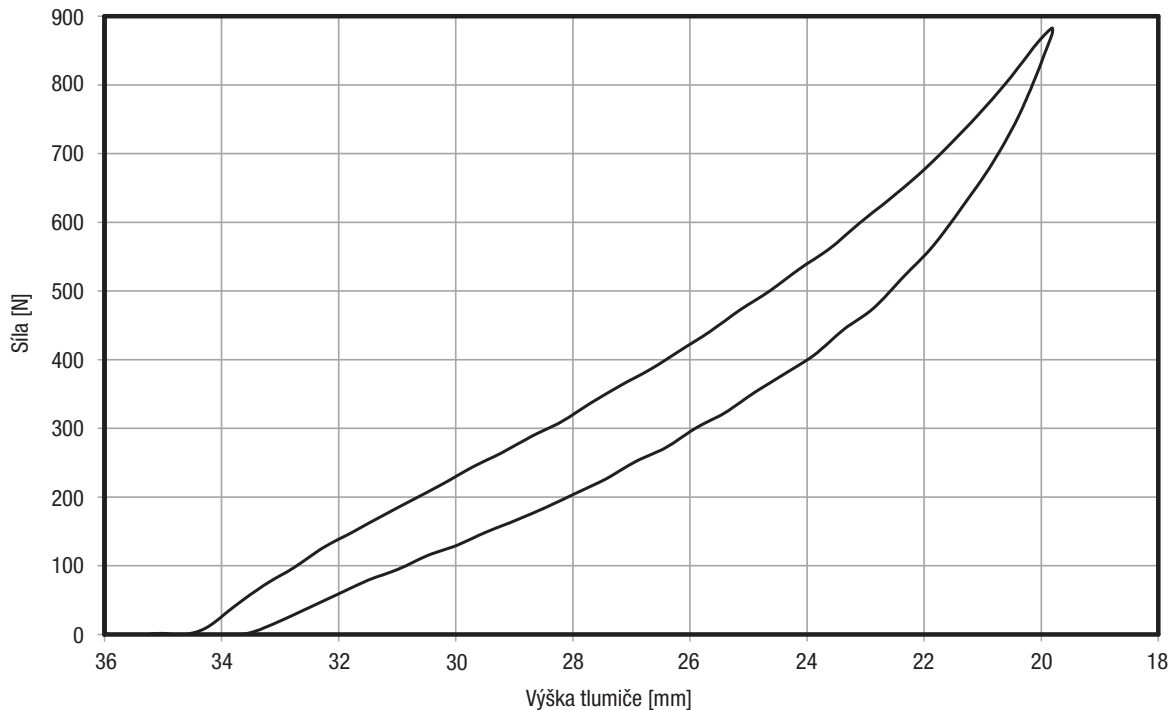


26186-04523

Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 8,7 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 3,8 \text{ Nm}$ , účinnost: 44 %

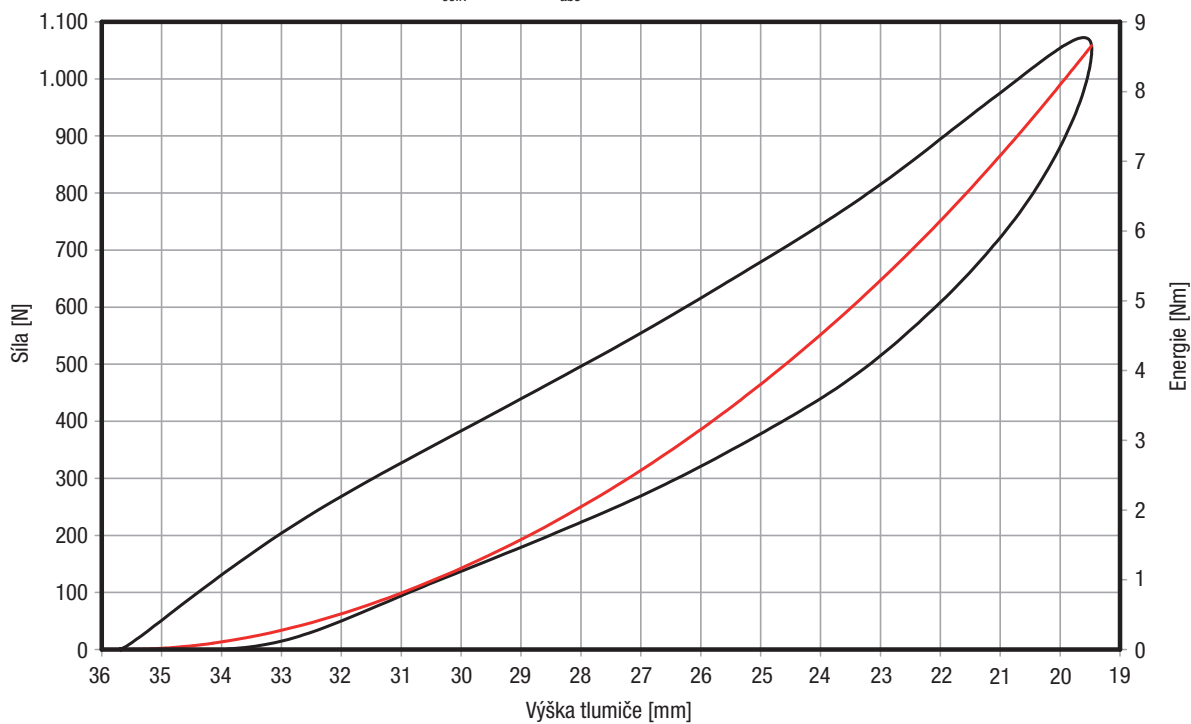


26186-05232

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 8 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 2,2 \text{ Nm}$ , účinnost: 28 %

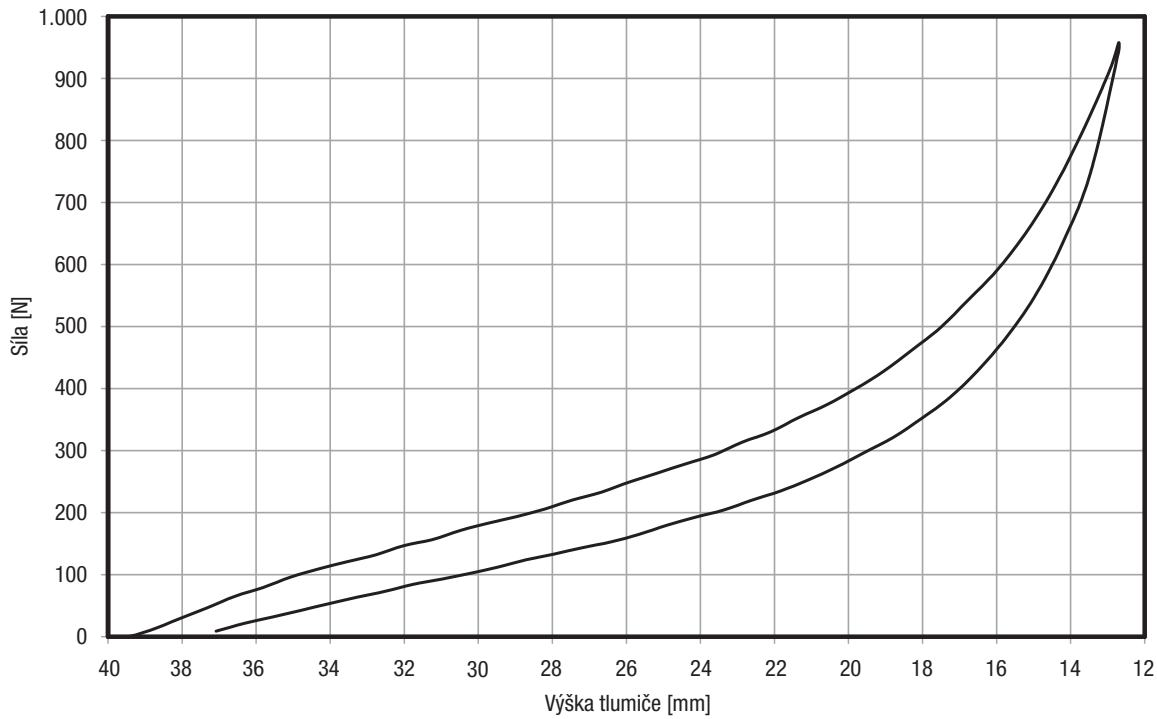

26186-05232


Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 11,7 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 4,9 \text{ Nm}$ , účinnost: 42 %

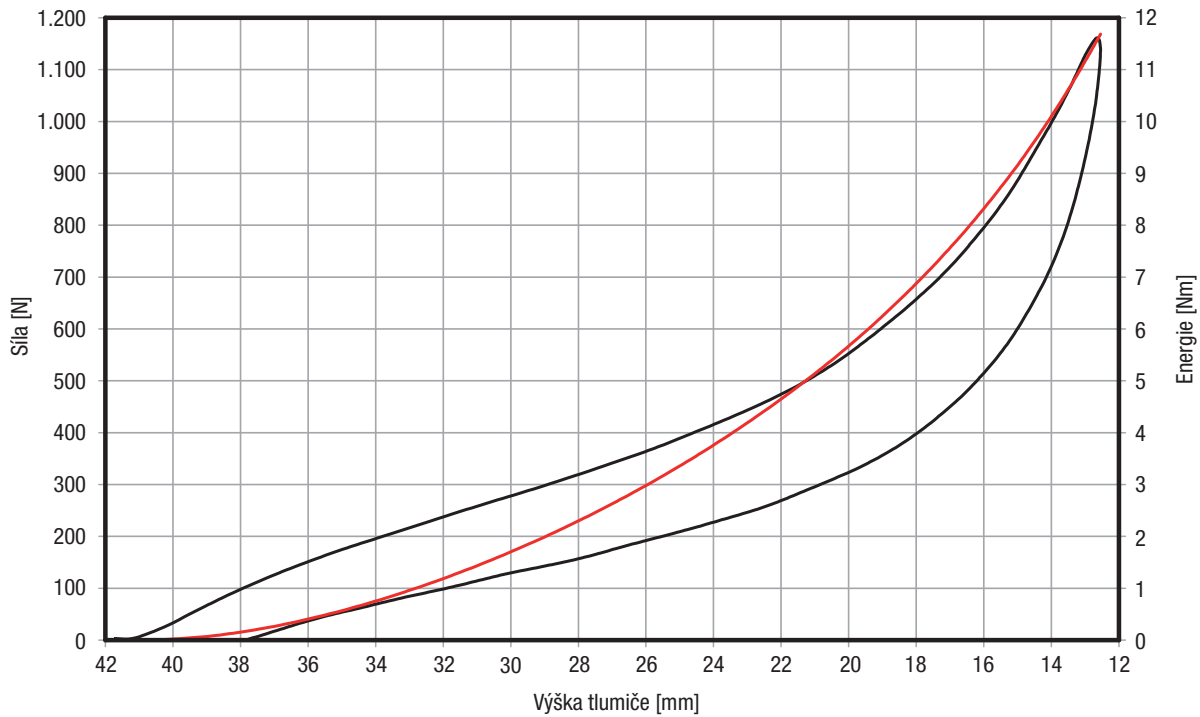

26186-06441

Charakteristika síla - dráha, staticky


$E_{celk}: 16,3 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 4 \text{ Nm}$ , účinnost: 25 %

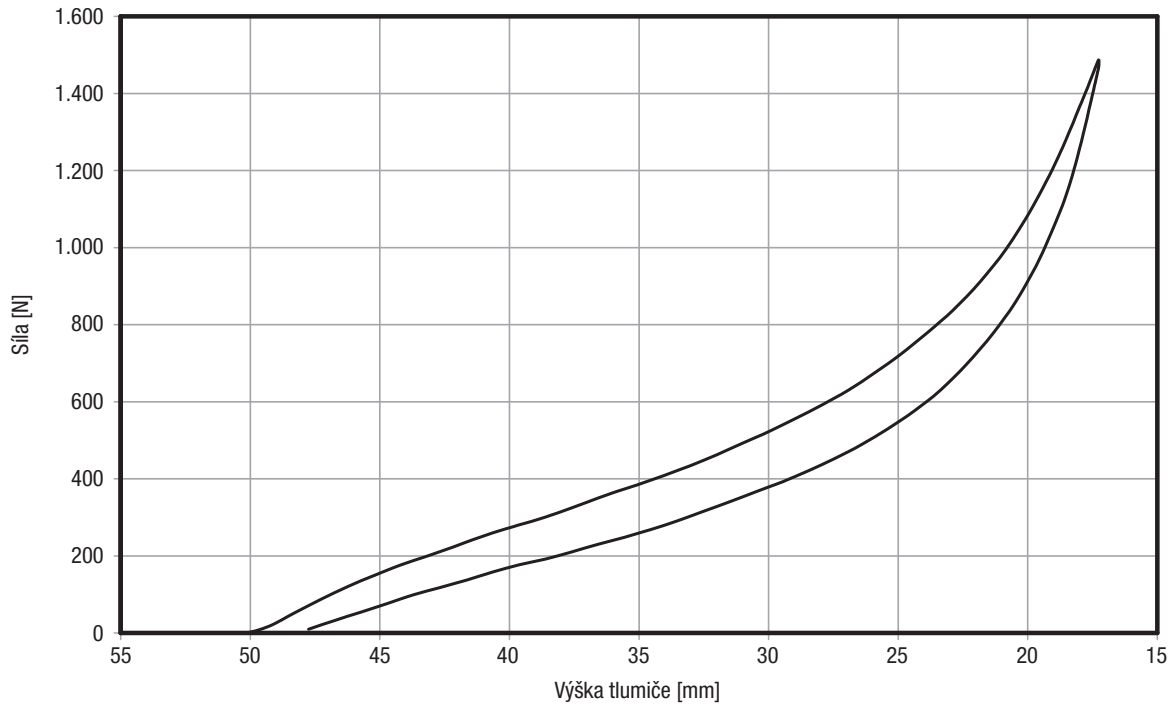

26186-06441

Charakteristika síla - dráha, dynamicky


$E_{celk}: 25,3 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 9,8 \text{ Nm}$ , účinnost: 39 %

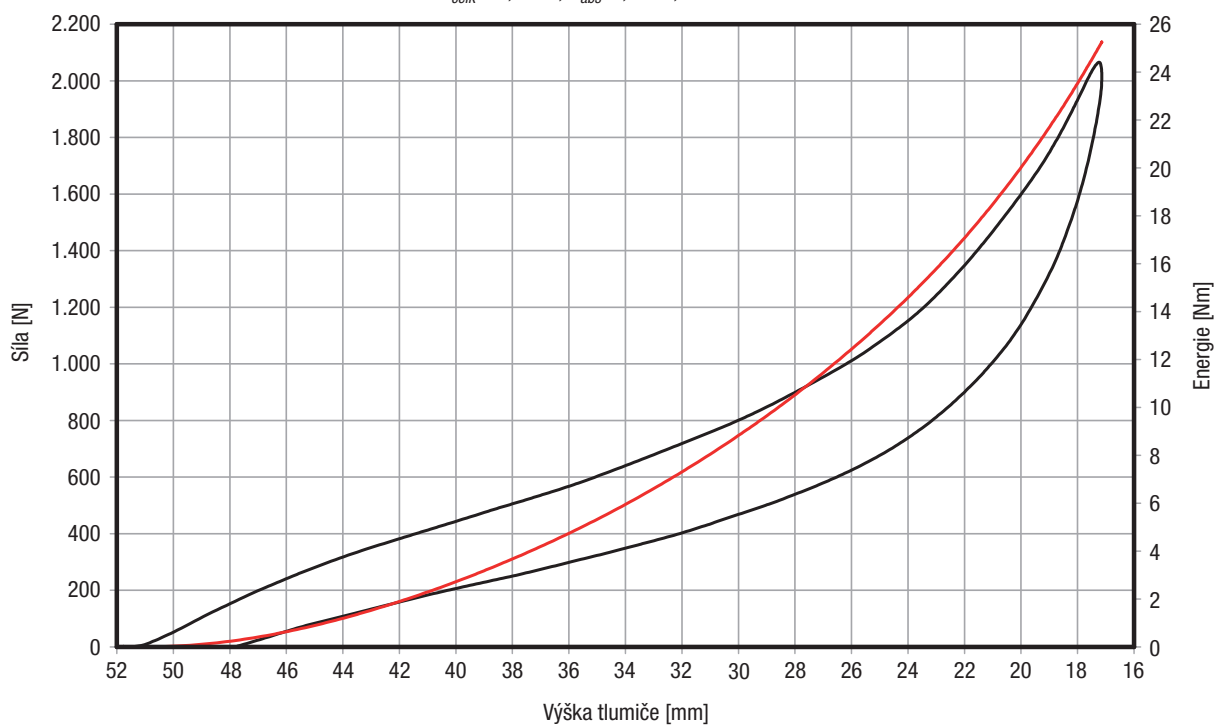

26186-06837

Charakteristika síla - dráha, staticky


$E_{celk}: 43 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 11,2 \text{ Nm}$ , účinnost: 26 %

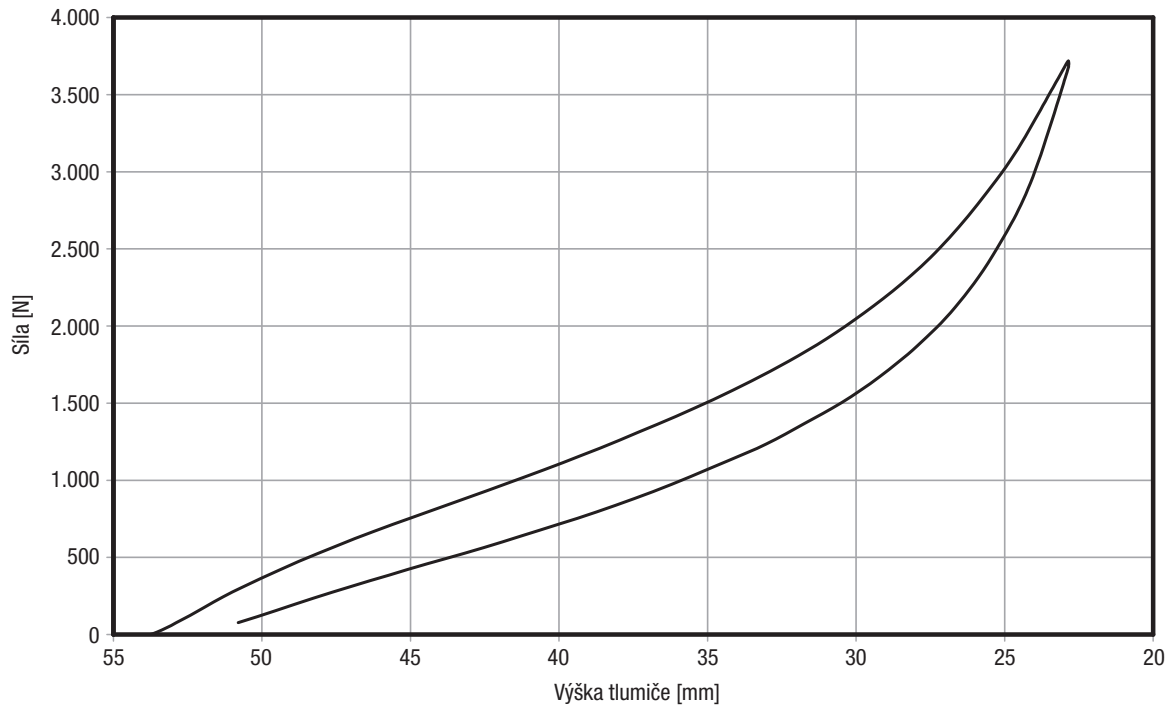

26186-06837

Charakteristika síla - dráha, dynamicky


$E_{celk}: 66,5 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 30,3 \text{ Nm}$ , účinnost: 46 %

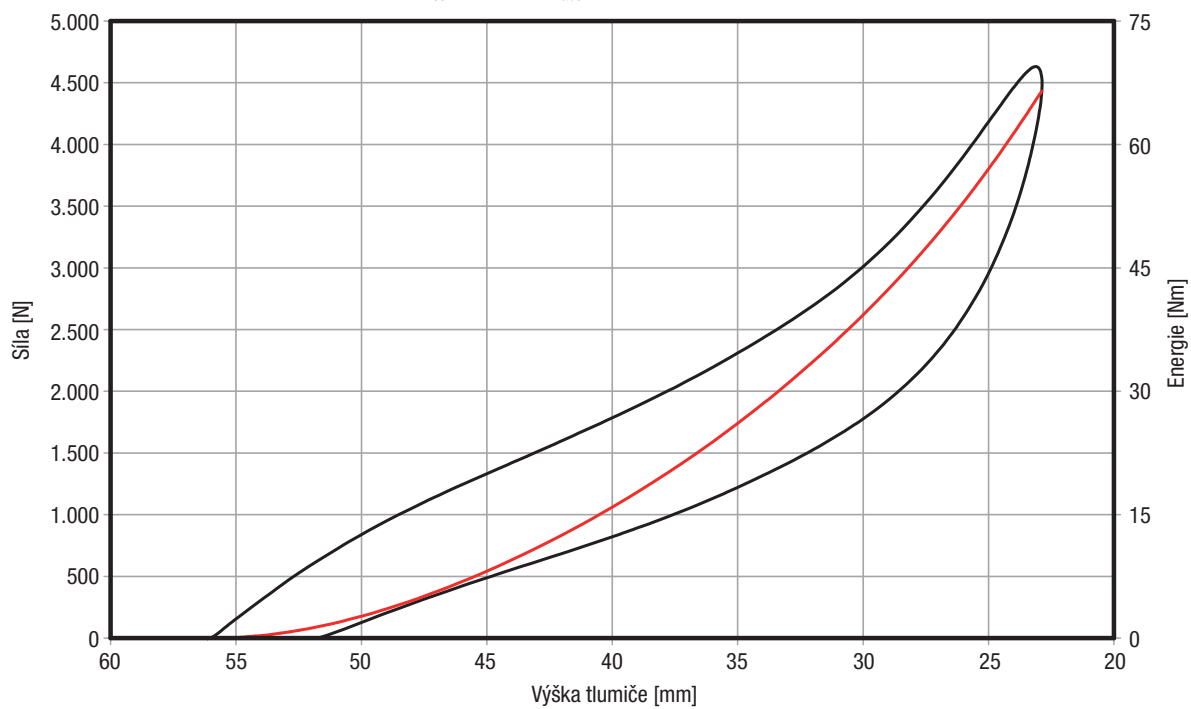

26186-07942

Charakteristika síla - dráha, staticky


$E_{celk}$ : 58,9 Nm,  $E_{abs}$ : 15,5 Nm, účinnost: 26 %

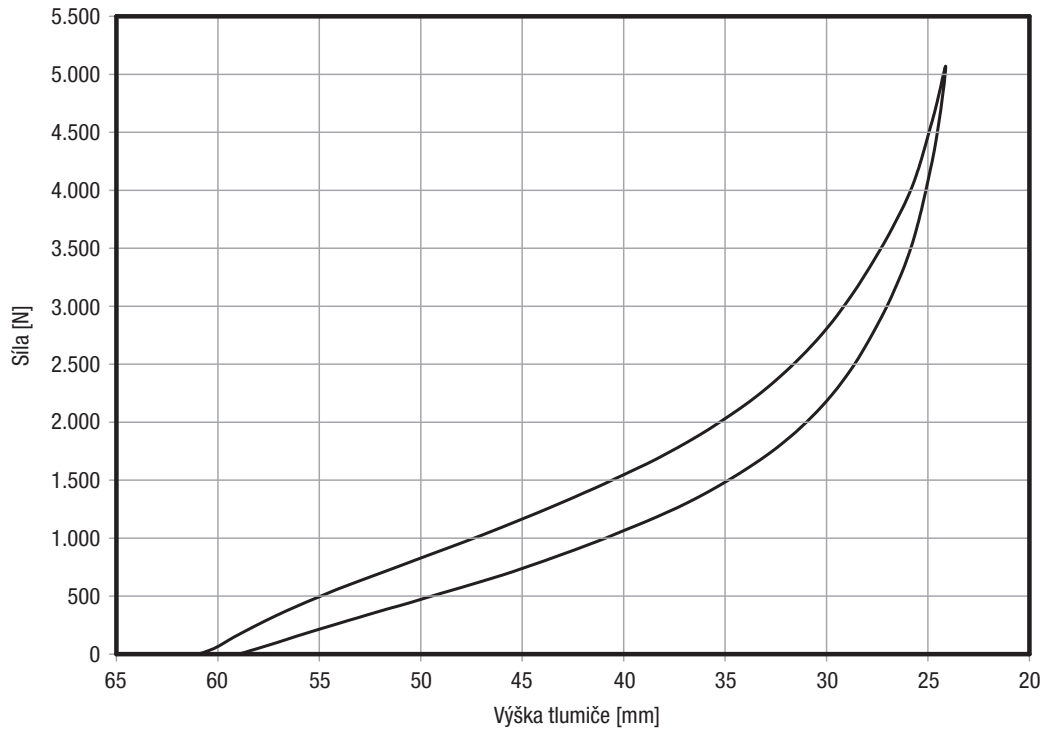

26186-07942


Charakteristika síla - dráha, dynamicky

$E_{celk}$ : 81,5 Nm,  $E_{abs}$ : 32,59 Nm, účinnost: 40 %

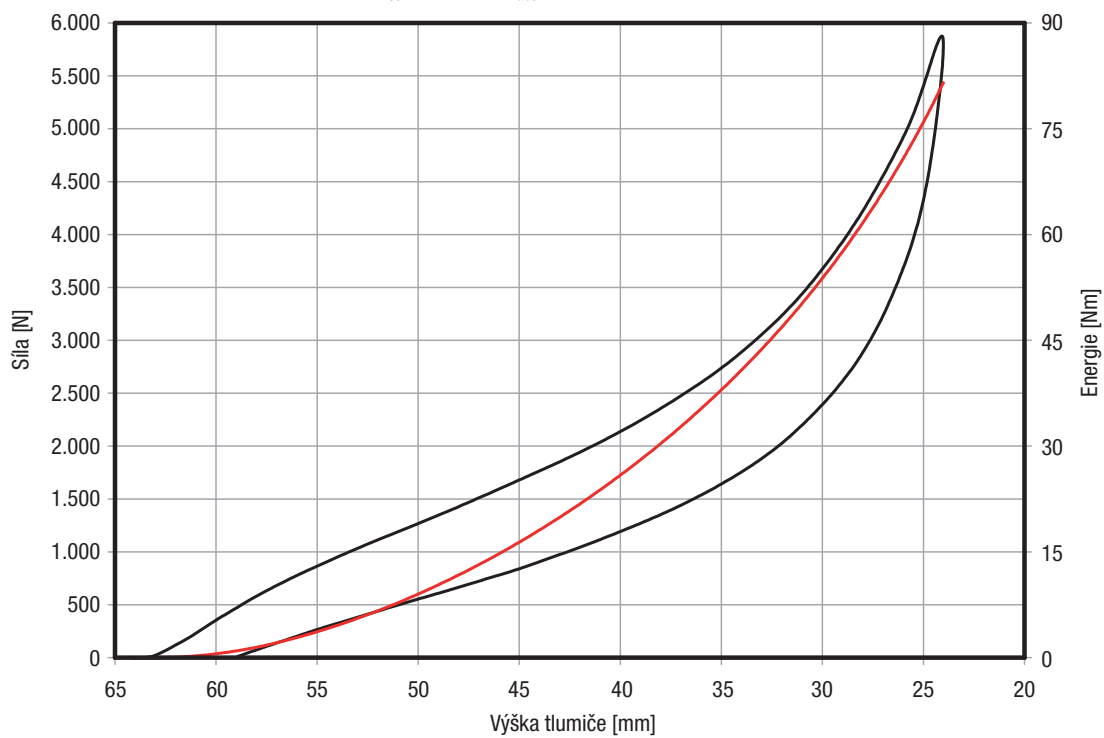

26186-08645

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 81,5 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 21,2 \text{ Nm}$ , účinnost: 26 %

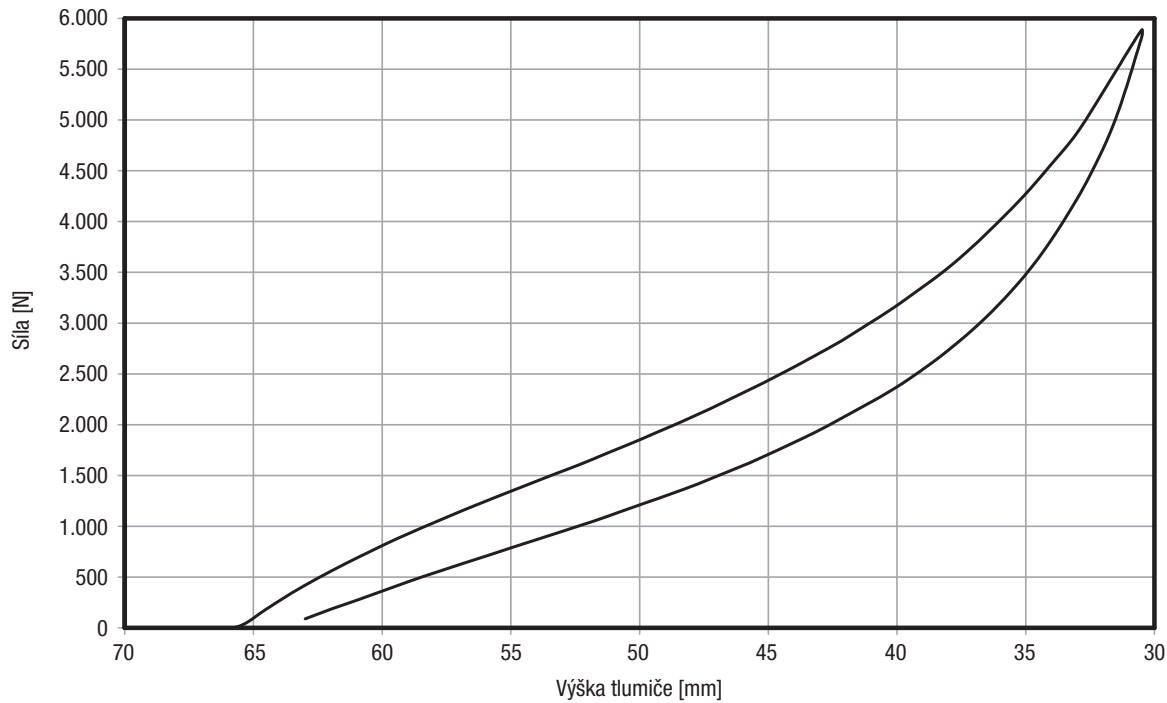

26186-08645

Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 123,5 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 50,9 \text{ Nm}$ , účinnost: 41 %

