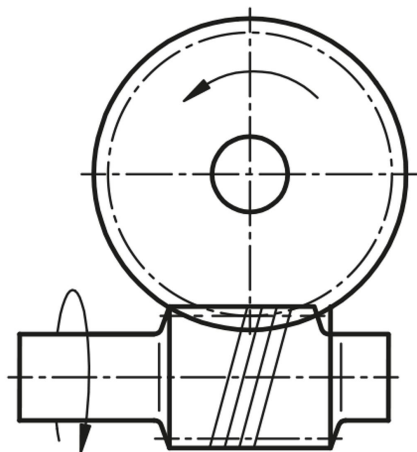


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Pouzdro z hliníku.

Šnek ocel, šnekové kolo ze speciální mosazi.

Provedení:

Těleso eloxované.

Kuličkové ložisko s gumovým těsnicím kroužkem RS.

Upozornění:

Univerzálně použitelný a bezúdržbový šnekový převod v konstrukční velikosti s roztečí os 20 mm a 7 různými převody. Pouzdro je utěsněné proti vytékání maziv a působení prachu. Šnekové soukolí je levotočivé. Směr otáčení hřídele je libovolný.

- přenos síly s lehkým chodem
- jednoduché upnutí šrouby
- bezhlučný

Technické údaje:

Vůle přetočení: $\pm 1^\circ$

Zapínací doba: 20 % (při 5 min.)

Životnost: cca 1000 hodin (při plném zatížení, počtu otáček 500 ot/min a zapínací době 20 %)

Teplotní rozsah:

-20 °C až +60 °C.

Vezměte na vědomí:

FR přípustná radiální síla při FA=0

FA přípustná axiální síla při FR=0

