

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:
PVC.

Provedení:
Černé.

Upozornění:

Profily pro ochranu hran jsou určeny pro zbavení ostroty, zakrytí nebo ozdobení plechových hran tak, aby nebyly zapotřebí žádné další kroky obrábění.

Montáž:


Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se profil pro ochranu hran samočinně upne, i když se na povrchu vyskytují různé poloměry nebo ohyby. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.

Na vyžádání:


Další délky.



Minimální poloměr ohybu:

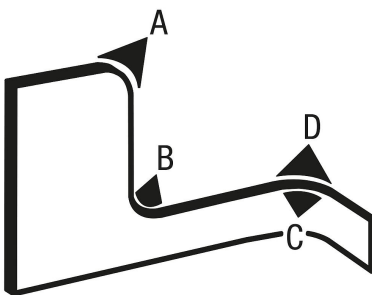

Výkresy

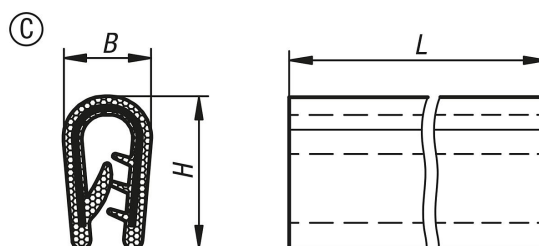

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	L	Rozsah sevření mm	Minimální poloměr ohybu mm	B	H
96520-217X2000	C	2000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X5000	C	5000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X10000	C	10000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X20000	C	20000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X50000	C	50000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8