


Popis zboží/obrázky produktu

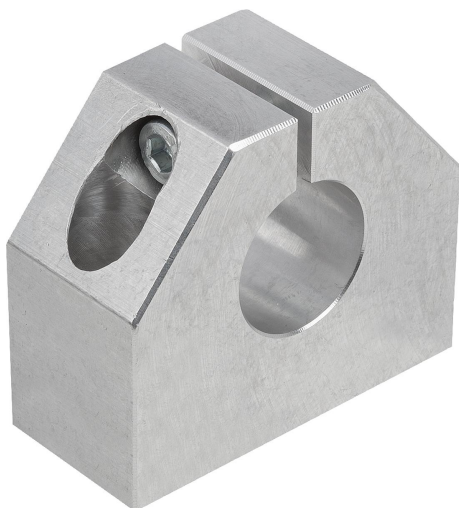

Popis

Materiál:

Hliník.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:


Hřídelové kozlíky kompaktní konstrukce s montážním otvorem pro snadné a bezpečné sevření a upevnění vodicích hřídelů.

Příslušenství:

Přesné vodicí hřídele 21595.

Upevňovací šrouby 07160.

Výkresy

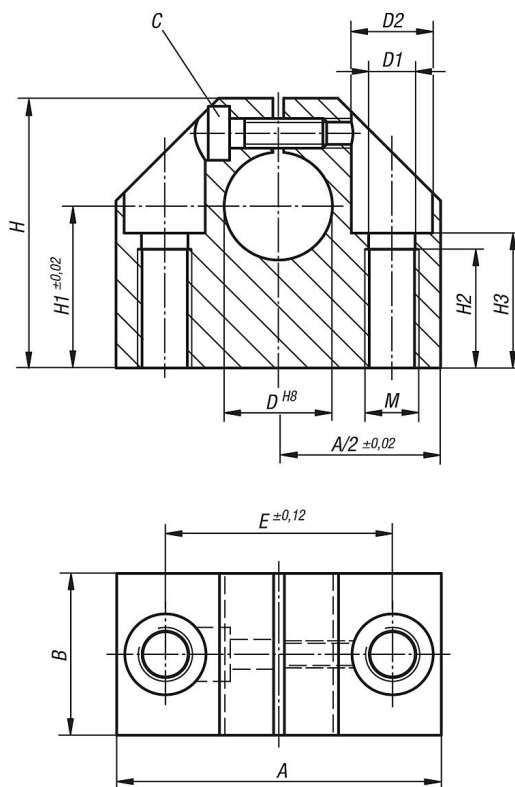

Přehled zboží

Objednací číslo	A	B	D	D1	D2	E	H	H1	H2	H3	M	C (DIN 912)
21580-10-12	40	18	12	5,2	10	27	33	19	13	16,5	M6	M4
21580-10-16	45	20	16	5,2	10	32	38	22	13	18	M6	M4
21580-10-20	53	24	20	6,8	11	39	45	25	18	21	M8	M5
21580-10-25	62	28	25	8,6	15	44	54	31	22	25	M10	M6
21580-10-30	67	30	30	8,6	15	49	60	34	22	29	M10	M6
21580-10-40	87	40	40	10,3	18	66	76	42	26	37	M12	M8
21580-10-50	103	50	50	14,25	20	80	92	50	34	44	M16	M10

