

## Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Cementovaná ocel.

**Provedení:**

Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.

**Upozornění:**

Dvojité upínací moduly UNILOCK jsou zvláště vhodné k přímému upínání obrobků.

Obrobky s komplexní geometrií lze tak zcela obrábět ze 4 a 5 stran.

Dvojité upínací moduly UNILOCK lze montovat ve všech polohách.

Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku).

Proces uvolnění se provádí pneumaticky.

Díky upínacím čepům UNILOCK jsou v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 umožněny následující přídržné síly:

přídržná síla (M10) 35 000 N

přídržná síla (M12) 50 000 N

přídržná síla (M16) 75 000 N

**Rozsah dodávky:**

1 ks dvojitého upínacího modulu, vč. 3 vzduchových přípojek.


**Technické údaje:**

Tlak při otevírání: 6 bar, vzduch s olejem

Turbotlak: 6 bar

Vzduchová přípojka: G1/8

Přesnost opakování  $\leq 0,005$  mm

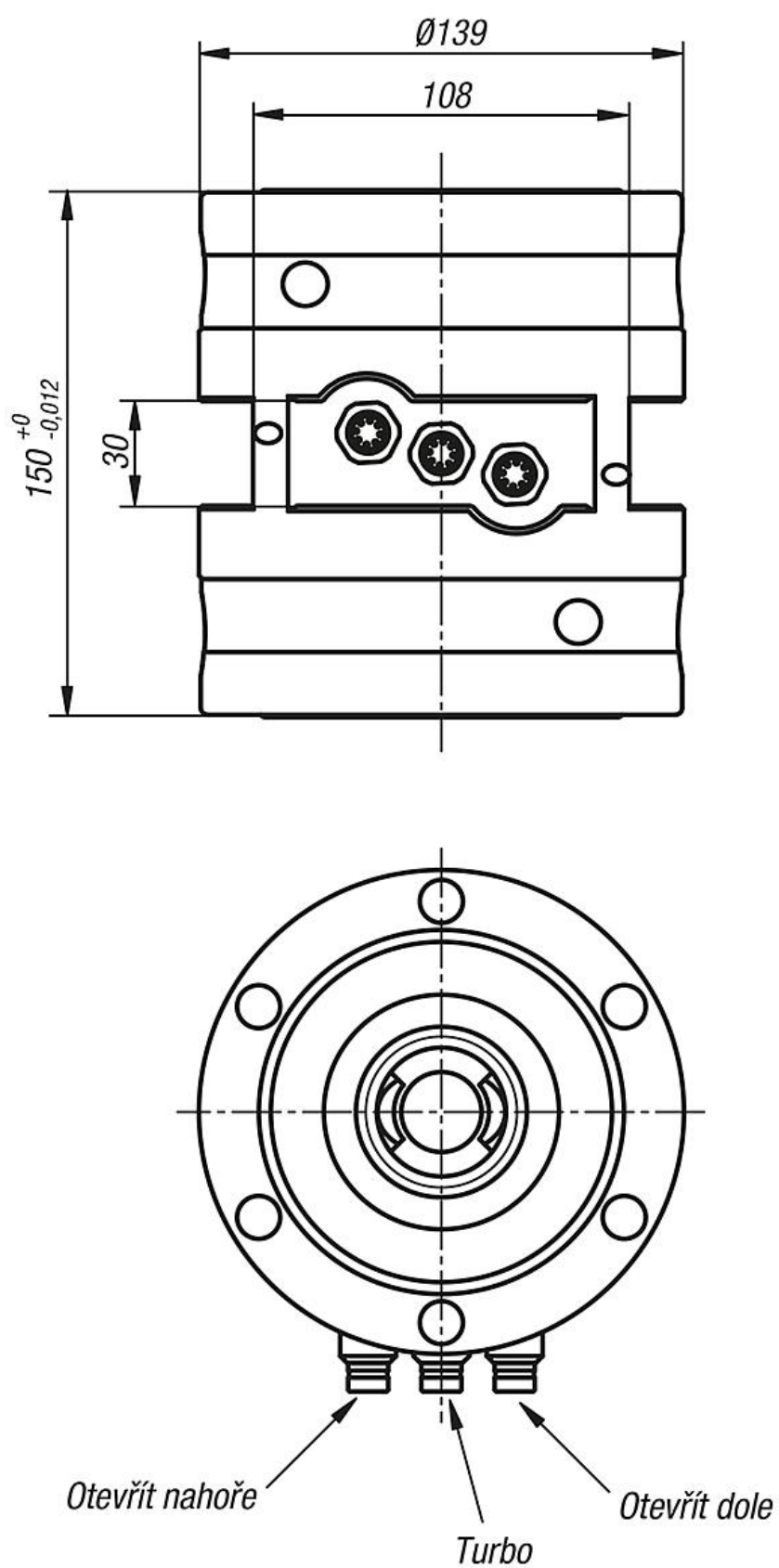

## Přehled zboží

| Objednací číslo | Typ            | Hmotnost<br>kg |
|-----------------|----------------|----------------|
| -               | Dvojitý Upínač | 13,6           |