

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Základní těleso z hliníku.

Provedení:

Hliník s tvrdým povrchem.


Upozornění:

Úhlové prvky lze namontovat na držáky rychloupínače bez použití nářadí a připojit je pomocí různých adaptérů pro přesné svěráky, tříčelistová sklíčidla a jehlové opěrné čelisti.

Příslušenství:

Držák rychloupínače 33227-05, adaptér pro přesné svěráky z hliníku 33225-20, adaptér pro tříčelistové sklíčidlo z hliníku 33226-05 a jehlová opěrná čelist 33227.

Výkresy

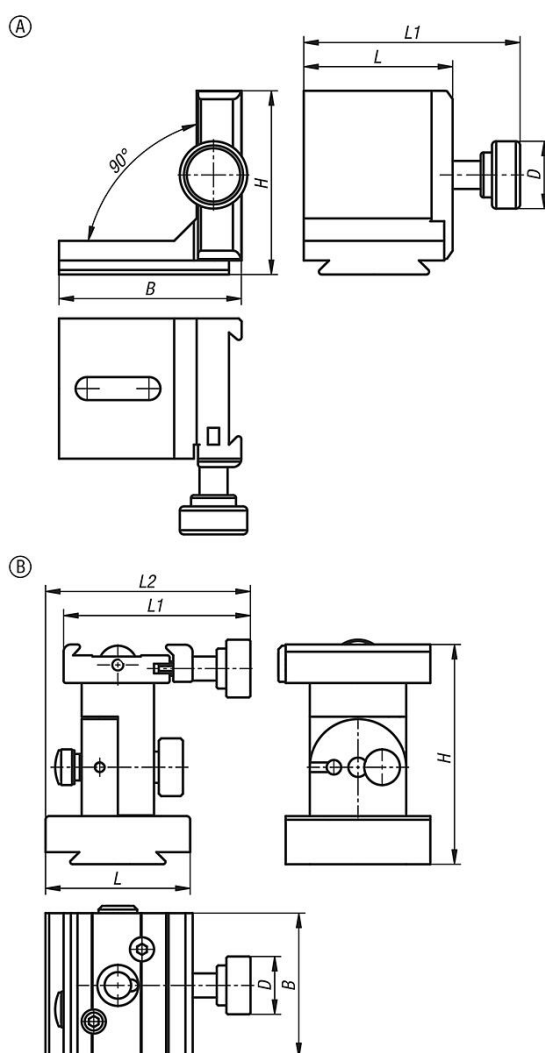

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	B	D	H	L	L1	L2
33227-10-0	A	pevný	64,9	24	65,5	53	77	-
33227-10-1	B	nastavitelné	60	24	91,3	60	77,5	85