

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Základní těleso z oceli.

Rychloupínací držák z hliníku.

Provedení:

Základní těleso, kalené a chemicky poniklované.

Rychloupínací držák s tvrdým povrchem.

Upozornění:

Skličitlo pro malé díly s různými upínacími plochami pro upínání malých dílů. To znamená, že lze upínat ploché a rotačně symetrické díly i díly s otvorem. Dokonalá aplikace pro měřicí techniku.

U provedení C jsou upínací průměry odstupňovány po 3 mm (první stupnice je 4 mm).

Skličitla pro malé díly lze připojit ke všem (základním) držákům rychloupínačů a vytvořit tak systém rychloupínačů. To znamená, že skličitla pro malé díly lze rychle a efektivně namontovat na různé držáky rychloupínače.

Příslušenství:

Základové desky 34031.

Polohovací stoly 34031-05.

Základní držák rychloupínače 33227-05.

Základní držák rychloupínače 34006.

Základní držák rychloupínače 34021.

Křížové stoly 34031-10.

Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10.

Držák rychloupínače s otočným úhlovým prvkem 34007.

Držák rychloupínače, otočný 34007-02.


Odkaz na výkres:

Povedení A: hladké


Povedení B: s prizmou

Povedení C: s vnitřním upínáním

Popis zboží/obrázky produktu

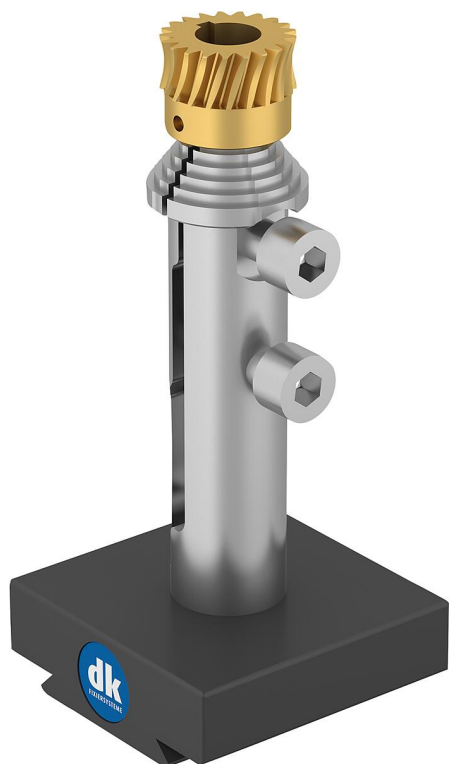

Výkresy

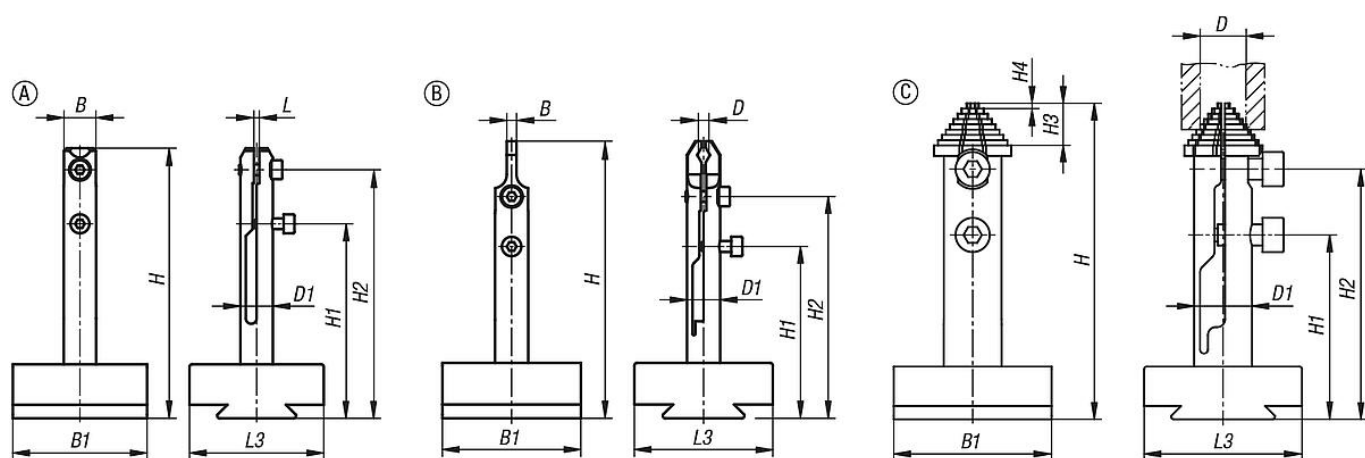

Přehled zboží

Sklíčidlo pro malé díly

Objednací číslo	Provedení	B	B1	D min.	D max.	D1	H	H1	H2	H3	H4	L min.	L max.	L3
34012-110005	A	12	60	-	-	12	100	72	92	-	-	0,5	5	60
34012-210006	B	3,5	60	3,2	6	12	100	62	80	-	-	-	-	60
34012-312030	C	-	60	5	30	22	120	70	95	16	2	-	-	60

