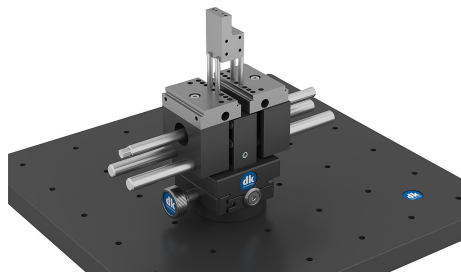
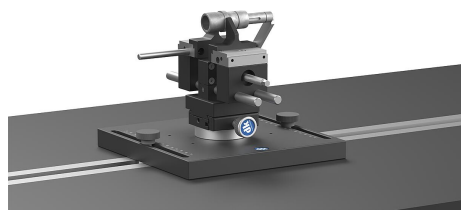
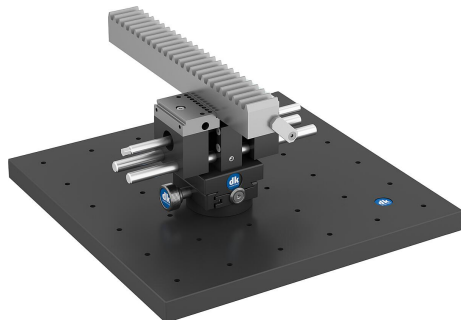


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Základní těleso z hliníku.

Čelisti z oceli.

Provedení:

Základní těleso s tvrdým povlakem.

Čelisti, s vytvrzeným povrchem a přesně broušené.

Upozornění:

Přesné středicí upínače jsou flexibilním řešením pro rychlé a snadné polohování a upevnění obrobků pro měření na měřicích strojích. Upínání je možné pomocí odsazených čelistí nebo pomocí čepů, které lze do čelistí zasunout. To znamená, že lze upínat i obrobky s vnitřními otvory.

Přesný středicí upínač lze připojit ke všem (základním) držákům rychloupínačů a vytvořit tak systém rychloupínačů. To znamená, že středicí upínače lze rychle a efektivně namontovat na různé držáky rychloupínače.

Rozsah dodávky:

Nastavitelný délkový doraz

4 válcové kolíky DIN 6325 4X20 a obslužný nástroj.

Příslušenství:

Příslušenství 33225.

Základní desky 34031.

Polohovací stoly 34031-05.

Základní držák rychloupínače 33227-05.

Základní držák rychloupínače 34006.

Základní držák rychloupínače 34021.

Křížové stoly 34031-10.

Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10.

Držák rychloupínače s otočným úhlovým prvkem 34007.


Držák rychloupínače, otočný 34007-02.

Odkaz na výkres:

1) Nastavitelný délkový doraz

2) Válcový kolík

Výkresy

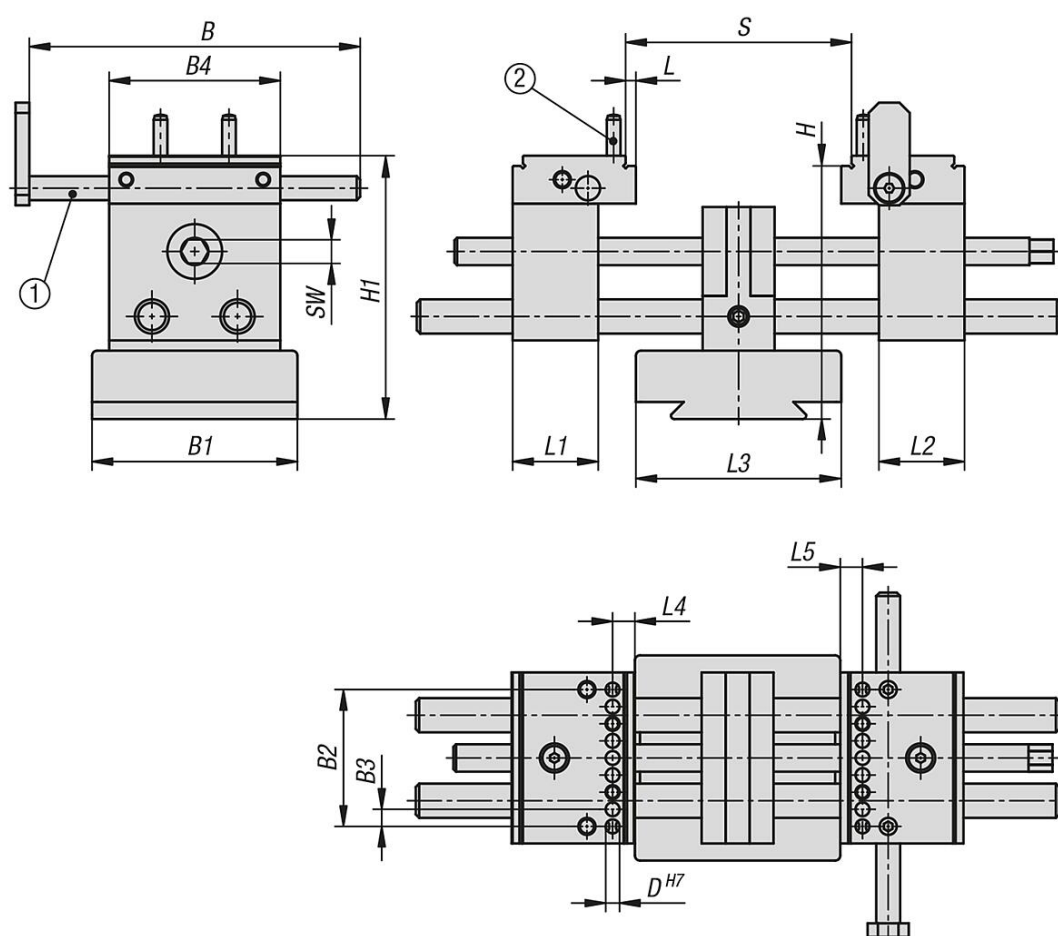

Přehled zboží

Přesné středící upínače

Objednací číslo	B	B1	B2	B3	B4	D	H	H1	Zdvih S	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW
34010-500351	150	60	40	5	50	4,05	74	77	0-120	3	25	25	60	6,5	6,5	5,9