

## Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Prizma z oceli.

Rychloupínací držák z hliníku.

**Provedení:**

Prizma, oranžově lakovaná.

Rychloupínací držák s tvrdým povrchem.

**Upozornění:**

Přepínatelný magnet k upínání a polohování obrobků. Pomocí otvoru D1 lze připojit nastavitelný délkový doraz.

Magnetickou prizmu lze připojit ke všem (základním) držákům rychloupínačů a vytvořit tak systém rychloupínačů. To znamená, že magnetické prizmy lze rychle a efektivně namontovat na různé držáky rychloupínače.

**Příslušenství:**

Základové desky 34031.

Polohovací stoly 34031-05.

Základní držák rychloupínače 33227-05.

Základní držák rychloupínače 34006.

Základní držák rychloupínače 34021.


Křížové stoly 34031-10.

Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10.

Držák rychloupínače s otočným úhlovým prvkem 34007.

Držák rychloupínače, otočný 34007-02.

## Výkresy

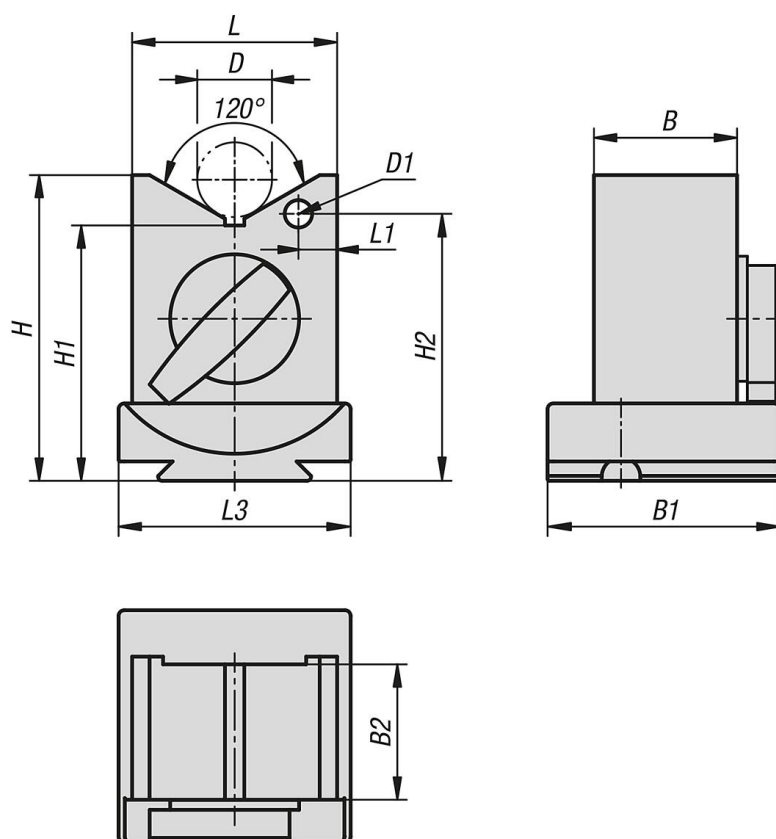

## Přehled zboží

## Magnetické prizmy přepínatelné

| Objednací číslo | B  | B1 | B2 | D min. | D max. | D1 | H  | H1   | H2 | L    | L1 | L3 | F=přidrzná síla (N) |
|-----------------|----|----|----|--------|--------|----|----|------|----|------|----|----|---------------------|
| 34013-0800381   | 40 | 60 | 38 | 5      | 50     | 7  | 80 | 66,5 | 69 | 53,2 | 9  | 60 | 80                  |