

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.

Provedení:

Ocel třída tvrdosti 11H, bez povrchové úpravy (černá) nebo pozinkovaná.

Nerezová ocel A2, bez povrchové úpravy.


Nerezová ocel A4, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Čtyřhranné matice podle DIN 557 třída výrobku C.

Čtyřhranné matice se často používají jako vkladací matice do vstřikovaných dílů nebo se vkládají do profilů pouzdra (protlačování hliníkové profily), aby je bylo možné použít jako vodící vložky do drážky pro šroubování jiných konstrukčních součástí. Čtyřhranné matice jsou také základem klecových matic. Čtyřhranné matice poskytují lepší ochranu proti pootočení ve srovnání s běžnými šestihrannými maticemi.

Výkresy

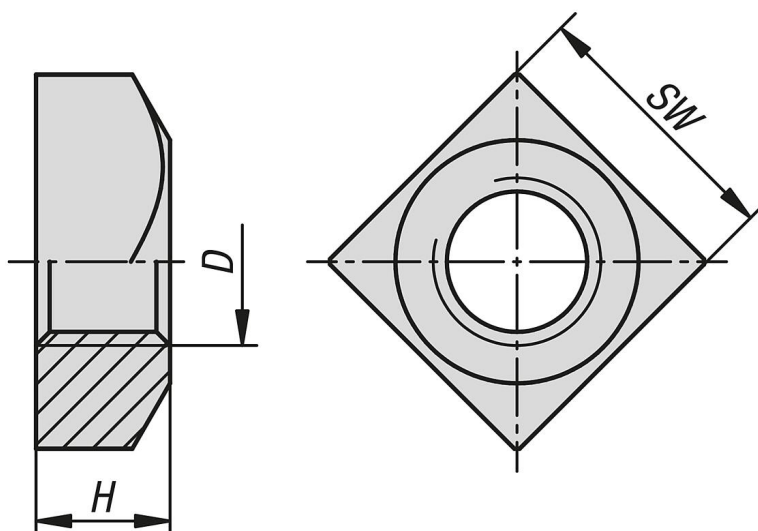

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základního tělesa	Povrch základního tělesa	D	H	SW
07209-05	ocel	bez povrchové úpravy (černá)	M5	4	8
07209-06	ocel	bez povrchové úpravy (černá)	M6	5	10
07209-08	ocel	bez povrchové úpravy (černá)	M8	6,5	13
07209-10	ocel	bez povrchové úpravy (černá)	M10	8	17
07209-12	ocel	bez povrchové úpravy (černá)	M12	10	19
07209-16	ocel	bez povrchové úpravy (černá)	M16	13	24
07209-205	ocel	galvanicky pozinkovaný	M5	4	8
07209-206	ocel	galvanicky pozinkovaný	M6	5	10
07209-208	ocel	galvanicky pozinkovaný	M8	6,5	13
07209-210	ocel	galvanicky pozinkovaný	M10	8	17
07209-212	ocel	galvanicky pozinkovaný	M12	10	19
07209-216	ocel	galvanicky pozinkovaný	M16	13	24
07209-105	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	M5	4	8
07209-106	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	M6	5	10

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Povrch základního tělesa	D	H	SW
07209-108	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	M8	6,5	13
07209-110	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	M10	8	17
07209-112	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	M12	10	19
07209-116	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	M16	13	24
07209-605	nerezová ocel A4	bez povrchové úpravy	M5	4	8
07209-606	nerezová ocel A4	bez povrchové úpravy	M6	5	10
07209-608	nerezová ocel A4	bez povrchové úpravy	M8	6,5	13
07209-610	nerezová ocel A4	bez povrchové úpravy	M10	8	17
07209-612	nerezová ocel A4	bez povrchové úpravy	M12	10	19
07209-616	nerezová ocel A4	bez povrchové úpravy	M16	13	24