


Description de l'article/illustrations du produit

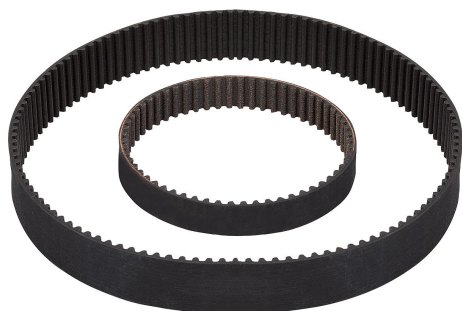

Description

Matière :

Partie extérieure et dents de la courroie : CR.

Cordes de traction : fibre de verre.

Tissu de recouvrement des dents : polyamide.

Nota :

Courroies dentées fabriquées sans fin, profil en arc de cercle conforme ISO 13050 avec une division métrique. La forme semi-circulaire du contour de dent garantit une très haute sécurité contre les sauts de dent, combinée à un engrènement très rond. L'engrènement rond permet de réduire significativement les bruits de fonctionnement.

Les courroies dentées sont solides, économiques et polyvalentes.


Plage de température :

de -20 °C à +100 °C

Propriétés :

- vitesse de courroie max. admiss. 50 m/s
- puissance transmissible jusqu'à 8,42 kW
- vitesse admissible jusqu'à 14 000 tr/min
- ne nécessite pas d'entretien et fait peu de bruit
- excellente résistance chimique, en particulier aux huiles, graisses et carburants
- positionnement précis et conservation de l'angle

Dessins

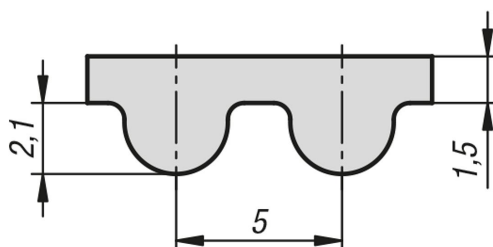

Aperçu des articles

Référence	Largeur de courroie	Nombre de dents	Longueur de pas
22062-0515X0275	15	55	275
22062-0515X0300	15	60	300
22062-0515X0330	15	66	330
22062-0515X0350	15	70	350
22062-0515X0375	15	75	375
22062-0515X0385	15	77	385
22062-0515X0400	15	80	400
22062-0515X0425	15	85	425
22062-0515X0450	15	90	450
22062-0515X0460	15	92	460
22062-0515X0475	15	95	475
22062-0515X0500	15	100	500
22062-0515X0535	15	107	535
22062-0515X0550	15	110	550
22062-0515X0565	15	113	565
22062-0515X0600	15	120	600
22062-0515X0615	15	123	615

Aperçu des articles

Référence	Largeur de courroie	Nombre de dents	Longueur de pas
22062-0515X0620	15	124	620
22062-0515X0630	15	126	630
22062-0515X0635	15	127	635
22062-0515X0665	15	133	665
22062-0515X0700	15	140	700
22062-0515X0710	15	142	710
22062-0515X0740	15	148	740
22062-0515X0755	15	151	755
22062-0515X0800	15	160	800
22062-0515X0835	15	167	835
22062-0515X0840	15	168	840
22062-0515X0860	15	172	860
22062-0515X0890	15	178	890
22062-0515X0900	15	180	900
22062-0515X0925	15	185	925
22062-0515X0950	15	190	950
22062-0515X1000	15	200	1000
22062-0515X1050	15	210	1050
22062-0515X1125	15	225	1125
22062-0515X1200	15	240	1200
22062-0515X1270	15	254	1270
22062-0515X1420	15	284	1420
22062-0515X1500	15	300	1500
22062-0515X1595	15	319	1595
22062-0515X1690	15	338	1690
22062-0515X1800	15	360	1800
22062-0515X2000	15	400	2000
22062-0525X0275	25	55	275
22062-0525X0300	25	60	300
22062-0525X0330	25	66	330
22062-0525X0350	25	70	350
22062-0525X0375	25	75	375
22062-0525X0385	25	77	385
22062-0525X0400	25	80	400
22062-0525X0425	25	85	425
22062-0525X0450	25	90	450
22062-0525X0460	25	92	460
22062-0525X0475	25	95	475
22062-0525X0500	25	100	500
22062-0525X0535	25	107	535
22062-0525X0550	25	110	550
22062-0525X0565	25	113	565
22062-0525X0600	25	120	600
22062-0525X0615	25	123	615
22062-0525X0620	25	124	620
22062-0525X0630	25	126	630
22062-0525X0635	25	127	635
22062-0525X0665	25	133	665
22062-0525X0700	25	140	700
22062-0525X0710	25	142	710
22062-0525X0740	25	148	740
22062-0525X0755	25	151	755
22062-0525X0800	25	160	800
22062-0525X0835	25	167	835
22062-0525X0840	25	168	840
22062-0525X0860	25	172	860
22062-0525X0890	25	178	890
22062-0525X0900	25	180	900
22062-0525X0925	25	185	925
22062-0525X0950	25	190	950
22062-0525X1000	25	200	1000
22062-0525X1050	25	210	1050
22062-0525X1125	25	225	1125
22062-0525X1200	25	240	1200
22062-0525X1270	25	254	1270

Aperçu des articles

Référence	Largeur de courroie	Nombre de dents	Longueur de pas
22062-0525X1420	25	284	1420
22062-0525X1500	25	300	1500
22062-0525X1595	25	319	1595
22062-0525X1690	25	338	1690
22062-0525X1800	25	360	1800
22062-0525X2000	25	400	2000