

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Vé en acier.

Fixation rapide en aluminium.

Finition :

Vé laqué orange.

Fixation rapide à revêtement dur.

Nota :

Aimant commutable pour le serrage et le positionnement de pièces rondes. Le trou D1 permet de fixer une butée de longueur réglable.

Le vé magnétique peut être relié à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les vés magnétiques peuvent ainsi être montés rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.

Accessoires :

Plaques de base 34031.

Tables de positionnement 34031-05.

Griffes à serrage rapide de base 33227-05.

Griffes à serrage rapide de base 34006.

Griffes à serrage rapide de base 34021.


Tables croisées 34031-10.

Griffes à serrage rapide avec élément d'angle 33227-10.

Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d'angle 34007.

Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.

Dessins

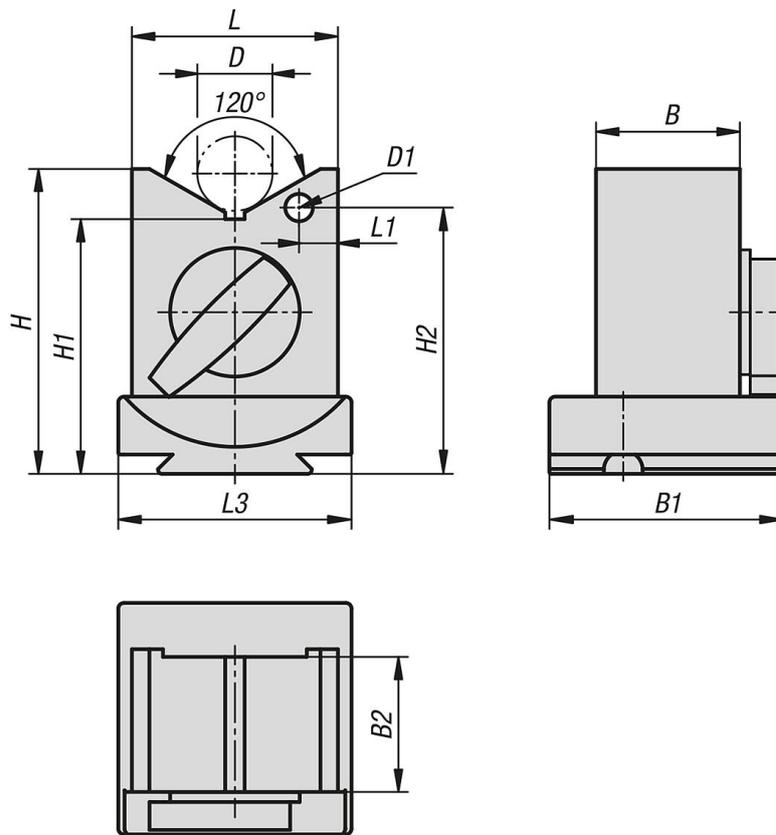

Aperçu des articles

Vés magnétiques commutables

Référence	B	B1	B2	D min.	D max.	D1	H	H1	H2	L	L1	L3	F=force de retenue (N)
34013-0800381	40	60	38	5	50	7	80	66,5	69	53,2	9	60	80