

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Polyamide, acier ou Inox.

Finition :


Broche et écrous zingués.

05885-01-204020 en nylon.

Nota :

La broche de pression dont réf. 05885-01-204020 est livrée avec un écrou.

Dessins

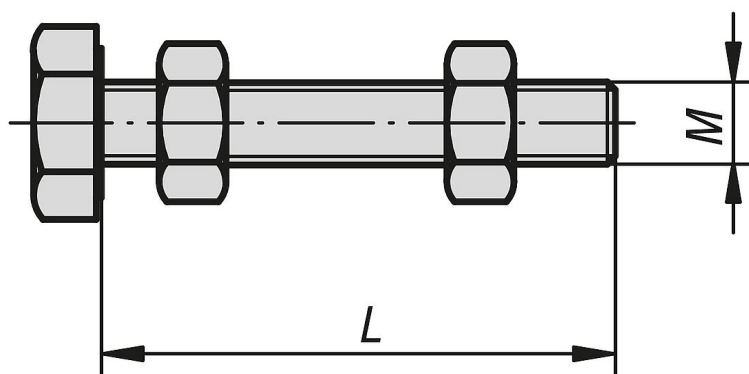

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Forme	M	L
05885-01-204020	polyamide	A	M4	20
05885-01-004025	acier	A	M4	25
05885-01-004040	acier	A	M4	40
05885-01-005035	acier	A	M5	35
05885-01-006025	acier	A	M6	25
05885-01-006050	acier	A	M6	50
05885-01-008040	acier	A	M8	40
05885-01-008060	acier	A	M8	60
05885-01-010050	acier	A	M10	50
05885-01-010080	acier	A	M10	80
05885-01-012075	acier	A	M12	75
05885-01-012100	acier	A	M12	100
05885-01-016150	acier	A	M16	150
05885-01-104020	acier inoxydable	A	M4	20
05885-01-105030	acier inoxydable	A	M5	30

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Forme	M	L
05885-01-105035	acier inoxydable	A	M5	35
05885-01-106040	acier inoxydable	A	M6	40
05885-01-106050	acier inoxydable	A	M6	50
05885-01-108060	acier inoxydable	A	M8	60
05885-01-110080	acier inoxydable	A	M10	80