

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Poignée en thermoplastique.

Douille en laiton, acier 5.8 ou inox 1.4305.


Tige filetée en acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :

Poignée gris foncé. Acier zingué passivé bleu

Inox naturel.

Dessins

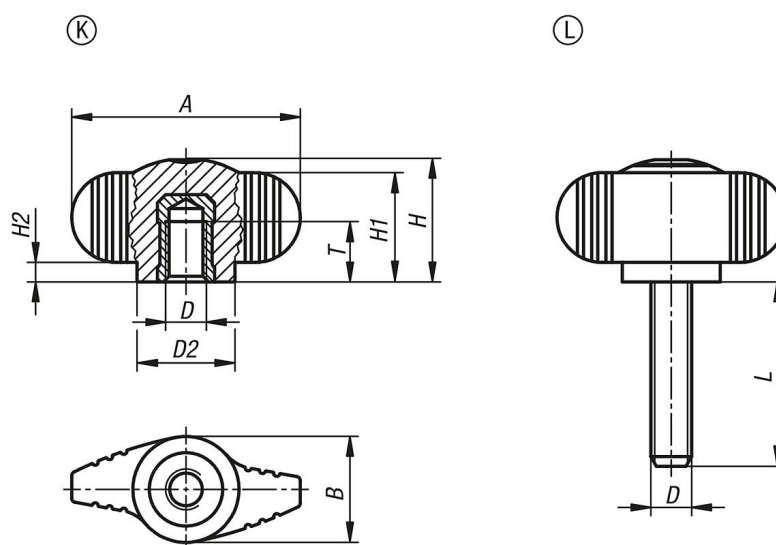

Aperçu des articles

Référence	Forme	Matière des composants	A	B	D	D2	H	H1	H2	T	L
06652-0AE	K	laiton	28	-	8-32	12	-	13,3	2,3	6	-
06652-0A1	K	laiton	28	-	10-32	12	-	13,3	2,3	8	-
06652-0A2	K	laiton	28	-	1/4-20	12	-	13,3	2,3	8	-
06652-8A2	K	acier	40	16	1/4-20	14,6	21	19	4	12	-
06652-8A3	K	acier	40	16	5/16-18	14,6	21	19	4	12	-
06652-00AE	K	acier inoxydable	28	-	8-32	12	-	13,3	2,3	6	-
06652-00A1	K	acier inoxydable	28	-	10-32	12	-	13,3	2,3	8	-
06652-00A2	K	acier inoxydable	28	-	1/4-20	12	-	13,3	2,3	8	-
06652-08A2	K	acier inoxydable	40	16	1/4-20	14,6	21	19	4	12	-
06652-08A3	K	acier inoxydable	40	16	5/16-18	14,6	21	19	4	12	-
06652-0AEX10	L	acier	28	-	8-32	12	-	13,3	2,3	-	10
06652-0AEX20	L	acier	28	-	8-32	12	-	13,3	2,3	-	20
06652-0A1X10	L	acier	28	-	10-32	12	-	13,3	2,3	-	10
06652-0A1X20	L	acier	28	-	10-32	12	-	13,3	2,3	-	20
06652-0A2X20	L	acier	28	-	1/4-20	12	-	13,3	2,3	-	20
06652-0A2X30	L	acier	28	-	1/4-20	12	-	13,3	2,3	-	30
06652-0A3X20	L	acier	28	-	5/16-18	12	-	13,3	2,3	-	20
06652-0A3X40	L	acier	28	-	5/16-18	12	-	13,3	2,3	-	40
06652-8A2X20	L	acier	40	16	1/4-20	14,6	21	19	4	-	20
06652-8A2X30	L	acier	40	16	1/4-20	14,6	21	19	4	-	30
06652-8A3X20	L	acier	40	16	5/16-18	14,6	21	19	4	-	20
06652-8A3X40	L	acier	40	16	5/16-18	14,6	21	19	4	-	40

Aperçu des articles

Référence	Forme	Matière des composants	A	B	D	D2	H	H1	H2	T	L
06652-00AEX10	L	acier inoxydable	28	-	8-32	12	-	13,3	2,3	-	10
06652-00AEX20	L	acier inoxydable	28	-	8-32	12	-	13,3	2,3	-	20
06652-00A1X10	L	acier inoxydable	28	-	10-32	12	-	13,3	2,3	-	10
06652-00A1X20	L	acier inoxydable	28	-	10-32	12	-	13,3	2,3	-	20
06652-00A2X20	L	acier inoxydable	28	-	1/4-20	12	-	13,3	2,3	-	20
06652-00A2X30	L	acier inoxydable	28	-	1/4-20	12	-	13,3	2,3	-	30
06652-00A3X20	L	acier inoxydable	28	-	5/16-18	12	-	13,3	2,3	-	20
06652-00A3X40	L	acier inoxydable	28	-	5/16-18	12	-	13,3	2,3	-	40
06652-08A2X20	L	acier inoxydable	40	16	1/4-20	14,6	21	19	4	-	20
06652-08A2X30	L	acier inoxydable	40	16	1/4-20	14,6	21	19	4	-	30
06652-08A3X20	L	acier inoxydable	40	16	5/16-18	14,6	21	19	4	-	20
06652-08A3X40	L	acier inoxydable	40	16	5/16-18	14,6	21	19	4	-	40