



Descrizione articolo/immagini prodotto

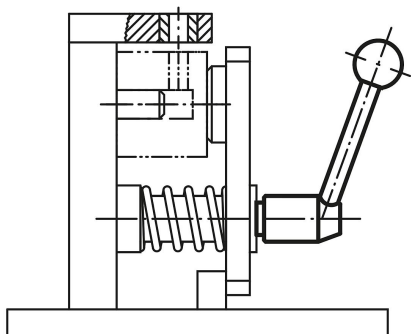

Disinnestare
tramite sollevamento

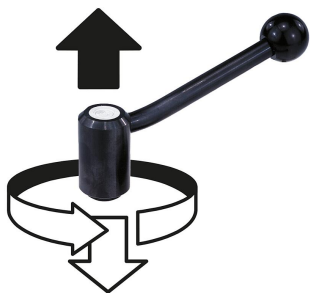

Descrizione

Materiale:

Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.

Versione:

Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.


Su richiesta:

Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.

Nota disegno:

1) Punta DIN EN ISO 4753

Disegni

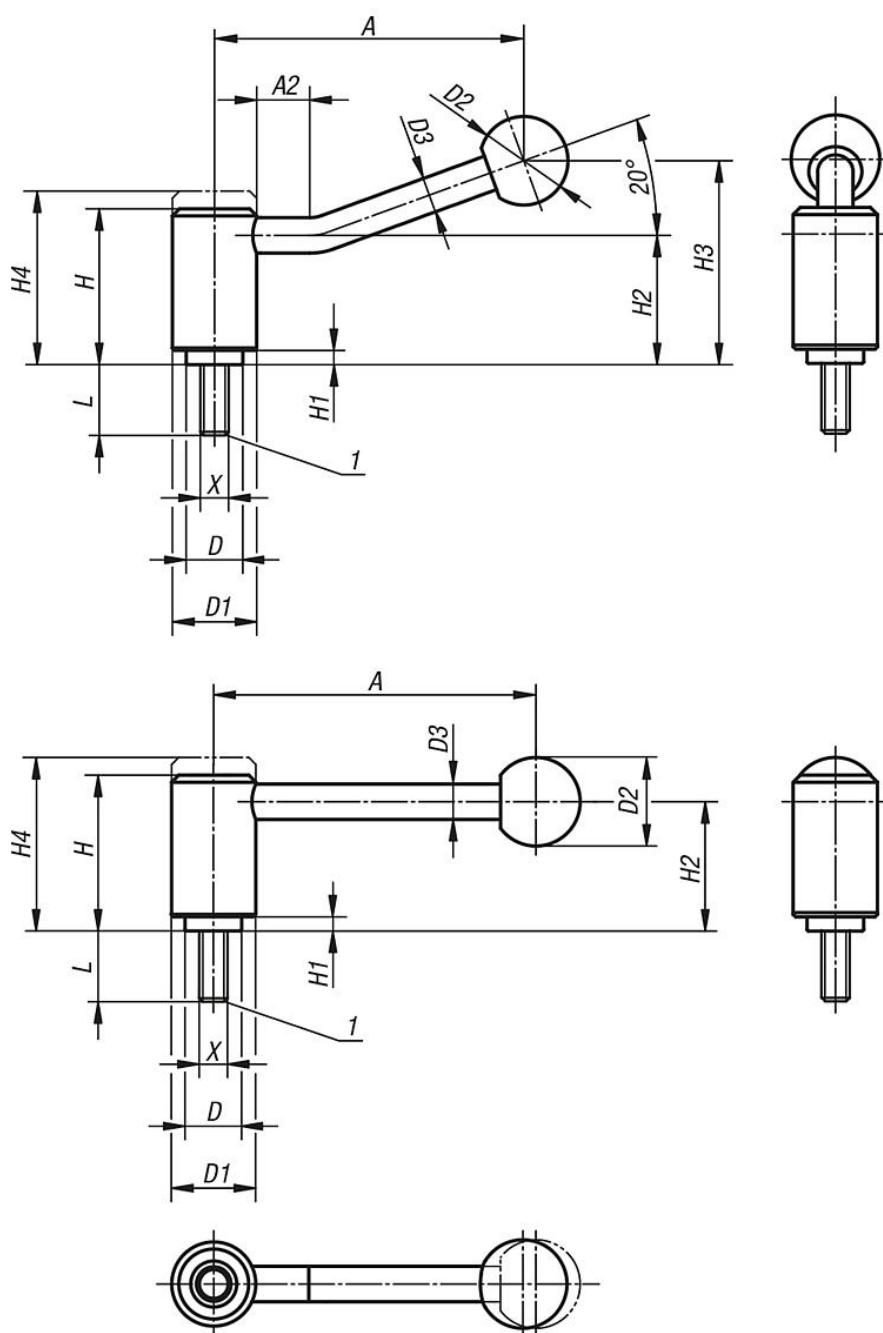

Sintesi articoli

N. ordine 0°	N. ordine 20°	X	A=Lunghezza maniglia	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	L	Numero denti
06380-1082X	06380-1081X	M8	92/88	-/15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-/58,5	49,5	15/20/25/30/40/50/60	22
06380-1102X	06380-1101X	M10	92/88	-/15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-/58,5	49,5	15/20/25/30/40/50/60	22
06380-1122X	06380-1121X	M12	92/88	-/15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-/58,5	49,5	15/20/25/30/40/50/60	22
06380-2122X	06380-2121X	M12	111/106	-/15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-/68,5	57,5	20/25/30/40/50/60	24
06380-3122X	06380-3121X	M12	134,5/128,5	-/15	23	33	32	13	58	6	47	-/81	65	20/25/30/40/50/60/70/80/90	26
06380-3162X	06380-3161X	M16	134,5/128,5	-/15	23	33	32	13	58	6	47	-/81	65	20/25/30/40/50/60/70/80/90	26
06380-4162X	06380-4161X	M16	134/128,5	-/15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	30/40/50/60/70/80/90	36
06380-4202X	06380-4201X	M20	134/128,5	-/15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	30/40/50/60/70/80/90	36
06380-4242X	06380-4241X	M24	134/128,5	-/15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	30/40/50/60/70/80/90	36

