

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione


Materiale:

Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio o in acciaio inox.

Versione:

Gambo filettato passivato blu o acciaio inox non trattato.

Disegni

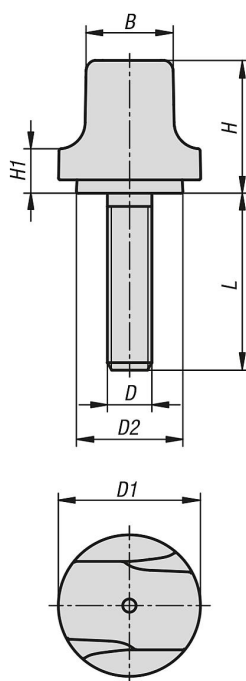

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale	B	D	D1	D2	H	H1	L
06666-103X8	acciaio	10	M3	16	12	15	5	8
06666-103X10	acciaio	10	M3	16	12	15	5	10
06666-103X12	acciaio	10	M3	16	12	15	5	12
06666-103X15	acciaio	10	M3	16	12	15	5	15
06666-104X10	acciaio	10	M4	16	12	15	5	10
06666-104X15	acciaio	10	M4	16	12	15	5	15
06666-104X20	acciaio	10	M4	16	12	15	5	20
06666-105X10	acciaio	10	M5	16	12	15	5	10
06666-105X15	acciaio	10	M5	16	12	15	5	15
06666-105X20	acciaio	10	M5	16	12	15	5	20
06666-204X10	acciaio	12,3	M4	20	15	18,5	6	10
06666-204X15	acciaio	12,3	M4	20	15	18,5	6	15
06666-204X20	acciaio	12,3	M4	20	15	18,5	6	20
06666-205X10	acciaio	12,3	M5	20	15	18,5	6	10
06666-205X15	acciaio	12,3	M5	20	15	18,5	6	15
06666-205X20	acciaio	12,3	M5	20	15	18,5	6	20
06666-205X25	acciaio	12,3	M5	20	15	18,5	6	25
06666-206X10	acciaio	12,3	M6	20	15	18,5	6	10
06666-206X15	acciaio	12,3	M6	20	15	18,5	6	15
06666-206X20	acciaio	12,3	M6	20	15	18,5	6	20
06666-206X25	acciaio	12,3	M6	20	15	18,5	6	25
06666-305X10	acciaio	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	10

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale	B	D	D1	D2	H	H1	L
06666-305X15	acciaio	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-305X20	acciaio	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-305X25	acciaio	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-306X10	acciaio	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	10
06666-306X15	acciaio	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-306X20	acciaio	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-306X25	acciaio	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-308X15	acciaio	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-308X20	acciaio	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-308X25	acciaio	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-308X30	acciaio	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	30
06666-1003X8	acciaio inox	10	M3	16	12	15	5	8
06666-1003X10	acciaio inox	10	M3	16	12	15	5	10
06666-1003X12	acciaio inox	10	M3	16	12	15	5	12
06666-1003X15	acciaio inox	10	M3	16	12	15	5	15
06666-1004X10	acciaio inox	10	M4	16	12	15	5	10
06666-1004X15	acciaio inox	10	M4	16	12	15	5	15
06666-1004X20	acciaio inox	10	M4	16	12	15	5	20
06666-1005X10	acciaio inox	10	M5	16	12	15	5	10
06666-1005X15	acciaio inox	10	M5	16	12	15	5	15
06666-1005X20	acciaio inox	10	M5	16	12	15	5	20
06666-2004X10	acciaio inox	12,3	M4	20	15	18,5	6	10
06666-2004X15	acciaio inox	12,3	M4	20	15	18,5	6	15
06666-2004X20	acciaio inox	12,3	M4	20	15	18,5	6	20
06666-2005X10	acciaio inox	12,3	M5	20	15	18,5	6	10
06666-2005X15	acciaio inox	12,3	M5	20	15	18,5	6	15
06666-2005X20	acciaio inox	12,3	M5	20	15	18,5	6	20
06666-2005X25	acciaio inox	12,3	M5	20	15	18,5	6	25
06666-2006X10	acciaio inox	12,3	M6	20	15	18,5	6	10
06666-2006X15	acciaio inox	12,3	M6	20	15	18,5	6	15
06666-2006X20	acciaio inox	12,3	M6	20	15	18,5	6	20
06666-2006X25	acciaio inox	12,3	M6	20	15	18,5	6	25
06666-3005X10	acciaio inox	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	10
06666-3005X15	acciaio inox	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-3005X20	acciaio inox	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-3005X25	acciaio inox	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-3006X10	acciaio inox	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	10
06666-3006X15	acciaio inox	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-3006X20	acciaio inox	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-3006X25	acciaio inox	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-3008X15	acciaio inox	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-3008X20	acciaio inox	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-3008X25	acciaio inox	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-3008X30	acciaio inox	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	30