

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4125.

Versione:

Superficie non trattata.

Nota:

Sigillato su entrambi i lati con rondelle di tenuta senza contatto.

Applicazione nell'industria alimentare e farmaceutica e nella costruzione di macchine speciali.


Buona resistenza alla corrosione.

Su richiesta:

Senza disco di tenuta.

Senza gabbia a sfere.

Disegni

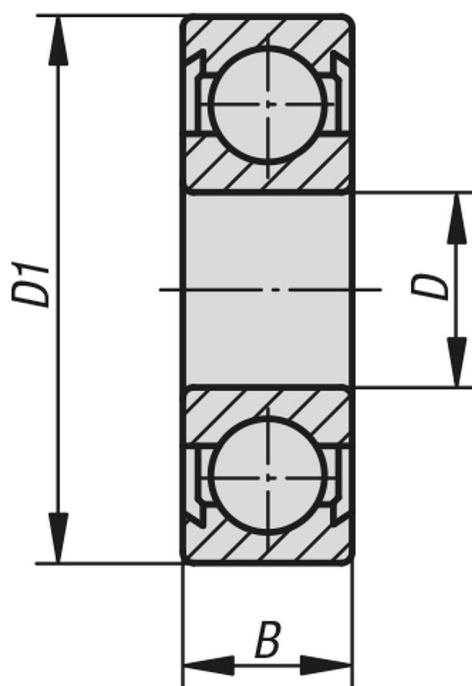

Sintesi articoli

N. ordine	B	D	D1	Capacità di carico dinamico N	Capacità di carico statico N	Velocità limite g/min.
23800-01-100802207	7	8	22	3320	1380	26000
23800-01-101002608	8	10	26	4580	1980	22000
23800-01-101202808	8	12	28	5100	2380	20000
23800-01-101503209	9	15	32	5580	2850	19000
23800-01-101703510	10	17	35	6000	3250	17000
23800-01-102004212	12	20	42	9380	5020	16000
23800-01-102504712	12	25	47	10000	5850	12000
23800-01-103005513	13	30	55	13200	8300	11000

