


Descrizione articolo/immagini prodotto

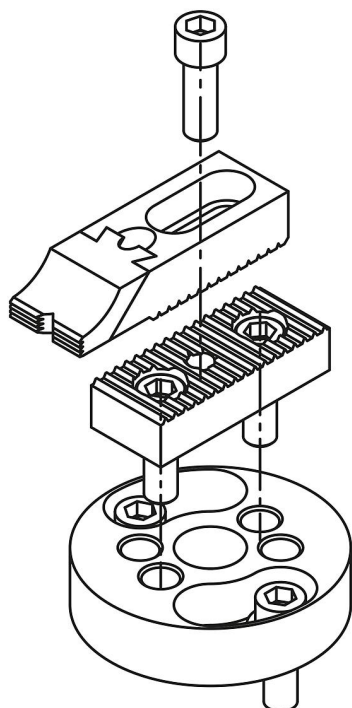

Descrizione

Materiale:

Acciaio da bonifica.

Versione:


brunito.

Nota:

Le piastre di supporto servono al posizionamento del tenditore profondo regolabile e composto.

Il foro passante (G) per viti a testa cilindrica DIN 912 serve a fissare le piastre di supporto sul corpo base corrispondente. I fori filettati (F) servono a fissare il tenditore profondo.

Disegni

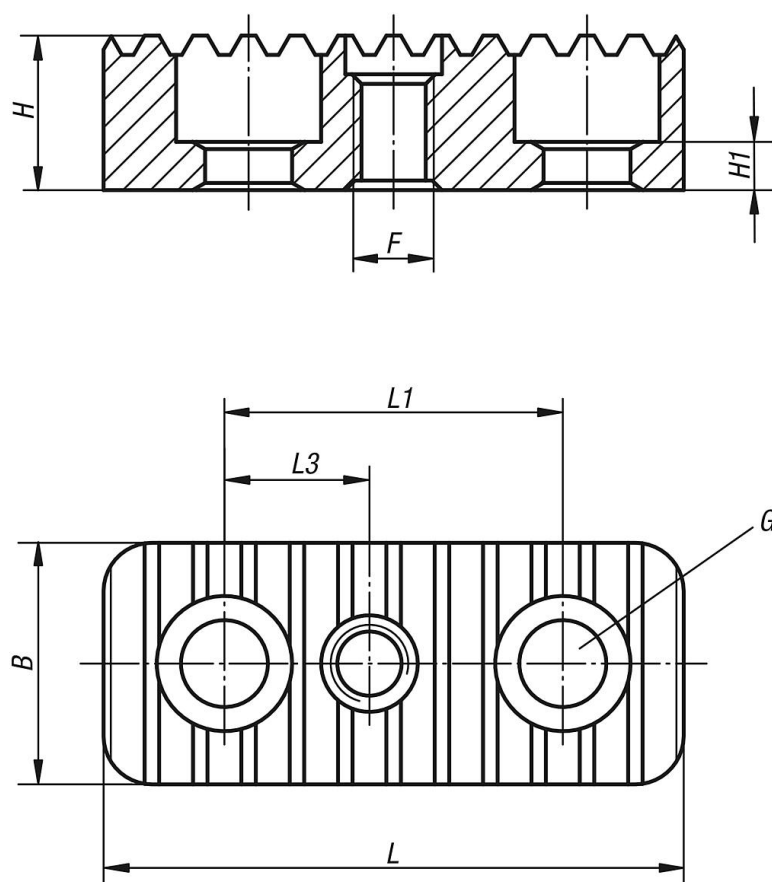

Sintesi articoli

N. ordine	B	F	G Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912	H	H1	L	L1	L3
04470-05-94008116	25	M8	M8	16	7	50	25	12,5
04470-05-94008120	25	M8	M8	20	9	50	25	12,5
04470-05-94008125	25	M8	M8	25	13	50	25	12,5
04470-05-94008132	25	M8	M8	32	20	50	25	12,5
04470-05-94008140	25	M8	M8	40	28	50	25	12,5
04470-05-94012020	35	M12	M12	20	5	85	50	20
04470-05-94012025	35	M12	M12	25	12	85	50	20
04470-05-94012032	35	M12	M12	32	12	85	50	20
04470-05-94012040	35	M12	M12	40	12	85	50	20
04470-05-94012050	35	M12	M12	50	12	85	50	20
04470-05-94016025	40	M16	M16	25	6	90	50	25
04470-05-94016032	40	M16	M16	32	13	90	50	25
04470-05-94016040	40	M16	M16	40	15	90	50	25
04470-05-94016050	40	M16	M16	50	15	90	50	25
04470-05-94016063	40	M16	M16	63	15	90	50	25