

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Maniglia termoplastica

Bussola in ottone, acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.


Versione:

Impugnatura grigio nerastro.

Acciaio passivato blu.

Acciaio inox non trattato.

Disegni

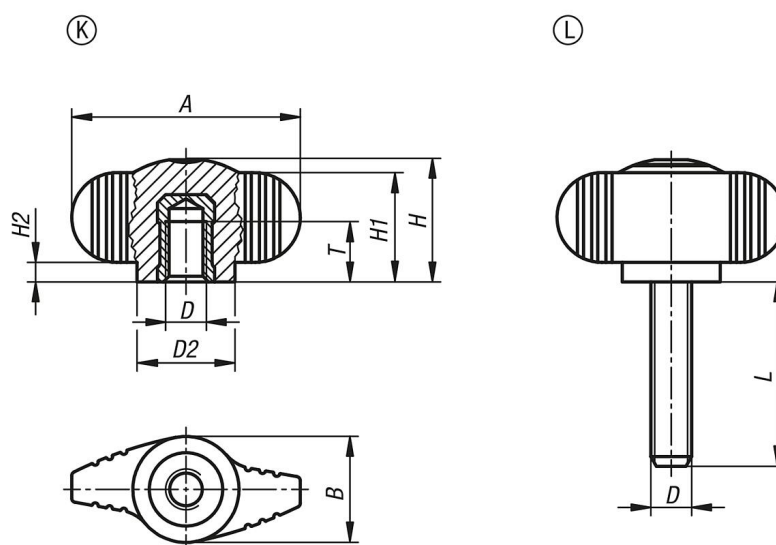

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Materiale componenti	A	B	D	D2	H	H1	H2	T	L
06652-0AE	K	ottone	28	-	8-32	12	-	13,3	2,3	6	-
06652-0A1	K	ottone	28	-	10-32	12	-	13,3	2,3	8	-
06652-0A2	K	ottone	28	-	1/4-20	12	-	13,3	2,3	8	-
06652-8A2	K	acciaio	40	16	1/4-20	14,6	21	19	4	12	-
06652-8A3	K	acciaio	40	16	5/16-18	14,6	21	19	4	12	-
06652-00AE	K	acciaio inox	28	-	8-32	12	-	13,3	2,3	6	-
06652-00A1	K	acciaio inox	28	-	10-32	12	-	13,3	2,3	8	-
06652-00A2	K	acciaio inox	28	-	1/4-20	12	-	13,3	2,3	8	-
06652-08A2	K	acciaio inox	40	16	1/4-20	14,6	21	19	4	12	-
06652-08A3	K	acciaio inox	40	16	5/16-18	14,6	21	19	4	12	-
06652-0AEX10	L	acciaio	28	-	8-32	12	-	13,3	2,3	-	10
06652-0AEX20	L	acciaio	28	-	8-32	12	-	13,3	2,3	-	20
06652-0A1X10	L	acciaio	28	-	10-32	12	-	13,3	2,3	-	10
06652-0A1X20	L	acciaio	28	-	10-32	12	-	13,3	2,3	-	20
06652-0A2X20	L	acciaio	28	-	1/4-20	12	-	13,3	2,3	-	20
06652-0A2X30	L	acciaio	28	-	1/4-20	12	-	13,3	2,3	-	30
06652-0A3X20	L	acciaio	28	-	5/16-18	12	-	13,3	2,3	-	20
06652-0A3X40	L	acciaio	28	-	5/16-18	12	-	13,3	2,3	-	40
06652-8A2X20	L	acciaio	40	16	1/4-20	14,6	21	19	4	-	20
06652-8A2X30	L	acciaio	40	16	1/4-20	14,6	21	19	4	-	30
06652-8A3X20	L	acciaio	40	16	5/16-18	14,6	21	19	4	-	20
06652-8A3X40	L	acciaio	40	16	5/16-18	14,6	21	19	4	-	40

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Materiale componenti	A	B	D	D2	H	H1	H2	T	L
06652-00AEX10	L	acciaio inox	28	-	8-32	12	-	13,3	2,3	-	10
06652-00AEX20	L	acciaio inox	28	-	8-32	12	-	13,3	2,3	-	20
06652-00A1X10	L	acciaio inox	28	-	10-32	12	-	13,3	2,3	-	10
06652-00A1X20	L	acciaio inox	28	-	10-32	12	-	13,3	2,3	-	20
06652-00A2X20	L	acciaio inox	28	-	1/4-20	12	-	13,3	2,3	-	20
06652-00A2X30	L	acciaio inox	28	-	1/4-20	12	-	13,3	2,3	-	30
06652-00A3X20	L	acciaio inox	28	-	5/16-18	12	-	13,3	2,3	-	20
06652-00A3X40	L	acciaio inox	28	-	5/16-18	12	-	13,3	2,3	-	40
06652-08A2X20	L	acciaio inox	40	16	1/4-20	14,6	21	19	4	-	20
06652-08A2X30	L	acciaio inox	40	16	1/4-20	14,6	21	19	4	-	30
06652-08A3X20	L	acciaio inox	40	16	5/16-18	14,6	21	19	4	-	20
06652-08A3X40	L	acciaio inox	40	16	5/16-18	14,6	21	19	4	-	40