

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Rondelle in acciaio o acciaio inox.

Versione:


Acciaio grezzo o zincato.

Acciaio inox non trattato.

Nota:

Le rondelle DIN 433 sono prodotte in conformità allo standard DIN 433. Le rondelle servono a distribuire il carico su un'area più ampia e a impedire che la testa della vite o del dado penetri nel materiale.

Disegni

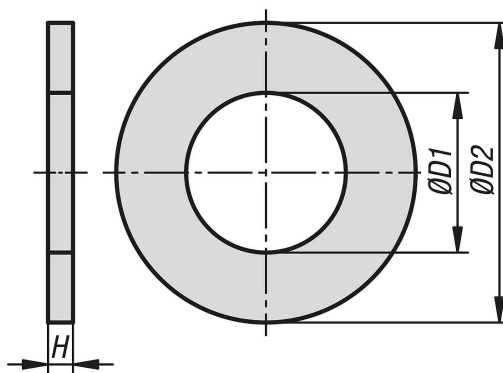

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	D1	D2	H	per viti
07300-01-030	acciaio	grezzo	3,2	6	0,5	M3
07300-01-040	acciaio	grezzo	4,3	8	0,5	M4
07300-01-050	acciaio	grezzo	5,3	9	1	M5
07300-01-060	acciaio	grezzo	6,4	11	1,6	M6
07300-01-080	acciaio	grezzo	8,4	15	1,6	M8
07300-01-100	acciaio	grezzo	10,5	18	1,6	M10
07300-01-120	acciaio	grezzo	13	20	2	M12
07300-01-140	acciaio	grezzo	15	24	2,5	M14
07300-01-160	acciaio	grezzo	17	28	2,5	M16
07300-01-180	acciaio	grezzo	19	30	3	M18
07300-01-200	acciaio	grezzo	21	34	3	M20
07300-01-031	acciaio	zincato	3,2	6	0,5	M3
07300-01-041	acciaio	zincato	4,3	8	0,5	M4
07300-01-051	acciaio	zincato	5,3	9	1	M5
07300-01-061	acciaio	zincato	6,4	11	1,6	M6
07300-01-081	acciaio	zincato	8,4	15	1,6	M8
07300-01-101	acciaio	zincato	10,5	18	1,6	M10
07300-01-121	acciaio	zincato	13	20	2	M12
07300-01-141	acciaio	zincato	15	24	2,5	M14
07300-01-161	acciaio	zincato	17	28	2,5	M16
07300-01-181	acciaio	zincato	19	30	3	M18
07300-01-201	acciaio	zincato	21	34	3	M20
07300-01-1030	acciaio inox A2	grezzo	3,2	6	0,5	M3
07300-01-1040	acciaio inox A2	grezzo	4,3	8	0,5	M4
07300-01-1050	acciaio inox A2	grezzo	5,3	9	1	M5
07300-01-1060	acciaio inox A2	grezzo	6,4	11	1,6	M6
07300-01-1080	acciaio inox A2	grezzo	8,4	15	1,6	M8

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	D1	D2	H	per viti
07300-01-1100	acciaio inox A2	grezzo	10,5	18	1,6	M10
07300-01-1120	acciaio inox A2	grezzo	13	20	2	M12
07300-01-1140	acciaio inox A2	grezzo	15	24	2,5	M14
07300-01-1160	acciaio inox A2	grezzo	17	28	2,5	M16
07300-01-6030	acciaio inox A4	grezzo	3,2	6	0,5	M3
07300-01-6040	acciaio inox A4	grezzo	4,3	8	0,5	M4
07300-01-6050	acciaio inox A4	grezzo	5,3	9	1	M5
07300-01-6060	acciaio inox A4	grezzo	6,4	11	1,6	M6
07300-01-6080	acciaio inox A4	grezzo	8,4	15	1,6	M8
07300-01-6100	acciaio inox A4	grezzo	10,5	18	1,6	M10
07300-01-6120	acciaio inox A4	grezzo	13	20	2	M12
07300-01-6160	acciaio inox A4	grezzo	17	28	2,5	M16
07300-01-6180	acciaio inox A4	grezzo	19	30	3	M18
07300-01-6200	acciaio inox A4	grezzo	21	34	3	M20