

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.

Nota:

*La misura A in mm con lunghezza del corpo H = 18 mm.

Accessori:

Serratura girevole in acciaio inox 05587.

Serratura girevole con cilindro in acciaio inox 05588.


Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva 05589.

Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 05593.

Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L 05594.

Serratura girevole in acciaio inox per ambienti igienici 05595.

Disegni

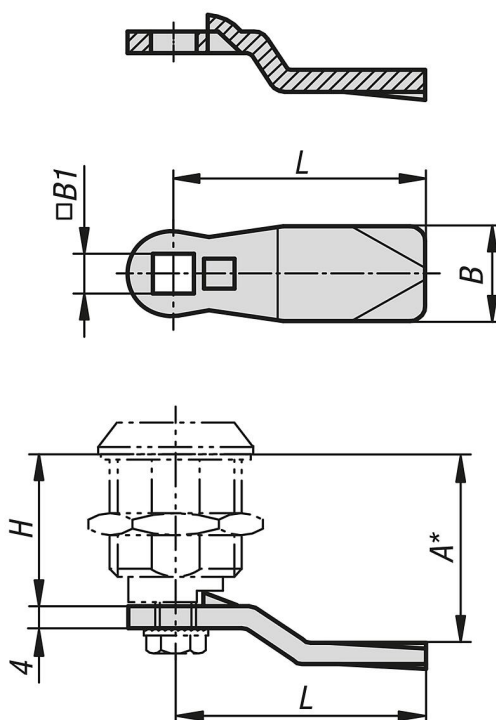

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	B	B1	A con H=18	L	Adatto per serratura girevole norem
05569-245X180	con battuta	diritto	19,5	8,1	18	45	05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595
05569-245X200	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	20	45	05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595
05569-245X240	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	24	45	05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595
05569-245X280	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	28	45	05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595
05569-245X320	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	32	45	05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595
05569-245X340	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	34	45	05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595
05569-245X360	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	36	45	05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595
05569-245X380	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	38	45	05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	B	B1	A con H=18	L	Adatto per serratura girevole norelem
05569-245X400	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	40	45	05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595
05569-245X420	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	42	45	05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595