

## Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Corpo base in acciaio.  
Attacco rapido in alluminio.

**Versione:**

Corpo base temprato e nichelato chimicamente.  
Attacco rapido con rivestimento duro.

**Nota:**

Tenditore per parti piccole con diverse superfici di serraggio per il fissaggio di piccole parti. Ciò significa che è possibile serrare parti piatte e a simmetria rotazionale, nonché parti con foro. Applicazione perfetta per la tecnica di misurazione.

Con forma C i diametri di serraggio sono graduati di 3 mm ciascuno (la prima graduazione è 4 mm).

I tenditori per parti piccole possono essere collegati a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che i tenditori per parti piccole possono essere montati in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.


**Accessori:**

Piastre d'appoggio 34031.  
Tavole di posizionamento 34031-05.  
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.  
Supporto di base per morsetto rapido 34006.  
Supporto di base per morsetto rapido 34021.  
Tavole ortogonali 34031-10.  
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.  
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.  
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.


**Nota disegno:**

Forma A: liscia  
Forma B: con prisma  
Forma C: con bloccaggio interno

Descrizione articolo/immagini prodotto

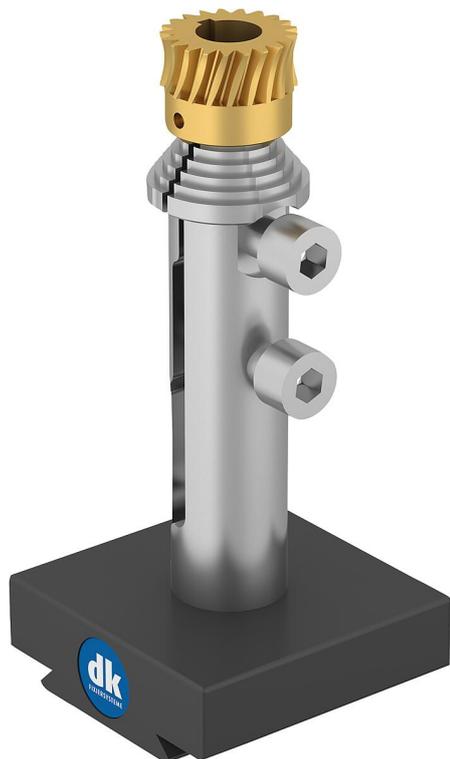

Disegni

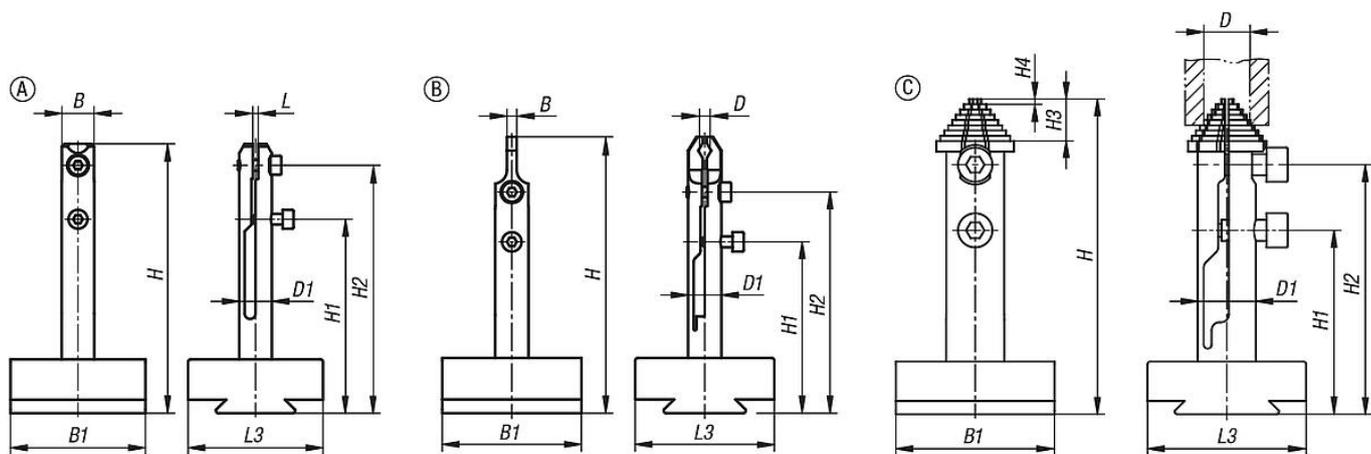

Sintesi articoli

Tenditore per parti piccole

N. ordine	Forma	B	B1	D min.	D max.	D1	H	H1	H2	H3	H4	L min.	L max.	L3
34012-110005	A	12	60	-	-	12	100	72	92	-	-	0,5	5	60
34012-210006	B	3,5	60	3,2	6	12	100	62	80	-	-	-	-	60
34012-312030	C	-	60	5	30	22	120	70	95	16	2	-	-	60

