

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Prisma e attacco rapido in alluminio.
Tendimolle / pressore in acciaio inox.

Versione:

Prisma e attacco rapido con rivestimento duro.
Tendimolle / pressore non trattato.

Nota:


Prisma per il serraggio e il posizionamento di pezzi rotondi mediante tendimolle / pressore.

I prismi con tendimolle / pressore possono essere collegati a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che i prismi possono essere montati in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.

Accessori:

Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Tendimolle / pressore 33260.

Disegni

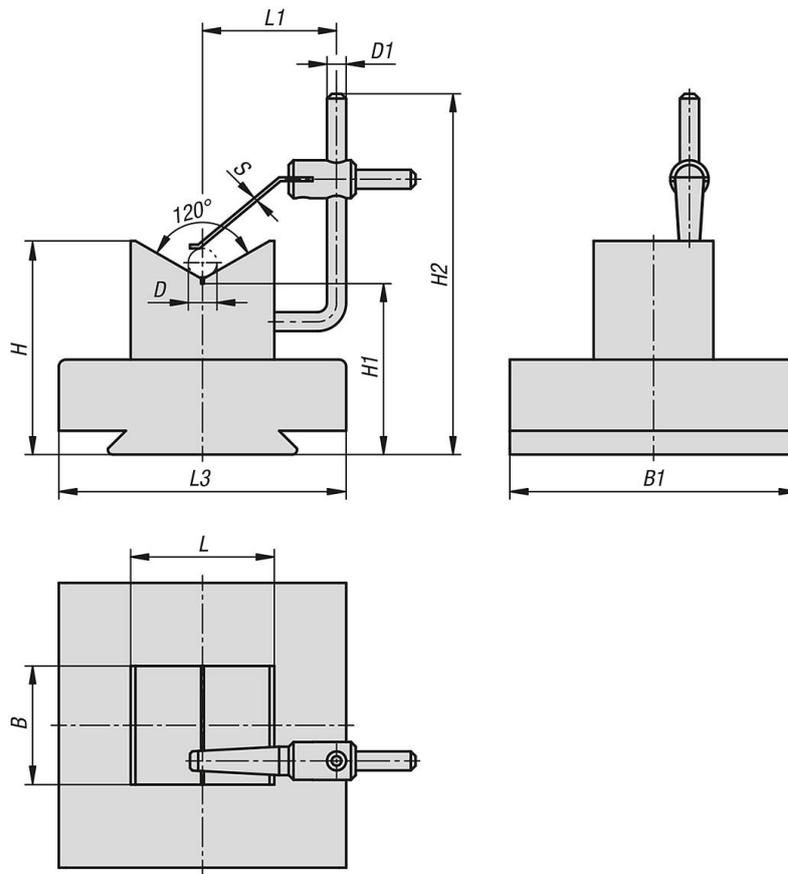

Sintesi articoli

Prismi in alluminio con tendimolle / pressore

N. ordine	B	B1	D min.	D max.	D1	H	H1	H2	L	L1	L3	S
34013-05-2504508	25	60	2	25	4	45	36	76	30	28,5	60	0,8
34013-05-1006508	10	60	2	25	4	65	56	96	30	28,5	60	0,8