

## Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Azionamento e alloggiamento zinco pressofuso.  
Dado acciaio

**Versione:**

Azionamento e alloggiamento cromato.  
Dado zincato.

**Nota:**

Serratura girevole antifiamma.  
Spessore porte da 0 a 4 mm.  
Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°.

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato.

\*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.


**Modalità di utilizzo**

La serratura può essere aperta solo da tecnici specializzati. Come chiave è possibile utilizzare sia la lama da taglio dell'ascia dei vigili de fuoco a norma DIN 14924 sia la chiave per idranti A o B a norma DIN 3223 e la chiave per raccordi BC a norma DIN 14822-1.

**Accessori:**

Linguette acciaio 05570 o acciaio inox 05578-12 senza battuta.

## Disegni

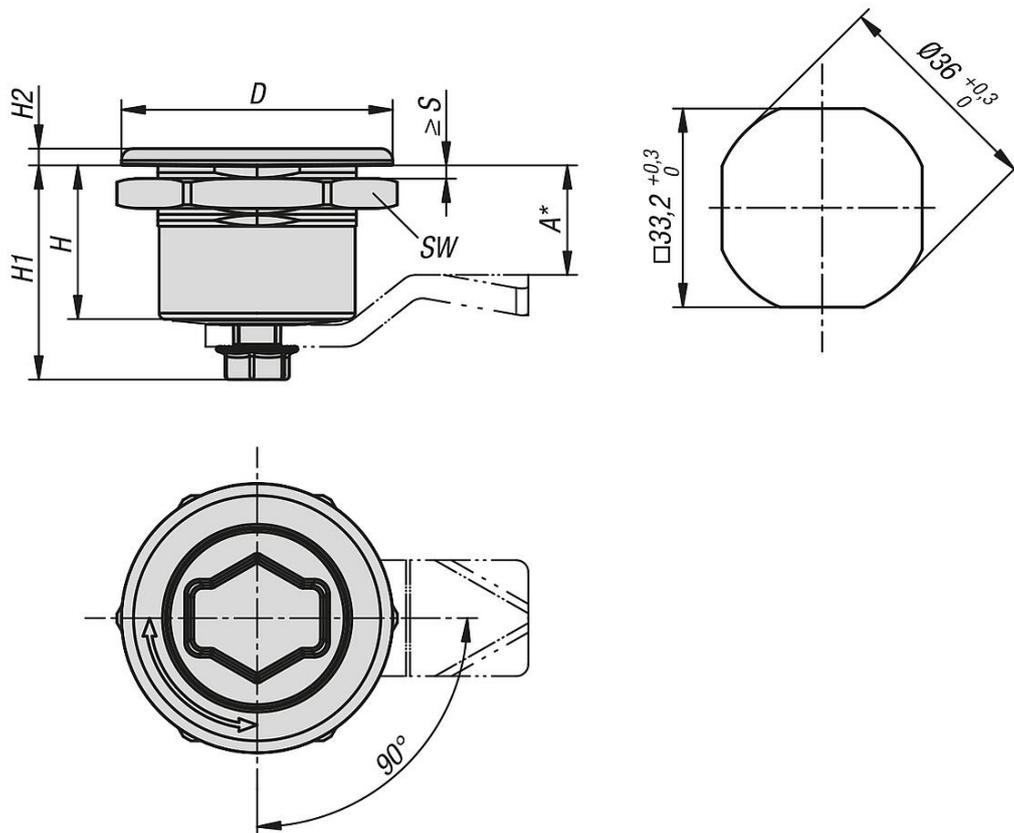

## Sintesi articoli

| N. ordine     | D  | H    | H1   | H2 | S<br>max. | SW | Azionamento                    |
|---------------|----|------|------|----|-----------|----|--------------------------------|
| 05578-10-4542 | 45 | 26,1 | 35,6 | 3  | 4         | 42 | Serratura per vigili del fuoco |