

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

Superficie di scorrimento nichelata.

Nota:

Il pneumatico e il cuscinetto a sfere sono saldamente collegati da un anello di sicurezza.

I coefficienti di carico si riferiscono al cuscinetto a sfere.

Su richiesta:

Versioni per carichi pesanti.


Superficie di scorrimento in poliacetale nero.

Rullo di guida in acciaio inox.

Accessori:

Perni corrispondenti 95102.

Disegni

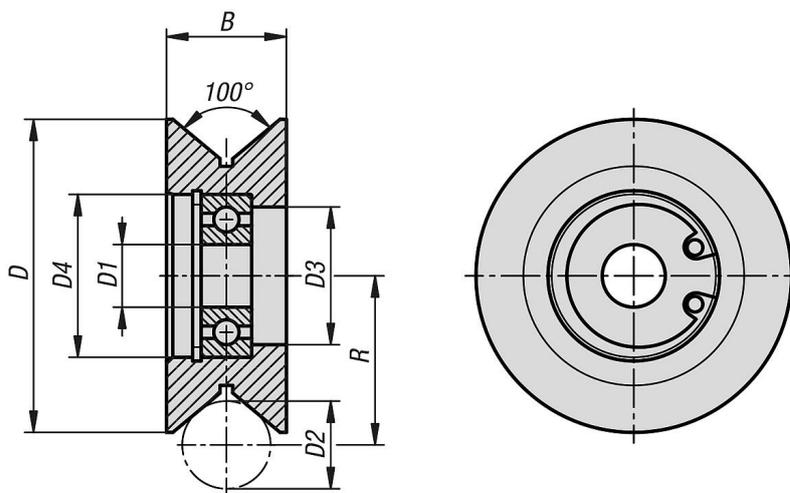

Sintesi articoli

Rulli di guida a Y in acciaio

N. ordine	B	D	D1	D2	D3	D4	Cuscinetto a sfere	R	Capacità di carico dinamico N	Capacità di carico statico N
95101-15-003012	12	30	6	10-12	13	17	606-ZZ	17-18,3	2260	840
95101-15-004016	16	40	8	12-14	18	22	608-ZZ	22-23,3	3300	1360
95101-15-005019	19	50	10	14-20	22	26	6000-ZZ	27-30,9	4550	1970
95101-15-006023	23	60	12	16-25	26	32	6201-ZZ	32-37,9	6800	3050
95101-15-007028	28	70	15	20-30	29	35	6202-ZZ	38-44,5	7650	3700

