

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alluminio.

Versione:

Superficie non trattata.

Nota:

Questi supporti sono necessari per sostenere gli alberi in combinazione con i cuscinetti lineari a sfere di tipo aperto.

Gli alberi con sostegno continuo consentono un supporto particolarmente rigido, in molti casi tuttavia è sufficiente un supporto parziale.


La lunghezza standard dei nostri supporti per alberi è di 600 mm. Questi elementi possono essere accorciati o combinati per ottenere dei sostegni più o meno lunghi.

Accessori:

Alberi di precisione con fori di montaggio 21590.

Viti di fissaggio 07160.

Disegni

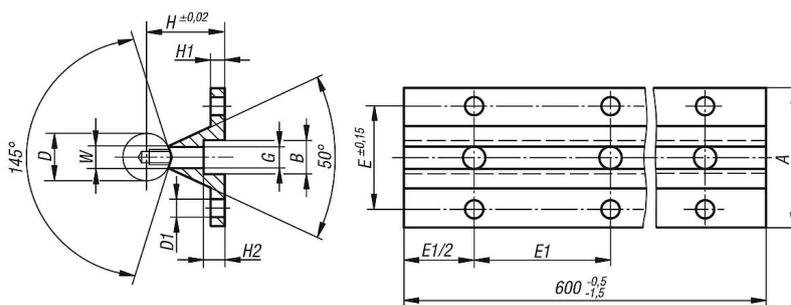

Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	A	B	D	D1	E	E1	G Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912	H	H1	H2	W
21565-12375X0600	12	40	8	12	4,5	29	75	M4x16	22	5	5	5,8
21565-16500X0600	16	45	9,5	16	5,5	33	100	M5x20	26	5	6	7
21565-20500X0600	20	52	11	20	6,6	37	100	M6x25	32	6	6,5	8,3
21565-25600X0600	25	57	14	25	6,6	42	120	M8x25	36	6	8,5	10,8
21565-30750X0600	30	69	17	30	9	51	150	M10x30	42	7	10,5	11
21565-40100X0600	40	73	17	40	9	55	200	M10x30	50	8	10,5	15
21565-50100X0600	50	84	19	50	11	63	200	M12x30	60	9	12,5	19