

## Descrizione articolo/immagini prodotto



Vite a ricircolo di sfere con dado esagonale flangiato integrato nell'alloggiamento



## Descrizione

**Materiale:**

Acciaio.

**Versione:**


brunito.

**Nota:**

Gli alloggiamenti sono ideati per il montaggio di chiocchie con flangia secondo DIN 69051 Parte 5. L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata alle unità a cuscinetto fisso 24072 e le unità a supporto libero 24074. Gli alloggiamenti sono avvitabili dall'alto o dal basso e fissabili con due perni conici o cilindrici.

Consegna con 6 viti di fissaggio della classe di resistenza 8.8.

Disegni

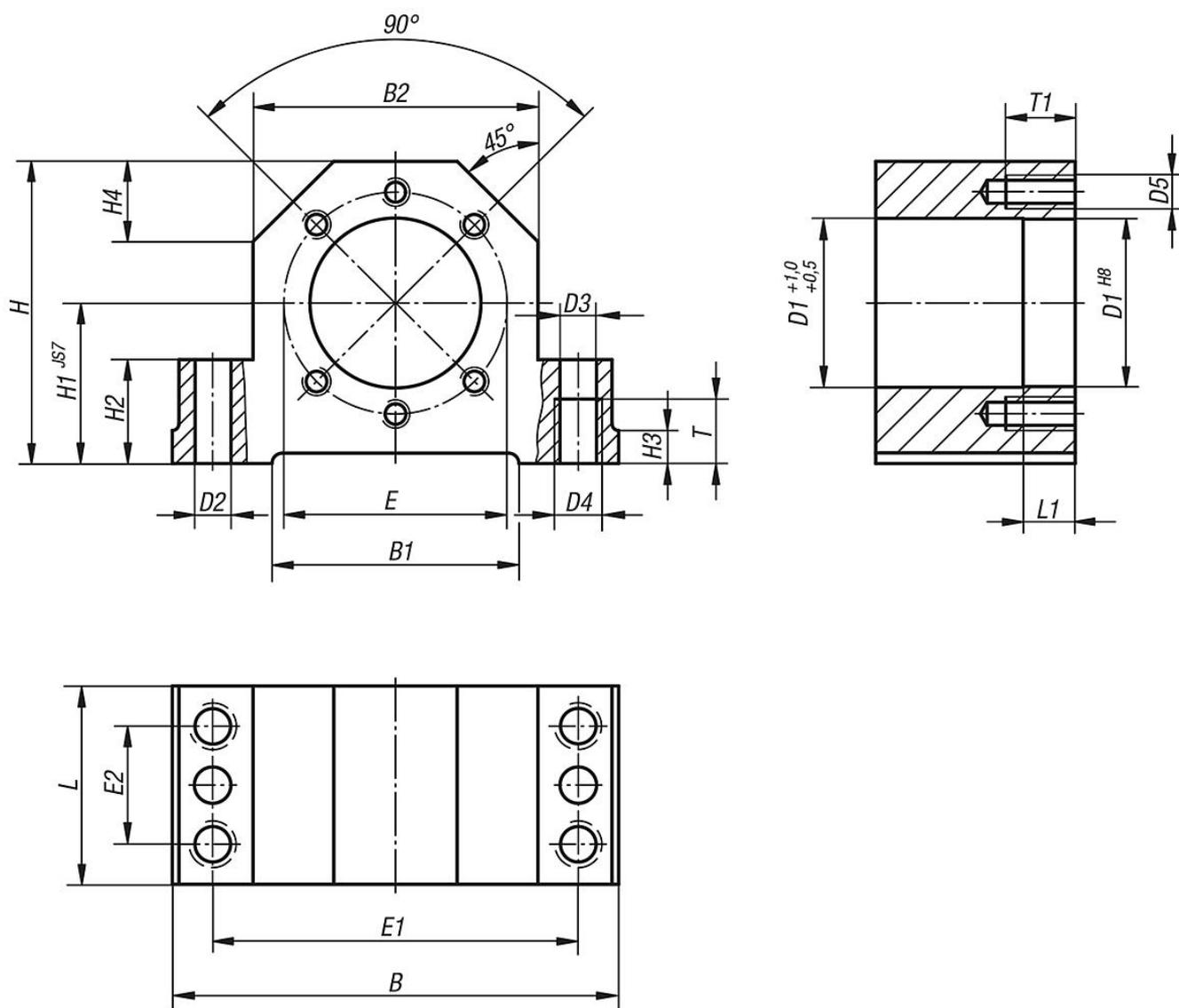

Sintesi articoli

N. ordine	Compatibile con Ø mandrino	B	B1	B2	D1	D2	D3	D4	D5	E	E1	E2	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	T	T1
24070-016	16	86	50	52	28	7,7	8,4	M10	M5	38	68	23	58	32	22	7	15	42	10	15	12
24070-020	20	94	58	60	36	7,7	8,4	M10	M6	47	77	25	64	34	22	7	17	46	16	15	15
24070-025	25	108	63	66	40	9,7	10,5	M12	M6	51	88	29	72	39	27	10	19	46	16	18	15
24070-032	32	112	70	72	50	9,7	10,5	M12	M8	65	92	29	82	42	27	10	19	49	16	18	20