

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

brunito. Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Perni di supporto e bronzine cementati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.


Nota:

Lubrificare regolarmente tutte le articolazioni.

Nota disegno:

1) Guida del braccio di sostegno regolabile

Disegni

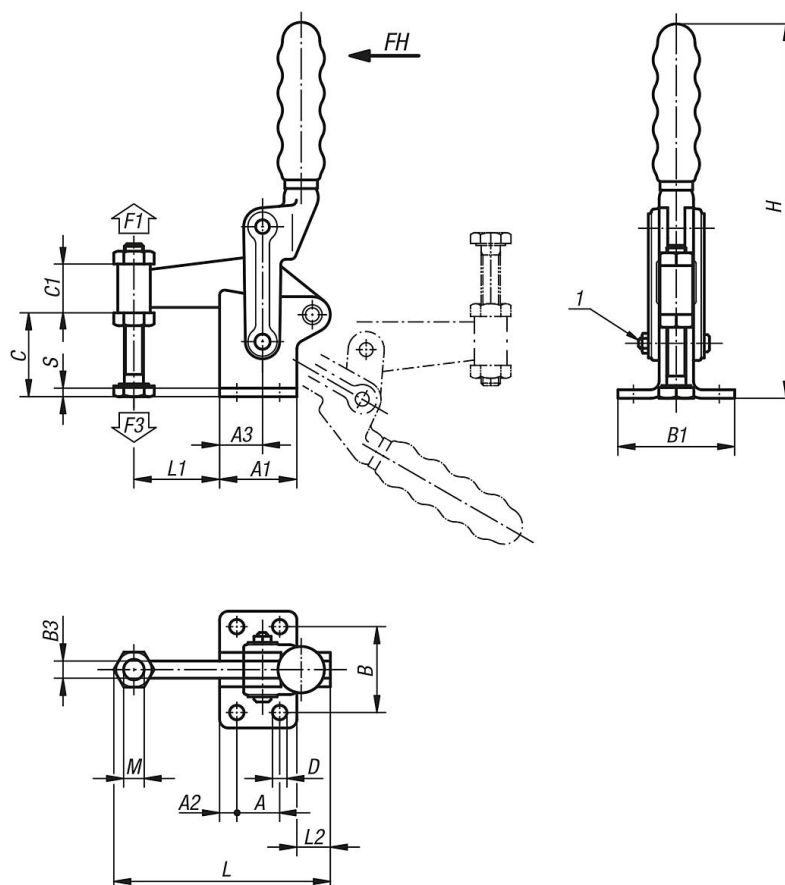

Sintesi articoli

N. ordine	Angolo di apertura braccio di sostegno	Angolo di apertura maniglia	Forza manuale FH N	Forza di tenuta F1 N	Forza di bloccaggio F3 N	Impugnatura in plastica idonea
05400-02	180°	120°	340	6000	1400	05520-02
05400-04	180°	125°	500	8000	1400	05520-04
05400-06	195°	130°	500	15000	1850	05520-06

N. ordine	A	A1	A2	A3	B	B1	B3	C	C1	D	H	L	L1	L2	M	S
05400-02	25	45	10	25	50	68	10	45	30	8,3	215	124	50	20	M12x100	5
05400-04	30	51	10	25	60	86,5	12	58	30	8,3	250	144	60	23	M12x100	6
05400-06	40	64	12	40	75	104	16	70	38	10,3	295	188	75	37	M16x150	8