

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir.

Insert : acier nickelé ou Inox 1.4305, naturel.

Finition :

Poli finition miroir.

Sur demande :



Autres alésages.

Indication de dessin :

Forme D : avec avant-trou

Forme E : avec trou lisse

Dessins

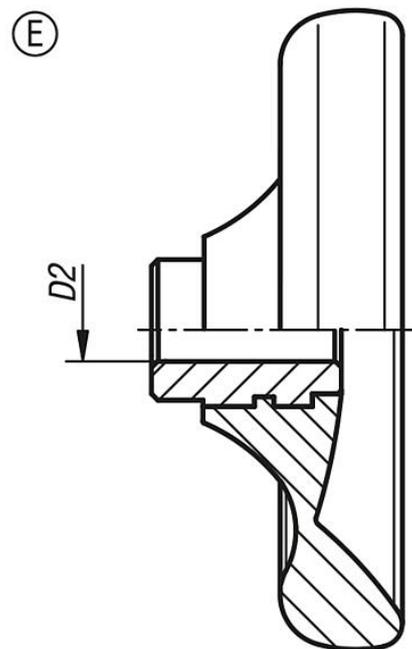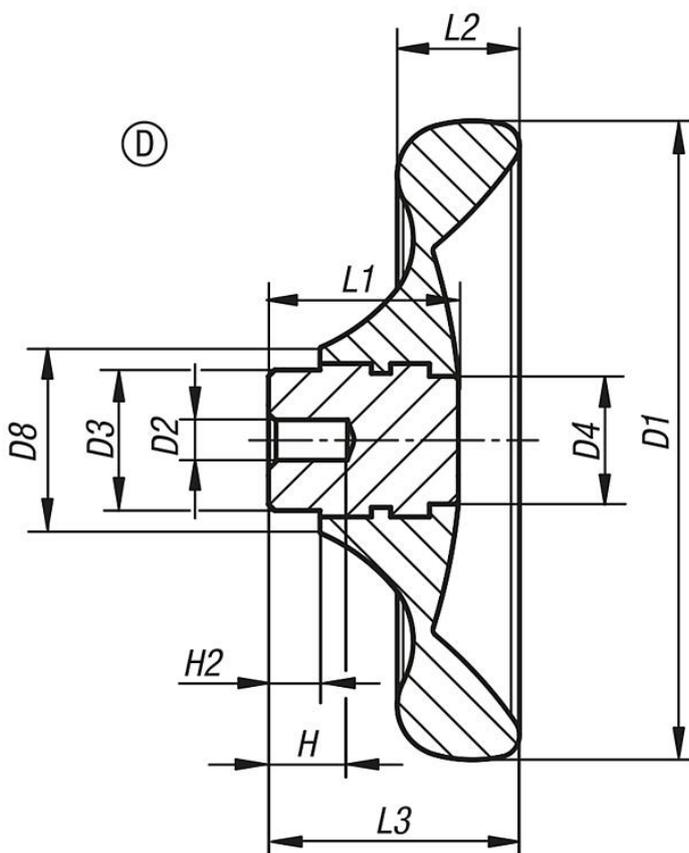

Aperçu des articles

Volants pleins sans poignée conique, douille en acier, pouces

Référence	Forme	Taille	D1	D2	D3	D4	D8	H2	L1	L2	L3
06288-1100XCM	E	1	100	0,25	22	20	29	8	29,5	19	39
06288-1125XCO	E	2	125	0,375	26	21	34	8	34	24	46
06288-1140XCP	E	3	140	0,5	30	25	39	8	38,5	27	52
06288-1160XCQ	E	4	160	0,625	33	30	43	8	41,3	30,1	57
06288-1160XCR	E	4	160	0,75	33	30	43	8	41,3	30,1	57

Aperçu des articles

Volants pleins sans poignée conique, douille en acier inoxydable, pouces

Référence	Forme	Taille	D1	D2	D3	D4	D8	H2	L1	L2	L3
06288-3100XCM	E	1	100	0,25	22	20	29	8	29,5	19	39
06288-3125XCO	E	2	125	0,375	26	21	34	8	34	24	46
06288-3140XCP	E	3	140	0,5	30	25	39	8	38,5	27	52
06288-3160XCQ	E	4	160	0,625	33	30	43	8	41,3	30,1	57
06288-3160XCR	E	4	160	0,75	33	30	43	8	41,3	30,1	57