

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Prisma in acciaio.
Attacco rapido in alluminio.

Versione:

Prisma verniciato in arancione.
Attacco rapido con rivestimento duro.

Nota:


Magnete commutabile per il serraggio e il posizionamento di pezzi rotondi. È possibile fissare una battuta di lunghezza regolabile utilizzando il foro D1.

Il prisma magnetico può essere collegato a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che i prismi magnetici possono essere montati in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.

Accessori:

Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.

Disegni

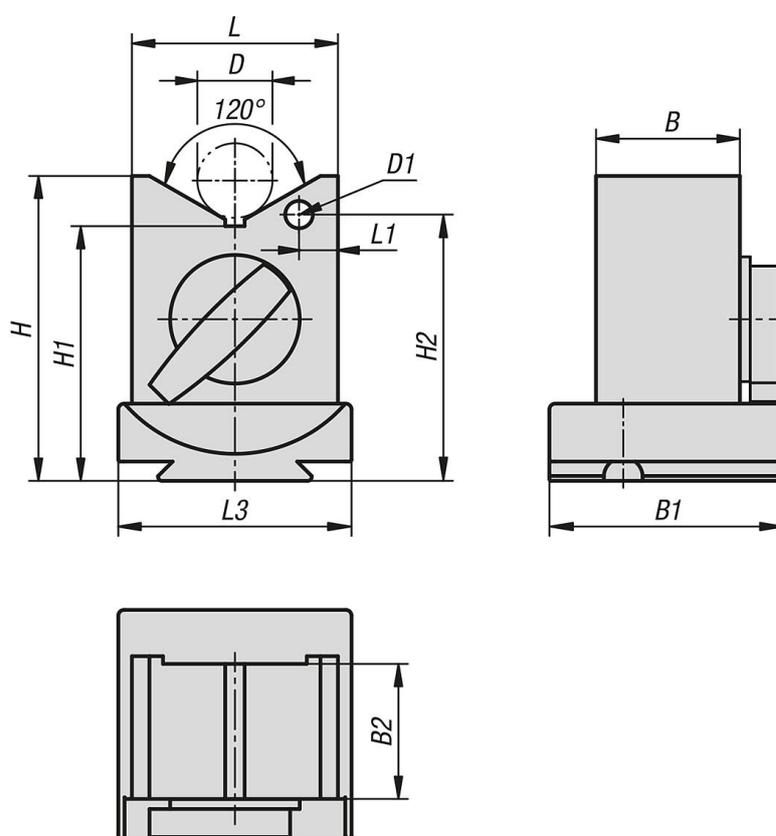

Sintesi articoli

Prismi magnetici commutabili

N. ordine	B	B1	B2	D min.	D max.	D1	H	H1	H2	L	L1	L3	F=Forza di tenuta (N)
34013-0800381	40	60	38	5	50	7	80	66,5	69	53,2	9	60	80