


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

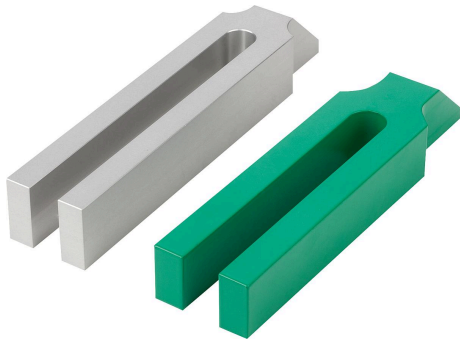

Beschreibung

Werkstoff:


Vergütungsstahl oder EN AW-7022.

Ausführung:


lackiert, Aluminium blank.

Hinweis:

Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.

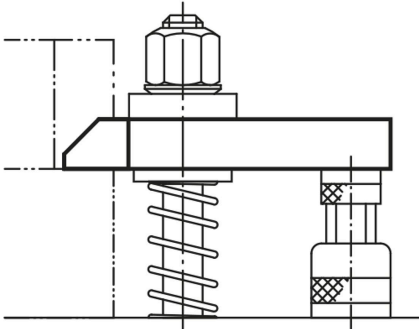

Zeichnungen

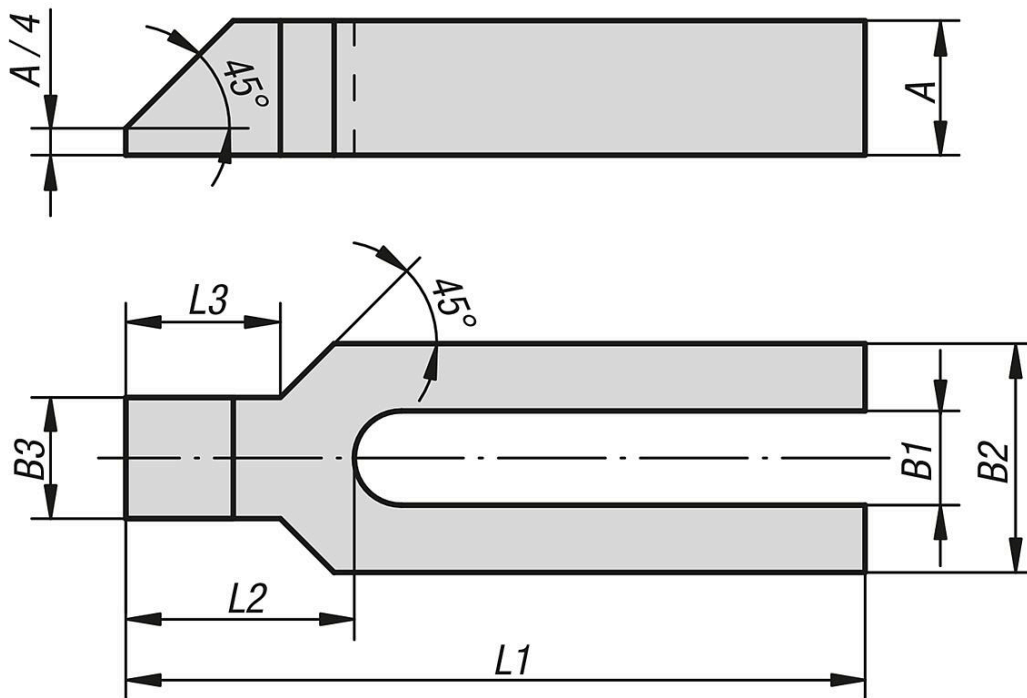

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	L1	A	B1	B2	B3	L2	L3	für Schraube
04130-08	Vergütungsstahl	100	15	9	30	16	32	18	M8
04130-10	Vergütungsstahl	125	20	11	30	20	38	24	M10
04130-12	Vergütungsstahl	160	25	14	40	24	47	30	M12/M14

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	L1	A	B1	B2	B3	L2	L3	für Schraube
04130-121	Vergütungsstahl	200	25	14	40	24	47	30	M12/M14
04130-16	Vergütungsstahl	200	30	18	50	28	57	36	M16/M18
04130-161	Vergütungsstahl	250	30	18	50	28	57	36	M16/M18
04130-20	Vergütungsstahl	250	40	22	60	35	68	45	M20/M22
04130-201	Vergütungsstahl	315	40	22	60	35	68	45	M20/M22
04130-24	Vergütungsstahl	250	40	26	70	43	83	56	M24
04130-241	Vergütungsstahl	315	40	26	70	43	83	56	M24
04130-30	Vergütungsstahl	315	50	34	80	50	88	56	M30/M32
04130-301	Vergütungsstahl	400	50	34	80	50	88	56	M30/M32
04130-208	Aluminium	100	15	9	30	16	32	18	M8
04130-210	Aluminium	125	20	11	30	20	38	24	M10
04130-212	Aluminium	160	28	14	40	24	47	30	M12/M14
04130-2121	Aluminium	200	36	14	40	24	47	30	M12/M14
04130-216	Aluminium	200	36	18	50	28	57	36	M16/M18
04130-2161	Aluminium	250	40	18	50	28	57	36	M16/M18
04130-220	Aluminium	250	40	22	60	35	68	45	M20/M22
04130-2201	Aluminium	315	48	22	60	35	68	45	M20/M22
04130-224	Aluminium	250	40	26	70	43	83	56	M24
04130-2241	Aluminium	315	48	26	70	43	83	56	M24
04130-230	Aluminium	315	50	34	80	50	88	56	M30/M32
04130-2301	Aluminium	400	50	34	80	50	88	56	M30/M32