

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## Beschreibung

## Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl A2.


## Ausführung:

Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.


Edelstahl A2-70, blank.

## Hinweis:

Bei M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 beträgt der Spitzenwinkel 120°.

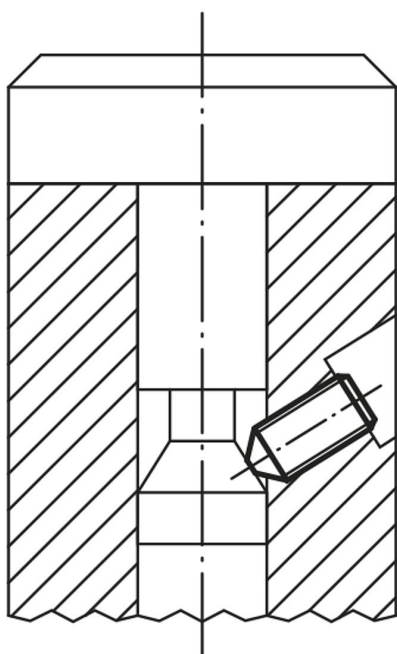

## Zeichnungen

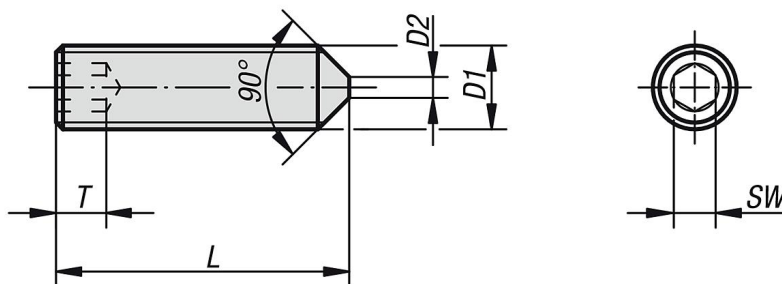

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	D1	D2	L	T	SW
07166-03X5	Stahl	M3	-	5	1,2	1,5
07166-03X6	Stahl	M3	-	6	1,2	1,5
07166-03X8	Stahl	M3	-	8	1,2	1,5

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	D1	D2	L	T	SW
07166-03X10	Stahl	M3	-	10	1,2	1,5
07166-03X12	Stahl	M3	-	12	1,2	1,5
07166-03X16	Stahl	M3	-	16	1,2	1,5
07166-03X20	Stahl	M3	-	20	1,2	1,5
07166-04X5	Stahl	M4	-	5	1,5	2
07166-04X6	Stahl	M4	-	6	1,5	2
07166-04X8	Stahl	M4	-	8	1,5	2
07166-04X10	Stahl	M4	-	10	1,5	2
07166-04X12	Stahl	M4	-	12	1,5	2
07166-04X16	Stahl	M4	-	16	1,5	2
07166-04X20	Stahl	M4	-	20	1,5	2
07166-04X25	Stahl	M4	-	25	1,5	2
07166-05X5	Stahl	M5	-	5	2	2,5
07166-05X6	Stahl	M5	-	6	2	2,5
07166-05X8	Stahl	M5	-	8	2	2,5
07166-05X10	Stahl	M5	-	10	2	2,5
07166-05X12	Stahl	M5	-	12	2	2,5
07166-05X14	Stahl	M5	-	14	2	2,5
07166-05X16	Stahl	M5	-	16	2	2,5
07166-05X20	Stahl	M5	-	20	2	2,5
07166-05X25	Stahl	M5	-	25	2	2,5
07166-05X30	Stahl	M5	-	30	2	2,5
07166-06X6	Stahl	M6	1,5	6	2	3
07166-06X8	Stahl	M6	1,5	8	2	3
07166-06X10	Stahl	M6	1,5	10	2	3
07166-06X12	Stahl	M6	1,5	12	2	3
07166-06X16	Stahl	M6	1,5	16	2	3
07166-06X20	Stahl	M6	1,5	20	2	3
07166-06X25	Stahl	M6	1,5	25	2	3
07166-06X30	Stahl	M6	1,5	30	2	3
07166-06X35	Stahl	M6	1,5	35	2	3
07166-06X40	Stahl	M6	1,5	40	2	3
07166-06X45	Stahl	M6	1,5	45	2	3
07166-08X8	Stahl	M8	2	8	3	4
07166-06X50	Stahl	M6	1,5	50	2	3
07166-06X60	Stahl	M6	1,5	60	2	3
07166-08X10	Stahl	M8	2	10	3	4
07166-08X12	Stahl	M8	2	12	3	4
07166-08X14	Stahl	M8	2	14	3	4
07166-08X16	Stahl	M8	2	16	3	4
07166-08X20	Stahl	M8	2	20	3	4
07166-08X25	Stahl	M8	2	25	3	4
07166-08X30	Stahl	M8	2	30	3	4
07166-08X35	Stahl	M8	2	35	3	4
07166-08X40	Stahl	M8	2	40	3	4
07166-08X45	Stahl	M8	2	45	3	4
07166-08X50	Stahl	M8	2	50	3	4
07166-08X60	Stahl	M8	2	60	3	4
07166-10X10	Stahl	M10	2,5	10	4	5
07166-10X12	Stahl	M10	2,5	12	6	5
07166-10X16	Stahl	M10	2,5	16	6	5
07166-10X20	Stahl	M10	2,5	20	6	5
07166-10X25	Stahl	M10	2,5	25	6	5
07166-10X30	Stahl	M10	2,5	30	6	5
07166-10X35	Stahl	M10	2,5	35	6	5
07166-10X40	Stahl	M10	2,5	40	6	5
07166-10X45	Stahl	M10	2,5	45	6	5
07166-10X50	Stahl	M10	2,5	50	6	5
07166-10X60	Stahl	M10	2,5	60	6	5
07166-10X70	Stahl	M10	2,5	70	6	5
07166-10X80	Stahl	M10	2,5	80	6	5
07166-103X5	Edelstahl	M3	-	5	1,2	1,5
07166-103X6	Edelstahl	M3	-	6	1,2	1,5
07166-103X8	Edelstahl	M3	-	8	1,2	1,5
07166-103X10	Edelstahl	M3	-	10	1,2	1,5

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	D1	D2	L	T	SW
07166-103X12	Edelstahl	M3	-	12	1,2	1,5
07166-103X16	Edelstahl	M3	-	16	1,2	1,5
07166-103X20	Edelstahl	M3	-	20	1,2	1,5
07166-104X5	Edelstahl	M4	-	5	1,5	2
07166-104X6	Edelstahl	M4	-	6	1,5	2
07166-104X8	Edelstahl	M4	-	8	1,5	2
07166-104X10	Edelstahl	M4	-	10	1,5	2
07166-104X12	Edelstahl	M4	-	12	1,5	2
07166-104X16	Edelstahl	M4	-	16	1,5	2
07166-104X20	Edelstahl	M4	-	20	1,5	2
07166-104X25	Edelstahl	M4	-	25	1,5	2
07166-105X5	Edelstahl	M5	-	5	2	2,5
07166-105X6	Edelstahl	M5	-	6	2	2,5
07166-105X8	Edelstahl	M5	-	8	2	2,5
07166-105X10	Edelstahl	M5	-	10	2	2,5
07166-105X12	Edelstahl	M5	-	12	2	2,5
07166-105X14	Edelstahl	M5	-	14	2	2,5
07166-105X16	Edelstahl	M5	-	16	2	2,5
07166-105X20	Edelstahl	M5	-	20	2	2,5
07166-105X25	Edelstahl	M5	-	25	2	2,5
07166-105X30	Edelstahl	M5	-	30	2	2,5
07166-106X6	Edelstahl	M6	1,5	6	2	3
07166-106X8	Edelstahl	M6	1,5	8	2	3
07166-106X10	Edelstahl	M6	1,5	10	2	3
07166-106X12	Edelstahl	M6	1,5	12	2	3
07166-106X16	Edelstahl	M6	1,5	16	2	3
07166-106X20	Edelstahl	M6	1,5	20	2	3
07166-106X25	Edelstahl	M6	1,5	25	2	3
07166-106X30	Edelstahl	M6	1,5	30	2	3
07166-106X35	Edelstahl	M6	1,5	35	2	3
07166-106X40	Edelstahl	M6	1,5	40	2	3
07166-106X45	Edelstahl	M6	1,5	45	2	3
07166-106X50	Edelstahl	M6	1,5	50	2	3
07166-106X60	Edelstahl	M6	1,5	60	2	3
07166-108X8	Edelstahl	M8	2	8	3	4
07166-108X10	Edelstahl	M8	2	10	3	4
07166-108X12	Edelstahl	M8	2	12	3	4
07166-108X14	Edelstahl	M8	2	14	3	4
07166-108X16	Edelstahl	M8	2	16	3	4
07166-108X20	Edelstahl	M8	2	20	3	4
07166-108X25	Edelstahl	M8	2	25	3	4
07166-108X30	Edelstahl	M8	2	30	3	4
07166-108X35	Edelstahl	M8	2	35	3	4
07166-108X40	Edelstahl	M8	2	40	3	4
07166-108X45	Edelstahl	M8	2	45	3	4
07166-108X50	Edelstahl	M8	2	50	3	4
07166-108X60	Edelstahl	M8	2	60	3	4
07166-110X10	Edelstahl	M10	2,5	10	4	5
07166-110X12	Edelstahl	M10	2,5	12	6	5
07166-110X16	Edelstahl	M10	2,5	16	6	5
07166-110X20	Edelstahl	M10	2,5	20	6	5
07166-110X25	Edelstahl	M10	2,5	25	6	5
07166-110X30	Edelstahl	M10	2,5	30	6	5
07166-110X35	Edelstahl	M10	2,5	35	6	5
07166-110X40	Edelstahl	M10	2,5	40	6	5
07166-110X45	Edelstahl	M10	2,5	45	6	5
07166-110X50	Edelstahl	M10	2,5	50	6	5
07166-110X60	Edelstahl	M10	2,5	60	6	5
07166-110X70	Edelstahl	M10	2,5	70	6	5
07166-110X80	Edelstahl	M10	2,5	80	6	5

