



### Descrição

**Material:**

Alavanca em aço inoxidável 1.4308.  
Eixo de rotação em aço inoxidável 1.4305.  
Cabo giratório em aço inoxidável 1.4305.  
Anel elástico em aço inoxidável 1.4310.


**Versão:**

com superfície sem proteção anticorrosiva.

**Indicação:**

Semelhante à norma DIN 469.

### Desenhos

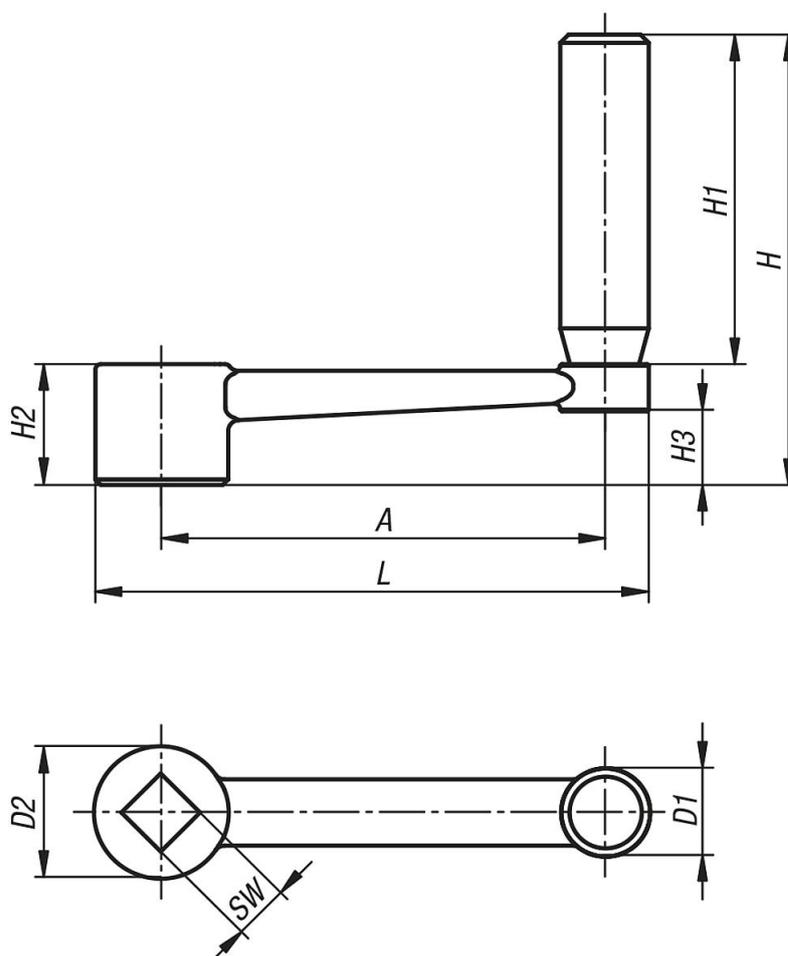

## Visão geral dos artigos

| Código do artigo | Versão        | SW<br>(Quadrado) | D1 | D2 | H   | H1 | H2 | H3   | A   | L   |
|------------------|---------------|------------------|----|----|-----|----|----|------|-----|-----|
| 06505-4110       | Furo quadrado | 10               | 16 | 24 | 82  | 60 | 22 | 13,4 | 80  | 100 |
| 06505-4212       | Furo quadrado | 12               | 20 | 28 | 98  | 72 | 26 | 16   | 100 | 124 |
| 06505-4314       | Furo quadrado | 14               | 26 | 30 | 118 | 90 | 28 | 15,8 | 125 | 153 |
| 06505-4417       | Furo quadrado | 17               | 26 | 34 | 122 | 90 | 32 | 19,6 | 160 | 190 |