

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Poliéteruretano.

Versão:

Poliéteruretano celular.

Indicação:

As placas de amortecimento feitas de poliéteruretano celular absorvem com eficácia cargas de impactos e permanentes.

Elas podem ser usinadas posteriormente e ajustadas sob medida.

Além disso, é possível sobrepor várias placas de amortecimento para aumentar a superfície de amortecimento.

Vermelho = macio.

Verde = médio.

Bordô = duro.


Faixa de temperatura:

-30 °C até +70 °C.

Sob consulta:

Densidades adicionais.

Desenhos

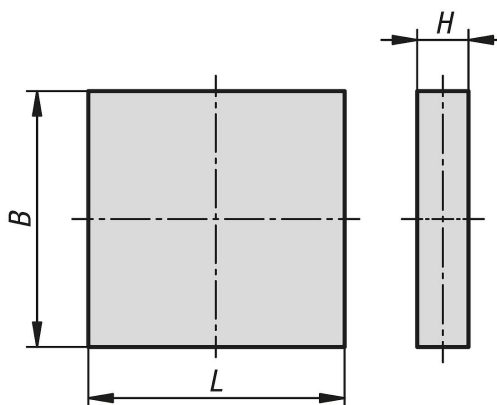

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	B	H	L	Densidade (kg/m ³)	Carga constante (N/mm ²)	Faixa de carga dinâmica (N/mm ²)
26150-100125165	vermelho	100	12,5	100	165	0,010	0,016
26150-100250165	vermelho	100	25	100	165	0,010	0,016
26150-100125460	verde	100	12,5	100	460	0,170	0,260
26150-100250460	verde	100	25	100	460	0,170	0,260
26150-1001251000	bordô	100	12,5	100	1000	1,900	2,800
26150-1002501000	bordô	100	25	100	1000	1,900	2,800
26150-200125165	vermelho	200	12,5	200	165	0,010	0,016
26150-200250165	vermelho	200	25	200	165	0,010	0,016
26150-200125460	verde	200	12,5	200	460	0,170	0,260
26150-200250460	verde	200	25	200	460	0,170	0,260

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	B	H	L	Densidade (kg/m ³)	Carga constante (N/mm ²)	Faixa de carga dinâmica (N/mm ²)
26150-2001251000	bordô	200	12,5	200	1000	1,900	2,800
26150-2002501000	bordô	200	25	200	1000	1,900	2,800